

Bestellhilfe

Feldverteiler Komplettlieferform



Feldverteiler Aufputz

Der Feldverteiler für die Aufputzmontage mit seinen einzigartigen Installationsvorteilen, noch mehr Flexibilität und Vielfalt, ist ideal für alle Anwendungen im Wohn- und Gewerbebau – von der Energieverteilung bis zur Multimedianoutzung.



Pluspunkte:

- 1-Mann-Montage dank Schrankmontageschienen
- Werkzeugloses Einrasten der Montageeinsätze dank Klick-Klack-Funktion
- Saubere Kabelführung durch Gummiflansch
- Formschöner Abschluss mit Rangierkanal
- Einfaches Handling durch integrierten Standfuß



Feldverteiler Unterputz

Als Unterputz- und Hohlwandspezialist gelingt die Montage im Handumdrehen. Mit den einzigartigen Vorteilen der Mauerwanne gestaltet sich die Installation bei Wohnbau und Gewerbe schnell und einfach.



Pluspunkte:

- Leitungseinführungen von allen Seiten
- Integrierte Mauerbefestigungslaschen
- Vorbereitet für unverlierbare Hohlwandanker
- Vorbereitete Vertiefungen für Kabelzugentlastungen




Feldverteiler-Übersicht

Feldverteiler AP Komplettlieferform						Energiefeld IP44		Energiefeld IP44		Energie-/Reihenklemmfeld IP44		Hybridfeld IP31		Hybridfeld IP31	
Außenmaß (in mm)		Aufputzmontage mit Schrankmontageschiene Farbe: weiß Schutzklasse II Normen: EN 61439-1/-3 Klemme: BuickConnect PE Hutschienenabstand: 125mm				Stahlblechtür geschlossen		Stahlblechtür geschlossen		Stahlblechtür geschlossen		WLAN Kunststofftür geschlitzt		WLAN Kunststofftür geschlitzt	
						Geräteschlitz getrennt		Geräteschlitz durchgängig		Geräteschlitz durchgängig		Energie-/ VDI-Feld nebeneinander		Energie-/ VDI-Feld untereinander	
Höhe	Breite	Tiefe	PLE	Felder	Reihen	Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.	
650	300	161	48	1	4	FWB41P		-		-		-		-	
650	550	161	96	2	4	FWB42P		FWB42M2		-		FWB42K3		-	
650	800	161	144	3	4	FWB43P		-		-		-		-	
650	1050	161	192	4	4	FWB44P		-		-		-		-	
800	300	161	60	1	5	FWB51P		-		-		-		-	
800	550	161	120	2	5	FWB52P		FWB52M2		FWB52N2		FWB52K3		-	
800	800	161	180	3	5	FWB53P		-		-		-		-	
800	1050	161	240	4	5	FWB54P		-		-		-		-	
950	300	161	72	1	6	FWB61P		-		-		-		FWB61M5	
950	550	161	144	2	6	FWB62P		FWB62M2		FWB62N2		FWB62K3		FWB62M5	
950	800	161	216	3	6	FWB63P		-		-		-		-	
950	1050	161	288	4	6	FWB64P		-		-		-		-	
1100	300	161	84	1	7	FWB71P		-		-		-		-	
1100	550	161	168	2	7	FWB72P		FWB72M2		FWB72N2		-		-	
1100	800	161	252	3	7	FWB73P		-		-		-		-	
1100	1050	161	336	4	7	FWB74P		-		-		-		-	

Feldverteiler UP/HW Komplettlieferform						Energiefeld IP30		Energiefeld IP30		Energie-/Reihenklemmfeld IP30		Hybridfeld IP30		Hybridfeld IP30	
Wannenmaß (in mm)		Unterputz-/Hohlwand- montage Farbe: weiß Schutzklasse II Normen: EN 61439-1/-3 Klemme: QuickConnect PE Hutschienenabstand: 125mm				Stahlblechtür geschlossen		Stahlblechtür geschlossen		Stahlblechtür geschlossen		WLAN Kunststofftür geschlitzt		WLAN Kunststofftür geschlitzt	
						Geräteschlitz getrennt		Geräteschlitz durchgängig		Geräteschlitz durchgängig		Energie-/ VDI-Feld nebeneinander		Energie-/ VDI-Feld untereinander	
Höhe	Breite	Tiefe	PLE	Felder	Reihen	Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.		Best.Nr.	
652	310	110	48	1	4	FWU41S		-		-		-		-	
652	560	110	96	2	4	FWU42S		FWU42M2		-		FWU42K3		-	
652	810	110	144	3	4	FWU43S		-		-		-		-	
802	310	110	60	1	5	FWU51S		-		-		-		-	
802	560	110	120	2	5	FWU52S		FWU52M2		FWU52N2		FWU52K3		-	
802	810	110	180	3	5	FWU53S		-		-		-		-	
952	310	110	72	1	6	FWU61S		-		-		-		FWU61M5	
952	560	110	144	2	6	FWU62S		FWU62M2		FWU62N2		FWU62K3		FWU62M5	
952	810	110	216	3	6	FWU63S		-		-		-		-	
1102	310	110	84	1	7	FWU71S		-		-		-		-	
1102	560	110	168	2	7	FWU72S		FWU72M2		FWU72N2		-		-	
1102	810	110	252	3	7	FWU73S		-		-		-		-	

NEU Schrankmontageschiene

Die Schrankmontageschiene als neuer Montagestandard für Zählerverteiler, Feldverteiler und univers Standschränke. Die Schiene erleichtert und beschleunigt die Wandmontage enorm und sorgt für optisch saubere Ergebnisse.

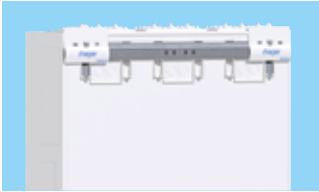

Zum Schrankmontageschiene-Video:
hager.at/schrankmontageschiene

Per Klick auf
die Artikelseite

Zubehör Multimedia



Patchpanel Keystone

Bezeichnung Best.Nr.
12-fach ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt **FZ12MK**

FZ12MK



Patchpanel E-Dat

Bezeichnung Best.Nr.
12-fach ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt **FZ12MMO**

FZ12MMO



Steckdose 1-fach mit Euro-Adapter

Bezeichnung Best.Nr.
Steckdose Schuko, mit Haltewinkel, für APZ **VZ00APZ**

VZ00APZ



Steckdose 3-fach mit Euro-Adapter

Bezeichnung Best.Nr.
Steckdose Schuko, drehbar, f. Hutschienenmontage **VZ00AS**

VZ00AS



Multimedia Kit

Bezeichnung Best.Nr.
mit 3x Steckdose, 12x PatchPanel ohne RJ45, Geräte-und Kabelhalter **UM00M2**

UM00M2



Patchpanel E-Dat für RJ45

Bezeichnung Best.Nr.
24-fach ohne Module, für RJ45 **UM00K4**

UM00K4



Kombipanel E-Dat

Bezeichnung Best.Nr.
10x Patchmodule RJ45 u. für 2 Integro flow Einsätze **UM00K3**

UM00K3



Steckdose 1-fach mit Euro-Adapter

Bezeichnung Best.Nr.
Steckdose Schuko, Ausbaupaket **VZ00HD**

VZ00HD



Abdeckung Patchpanel

Bezeichnung Best.Nr.
Abdeckung oben / unten **UM00S2**

UM00S2



Abdeckungen Set

Bezeichnung Best.Nr.
Abdeckungen Set für Multimedia Kit **UM00S1**

UM00S1



Gerätehalter

Bezeichnung Best.Nr.
Multimedia-Halter, universal, weiß, 2-fach, Kunststoff **VZ002MM**

VZ002MM



Befestigungsbänder für größere Multimedia-Geräte

Bezeichnung Best.Nr.
Befestigungssatz, univers, 2x Expander **VZ306**

VZ306

Zubehör | Allgemein



Hutschiene

Bezeichnung Best.Nr.
35 x 248 x 7,5mm, Stahl verzinkt **U842B**

U842B



Hutschiene isoliert

Bezeichnung Best.Nr.
tiefenverstellbar bis 21 x 212 (11,5PLE breit) x 7,5mm **UT22C**

UT22C



Hohlwandset Klein-/Feldverteiler

Bezeichnung Best.Nr.
für Befestigung des Mauerkastens, 4-teilig **VZ405N**

VZ405N



Montageplatte

Bezeichnung Best.Nr.
Kunststoff-Montageplatte 175 x 250mm **UM00M0**

UM00M0



Abdeckstreifen weiß

Bezeichnung Best.Nr.
Abdeckstreifen für 12 PLE, brechbar **S35S**

S35S



Bezeichnungstreifen

Bezeichnung Best.Nr.
Bezeichnungstreifen für Geräteschlitz, Set = 12 Stück **UZ005**

UZ005



Plantasche

Bezeichnung Best.Nr.
Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend **FZ794**

FZ794



Stecken statt schrauben

Verbinden Sie maximalen Schutz mit hohem Tempo: mit der quickconnect Anschluss Technik von Hager!


Die einzigartigen Vorteile der quickconnect Stecktechnik:

- Wartungsfrei dank gleichbleibender Klemmkraft
- Werkzeugloser Anschluss ohne Aderendhülsen für Litzen
- Einfach verschieben und bei Bedarf tauschen
- Hoher Berührungsschutz dank kompletter Isolation
- Separate Prüföffnung für den Spannungstest

hager.at/quickconnect




quickconnect

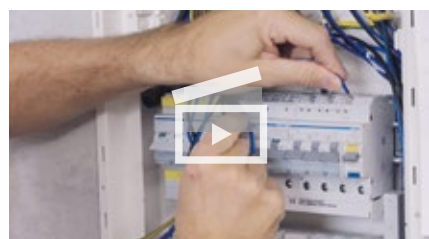

How-To: quickconnect
Anschluss Technik



Hager Austria YouTube

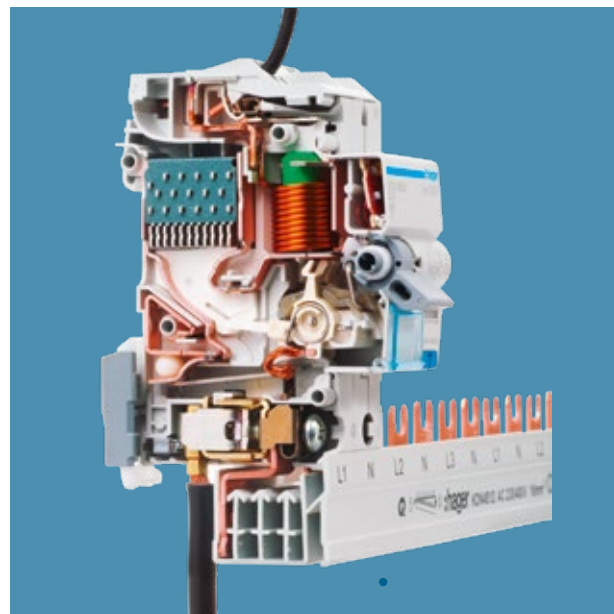

Better buildings
Better tomorrows

:hager

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf bei Wien

Telefon 02235/44600
servicecenter-austria@hager.com
hager.at

26AT0005MCNB



ELEKTRIKER
ÖSTERREICH
Markenpartner



Better buildings
Better tomorrows **:hager**