

(FR)


WH39968...Z

Cartouches lumineuses

Voyant lumineux pour interrupteurs/poussoirs et petites combinaisons

Tous les interrupteurs/poussoirs et les petites combinaisons peuvent être dotés de différents LEDs.


Interrupteur/Poussoir

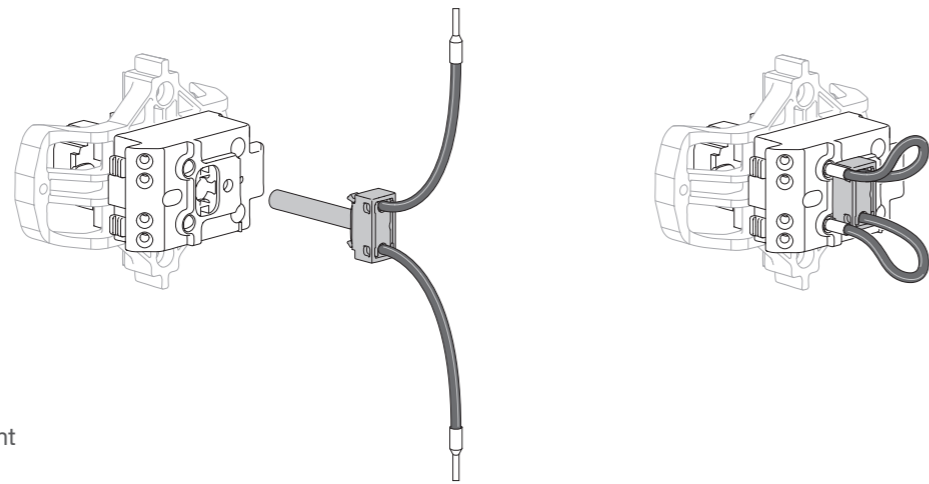

Exemple de montage :

LED pour un interrupteur à poussoir 1-pôle.
Insérez la cartouche par l'arrière.
Vous trouverez les schémas de raccordement sur les prochaines pages.

Petite combinaison

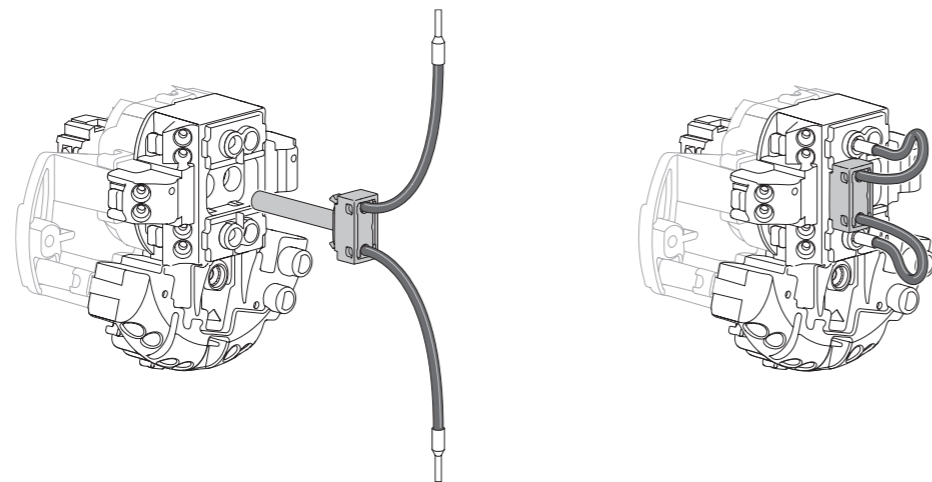

Exemple de montage :

LED dans une petite combinaison à poussoir 1-pôle. Insérez la cartouche par l'arrière.
Vous trouverez les schémas de raccordement sur les prochaines pages.

Interrupteurs avec cartouche lumineuse

Schémas de raccordement

Schéma 0/1 pôle orientation

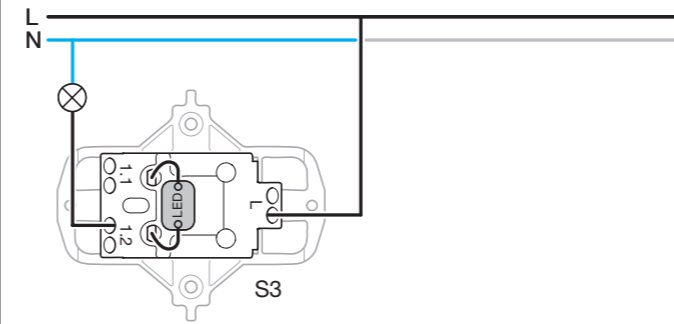


Schéma 0/1 pôle contrôle

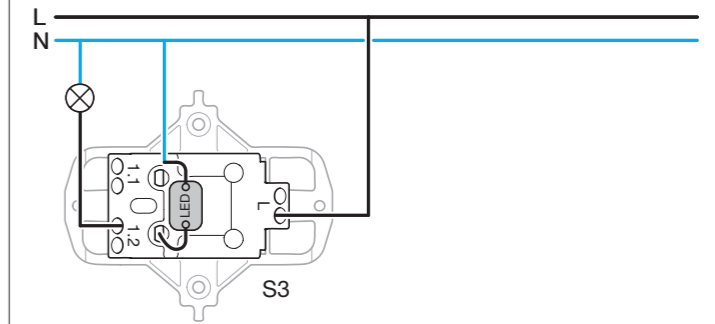


Schéma 3/1 pôle orientation

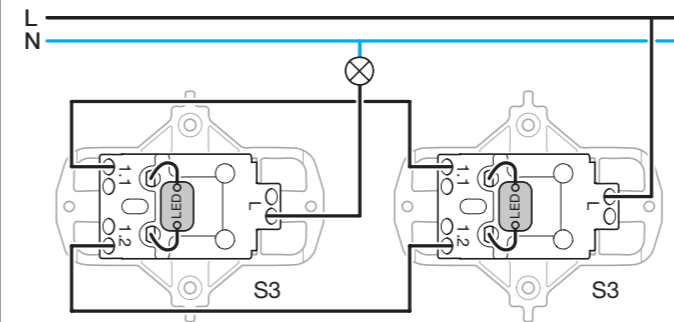


Schéma 3/1 pôle contrôle

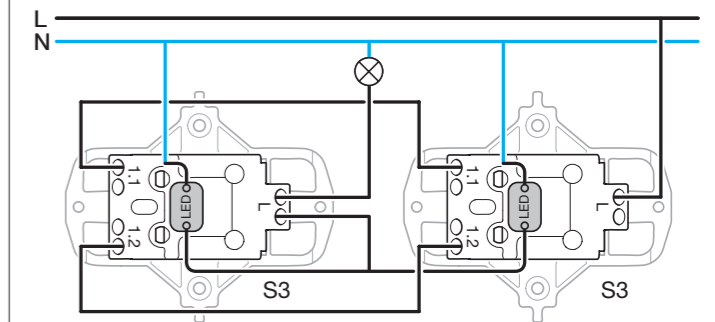


Schéma 0/2 pôles orientation

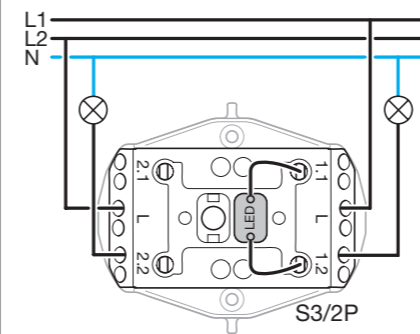


Schéma 0/2 pôles contrôle

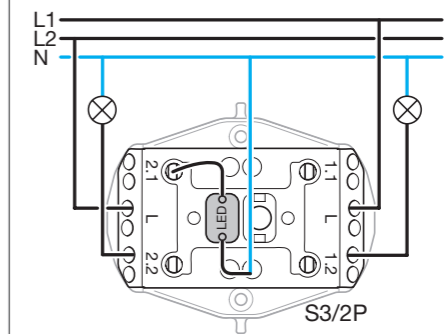


Schéma 3/2 pôles orientation







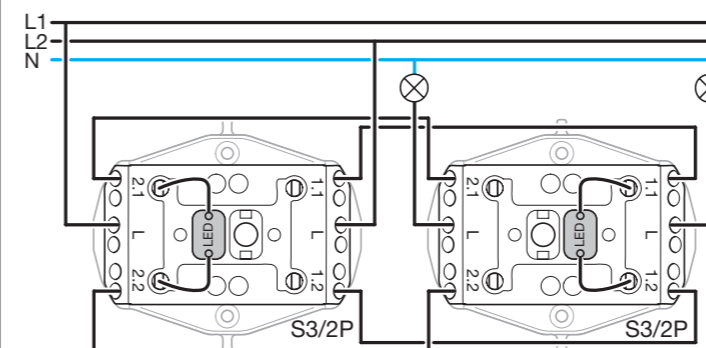


Schéma 3/2 pôles contrôle

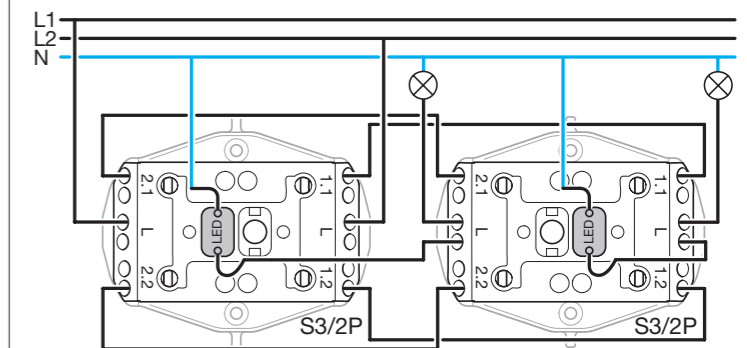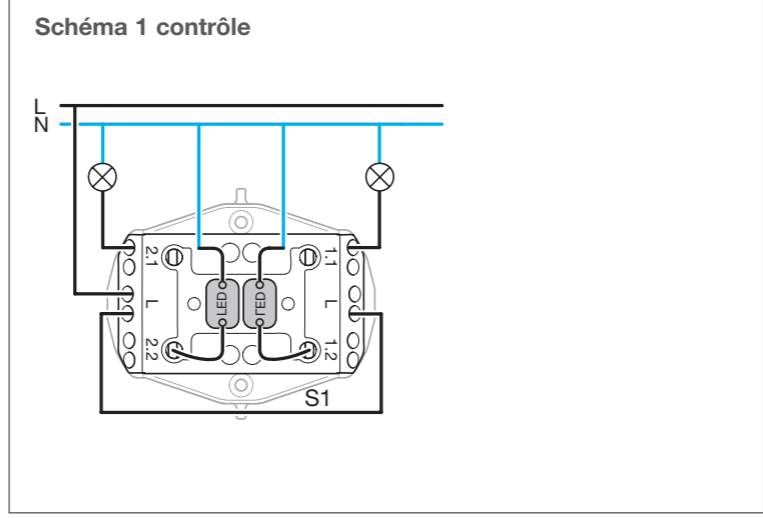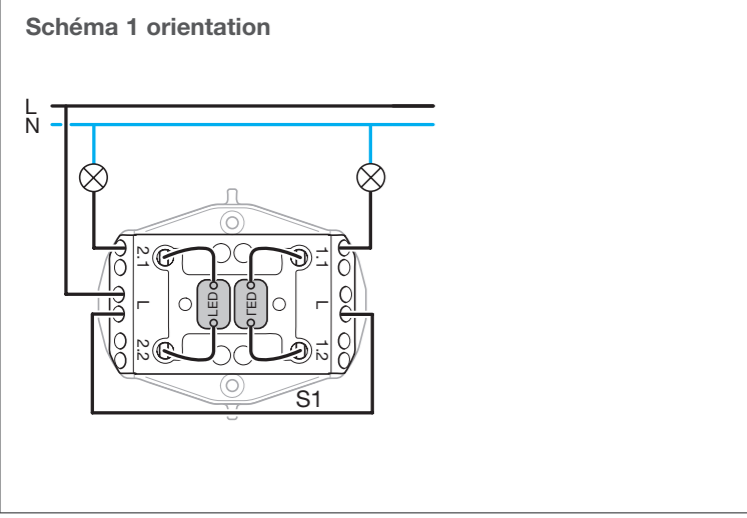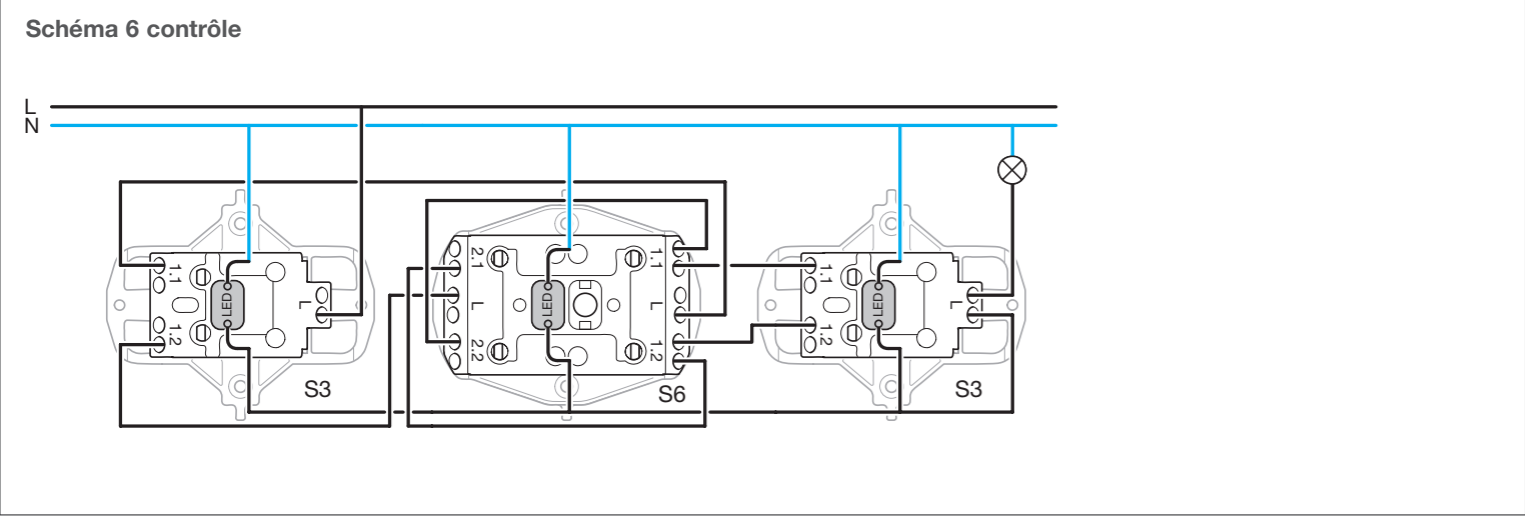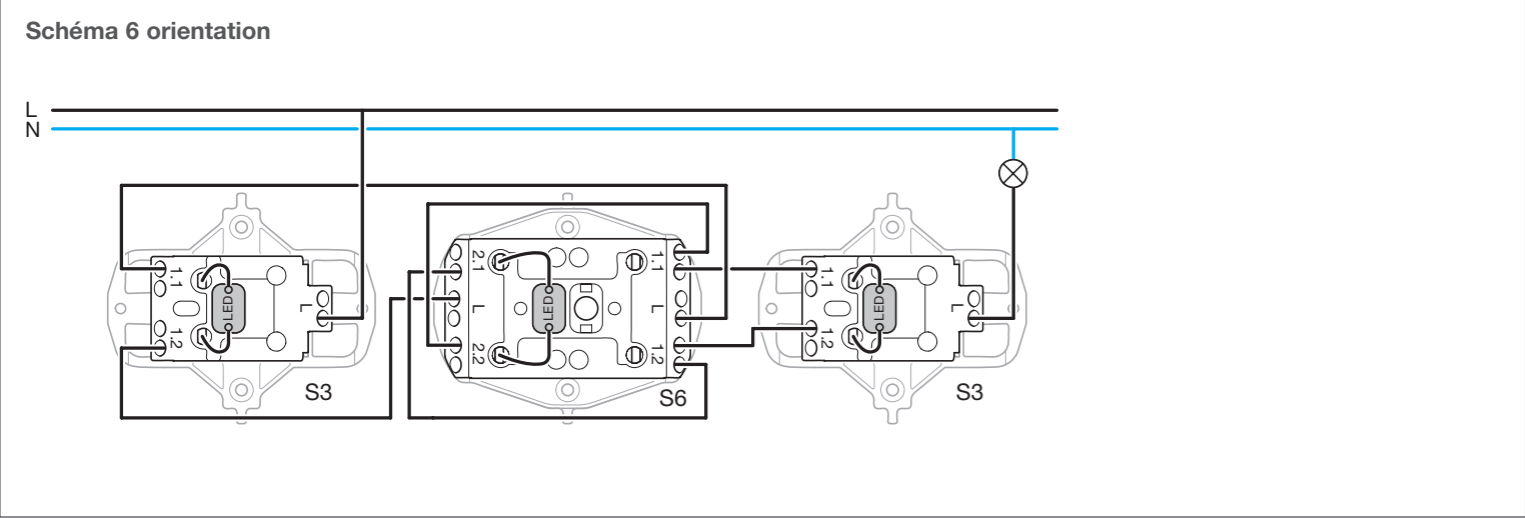








Interrupteurs avec cartouche lumineuse

Schémas de raccordement

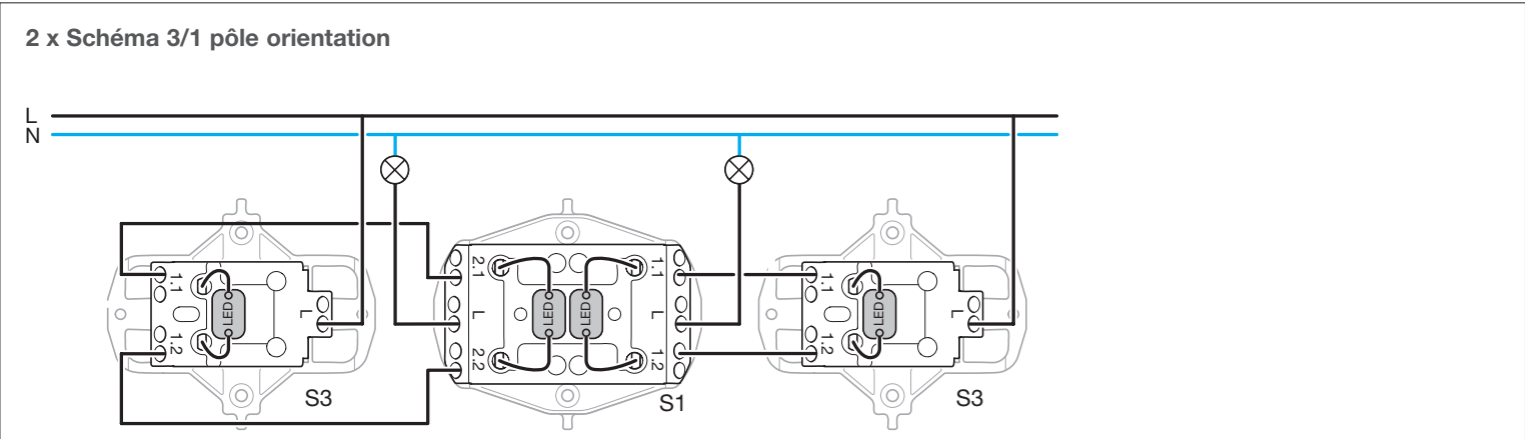








Poussoirs avec cartouche lumineuse

Schémas de raccordement

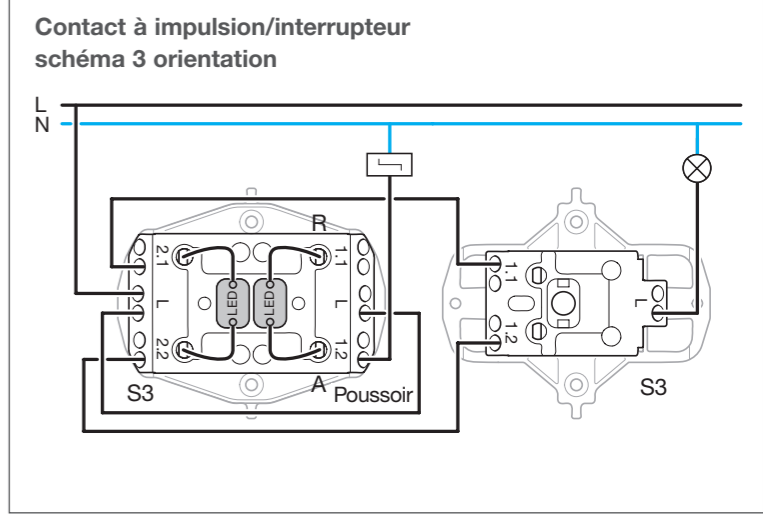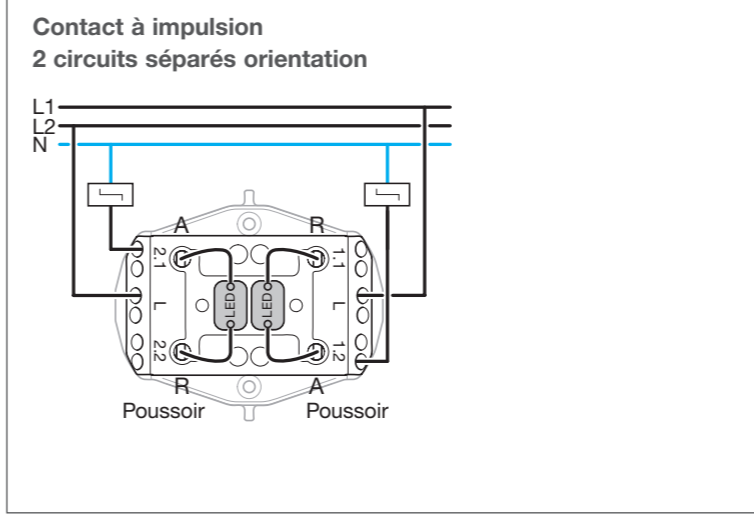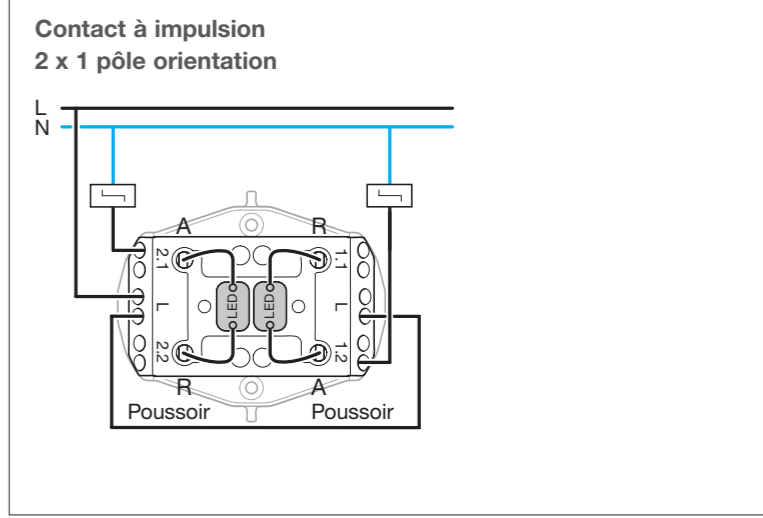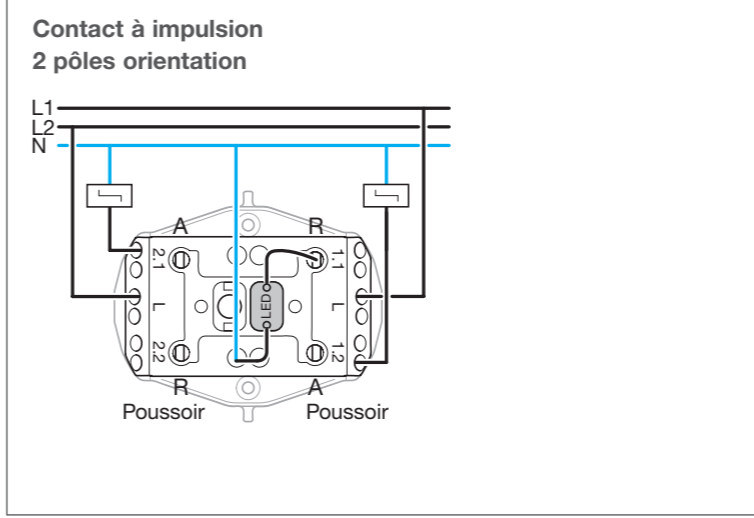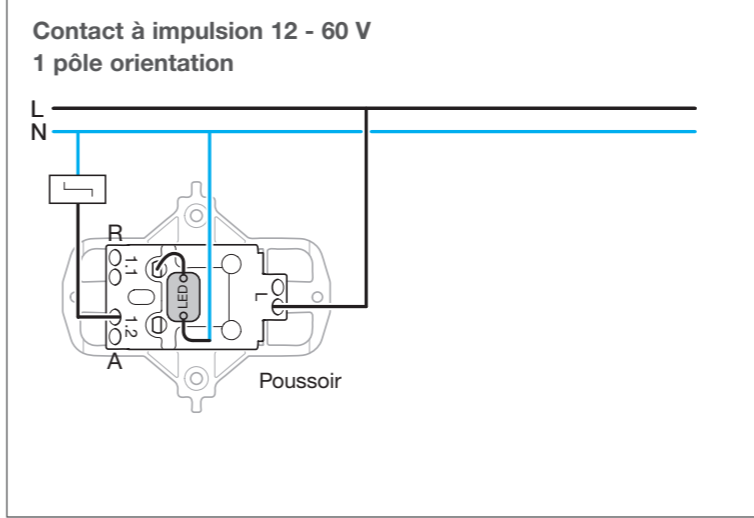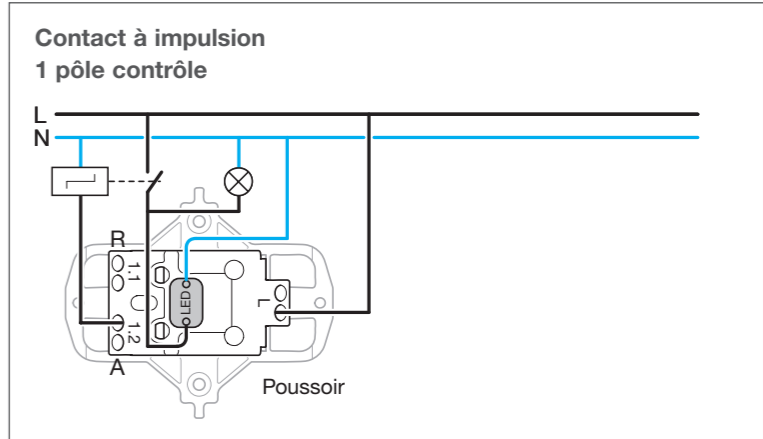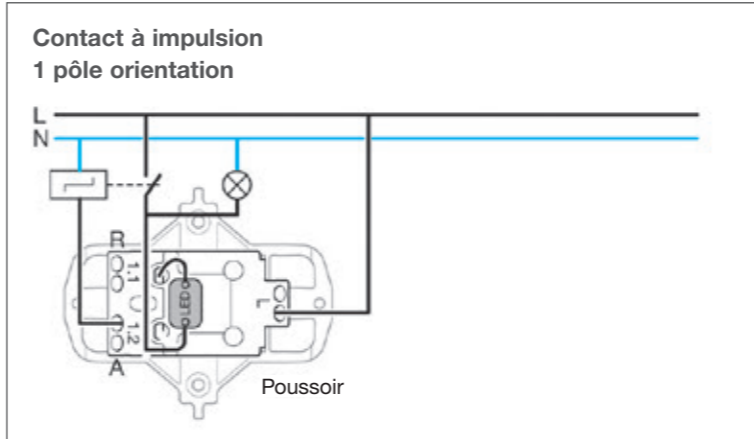

Interrupteurs avec cartouche lumineuse kallysto, basico

Schémas de raccordement

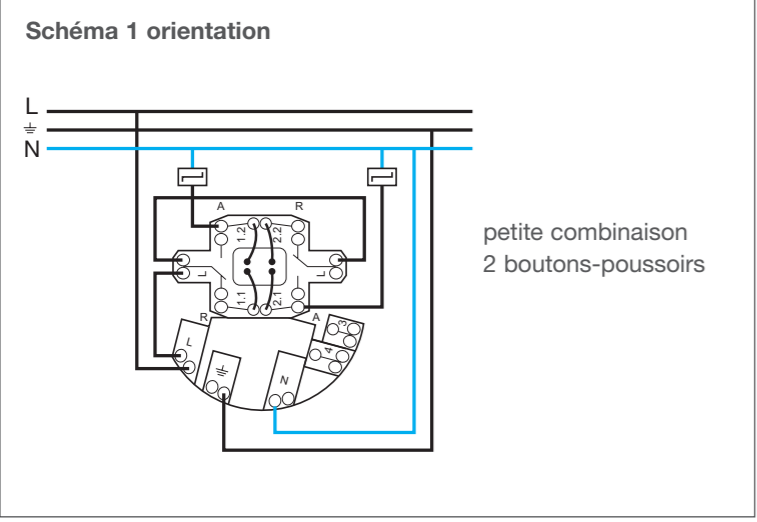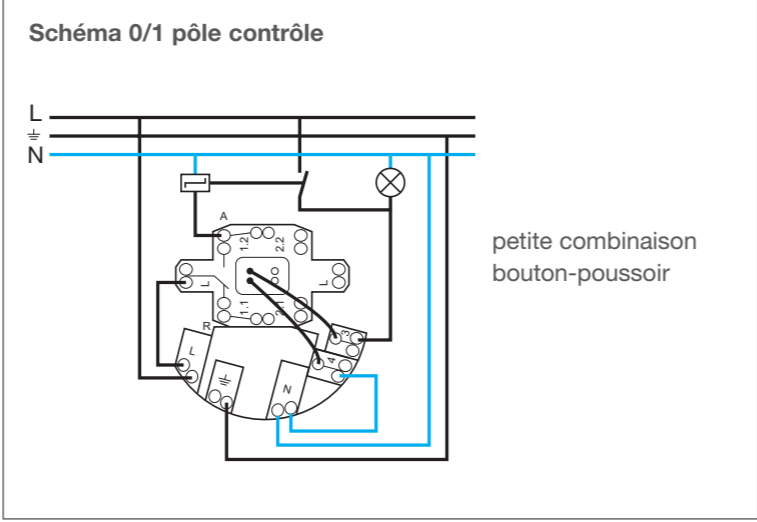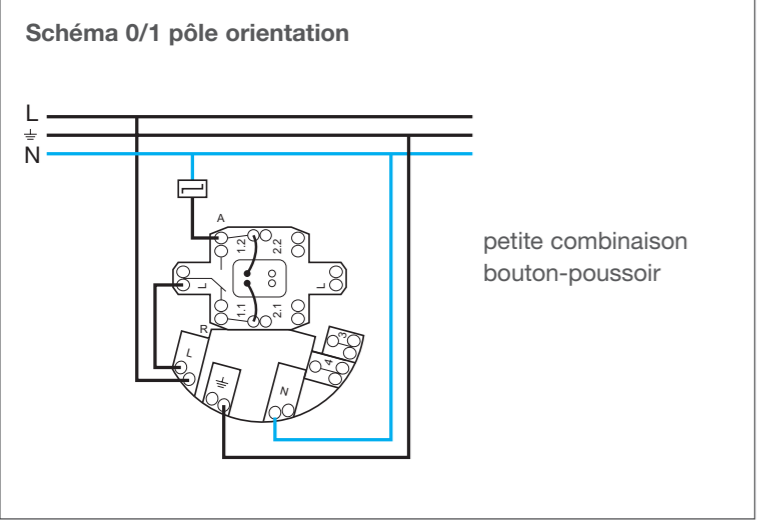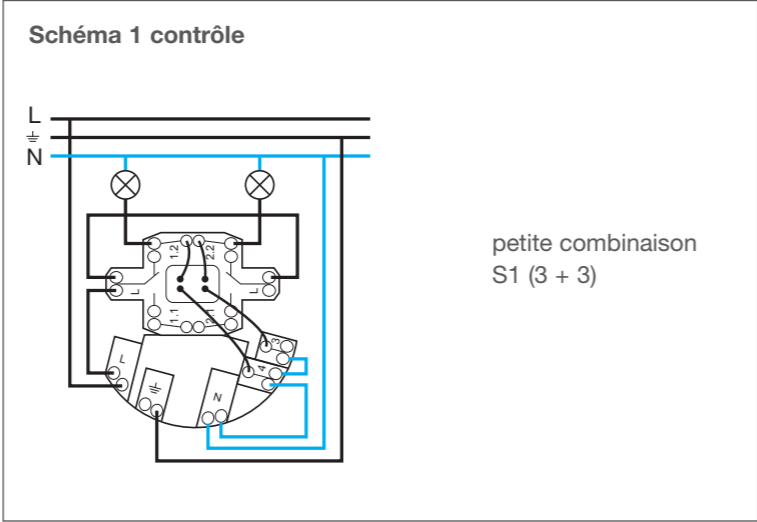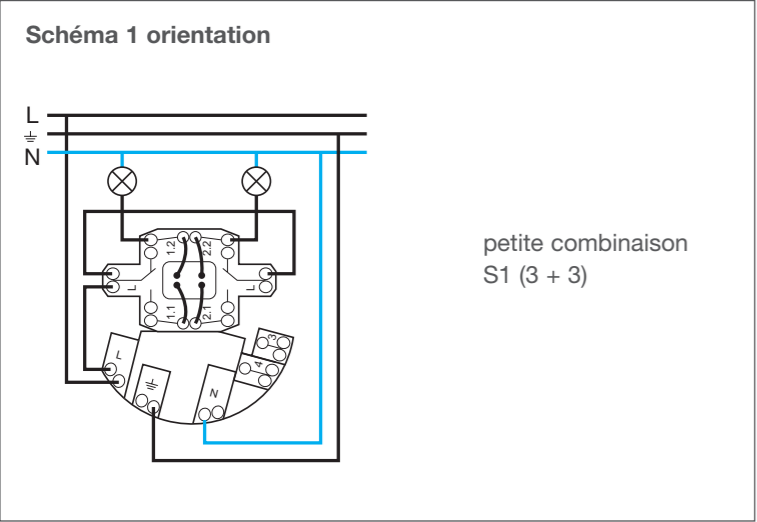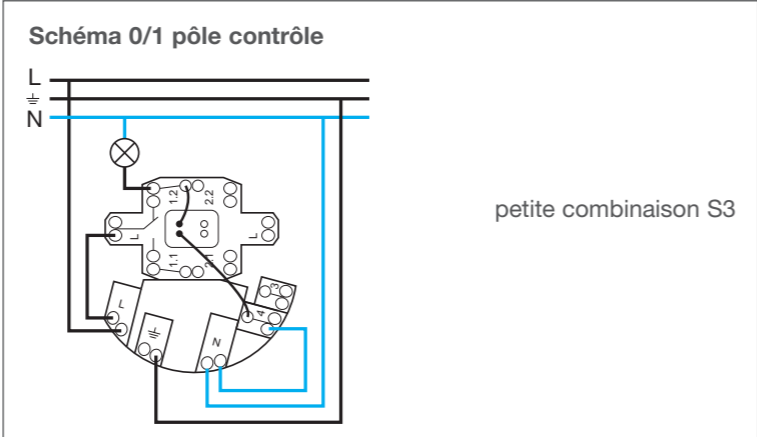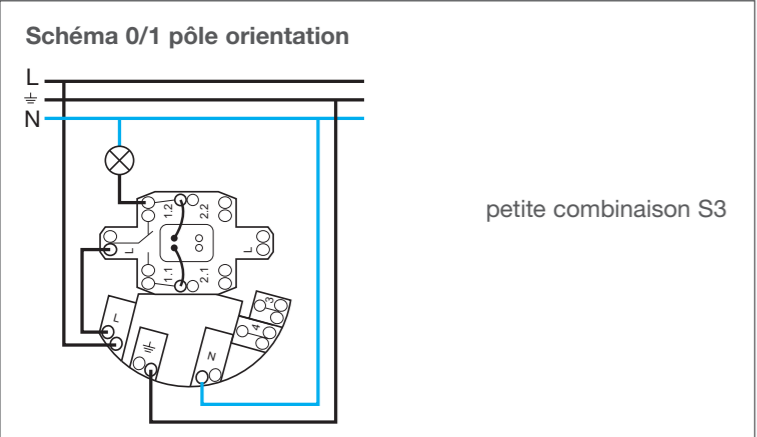

| N° de réf. | Tension/ Fréquence | Consommation | Durée de vie | Couleur |
|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------|
| WH39968011Z | 230 V AC/50 Hz | max. 1 mA pour 250 V | 100'000 h | Jaune |
| WH39968010Z | 230 V AC/50 Hz | max. 1 mA pour 250 V | 100'000 h | Rouge |
| WH39968012Z | 230 V AC/50 Hz | max. 1 mA pour 250 V | 100'000 h | Vert |
| WH39968013Z | 230 V AC/50 Hz | max. 1 mA pour 250 V | 100'000 h | Bleu |
| WH39968000Z | 230 V AC/50 Hz | max. 1 mA pour 250 V | 100'000 h | Blanc |
| WH39968111Z | 12 V - 60 V AC/DC* | 0.80 mA pour 24 V | > 50'000 h | Jaune |
| WH39968110Z | 12 V - 60 V AC/DC* | 3.1 mA pour 24 V | > 50'000 h | Rouge |
| WH39968112Z | 12 V - 60 V AC/DC* | 0.80 mA pour 24 V | > 50'000 h | Vert |

* Dans les applications DC, avec polarité indifférente.
Les voyants peuvent être utilisés sans contraintes avec toutes les minuteriers de Hager.

Nombre de cartouches lumineuses pour une marche conforme :

| Désignation | N° de réf. | Nombre de poussoirs | Fonction | Remarque |
|---|------------|---------------------|----------|----------|
| Minuterie | EMN001 | 30 | OK | 4 fils |
| | | 30 | OK | 3 fils |
| Minuterie électronique | EMS003 | 30 | OK | |
| Télérupteur | EPN510 | jusqu'à 8 | OK | |
| Télérupteur électronique | EPS410B | 30 | OK | |
| Télérupteur électronique avec temporisation | EPS450B | 30 | OK | |