

(NO)
(FR)
(NL)

Jordfeilbrytere 16 - 125 A

 
Interruuteur différentiel sectionneur 16 - 125 A

Aardlekschakelaar 16 - 125 A

(NO) For verifikasjonstester av utkoblingstiden til en elektrisk installasjon, bekrefter Hager at differensialbryterne av merket Hager som er i samsvar med standardene EN 61008-2-1 og EN 61009-2-1, utløses så snart de utsettes for en strøm på $5 \cdot I_{\Delta n}$ i henhold til tidene beskrevet i tabell 41.1 i DIN VDE 0100-410-standarden datert oktober 2018.

(FR) Pour les tests de vérification du temps de déclenchement d'une installation électrique, Hager certifie que les interrupteurs différentiels de la marque Hager conformes aux normes EN 61008-2-1 et EN 61009-2-1, se déclenchent dès lors qu'ils sont soumis à un courant de $5 \cdot I_{\Delta n}$ selon les temps décrits dans le tableau 41.1 de la norme DIN VDE 0100-410 datant d'octobre 2018.

(NL) Voor verificatiestellen van de uitschakeltijd van een elektrische installatie, verklaart Hager dat de differentieelschakelaars van het merk Hager die voldoen aan de EN 61008-2-1 en EN 61009-2-1 normen, uitschakelen zodra ze worden onderworpen aan een stroom van $5 \cdot I_{\Delta n}$ volgens de tijden beschreven in tabel 41.1 van de DIN VDE 0100-410 norm van oktober 2018.




14 mm max.
16 mm²
25 mm²

16 - 63 A
80 - 125 A
35 mm²
50 mm²

Bryterstillingsindikasjon.
Indicateur de position de contacts.
Signalering van de contact-stand.

OFF
grønn / vert / groen

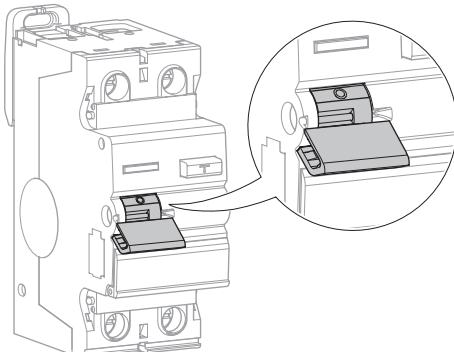

TEST / Jordfeilindikasjon: testes jevnlig. Bryteren skal slå ut.


TEST et visualisation défaut différentiel: lors de l'action sur le bouton test, l'interrupteur différentiel doit déclencher.

Tester tous les six mois.


TEST + Aardfout-identificatie na uitschakeling: bij het drukken op de testknop, moet de aardlekschakelaar uitschakeling.
Test elke zes maanden.

Koblingsskjema for firepolet jordfeilbryter i enfas- eller trefas nett uten N-leder (3x230 V).

Raccordement électrique en Ph/N ou triphasé sans neutre (3x230 V).
Aansluitschema voor fase + nul / 3 fasen zonder nul-aansluiting (3x230V).

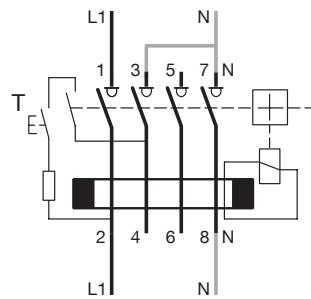



30 mA 230 V~

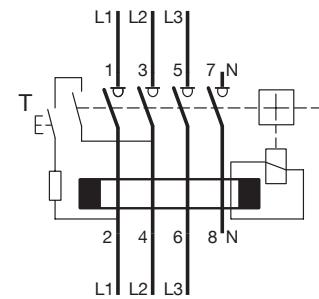


30 mA 230 V~



Tension 230V entre phases.
Ne pas utiliser sous 400V.
Spanning 230V tussen fasen.
Niet gebruiken onder 400V.
Merkespenning mellom faser 230V.
kal ikke benyttes ved 400V.

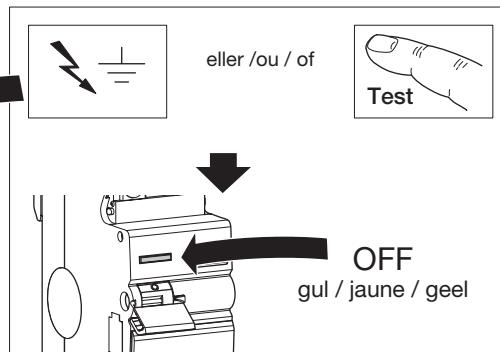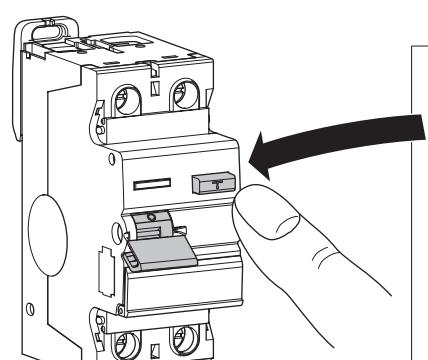

OFF
gul / jaune / geel

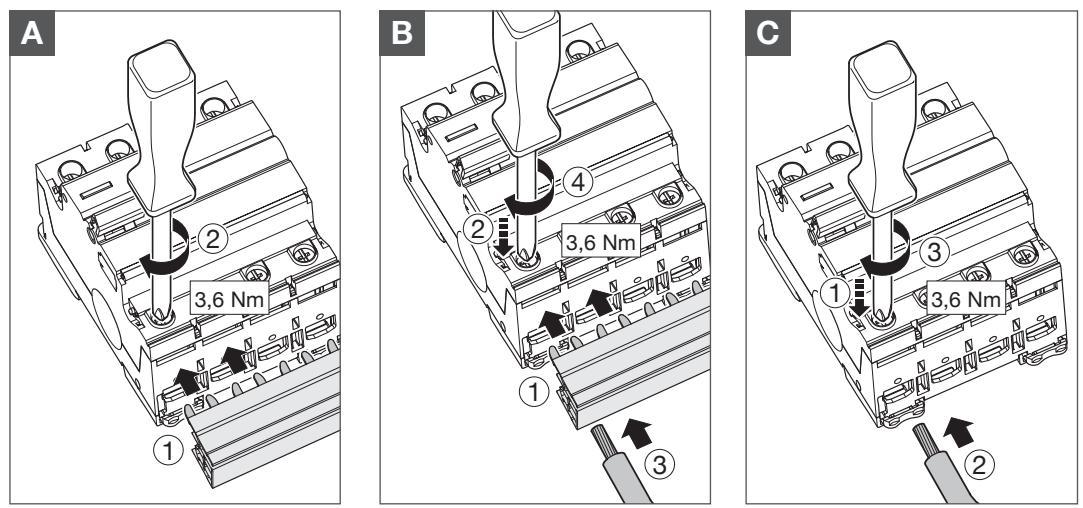

Muligheter for ekstrautstyr (se katalog for detaljer).


Se hovedkatalog for annet tilbehør, som låsbehandler, tilleggsblokker eller fjernkontroll.

Coordination interrupteur différentiel / protection en amont (voir catalogue général).


Accessoires: contact auxiliaire/signal défaut, déclencheur et kit de verrouillage, voir catalogue général.

Coördinatie aardlekschakelaar / voorgeschakelde beveiliging (zie algemene catalogus).

Toebehoren: hulpcontact/signaalcontact, uitschakelspoel en vergrendelingskit, zie algemene catalogus.

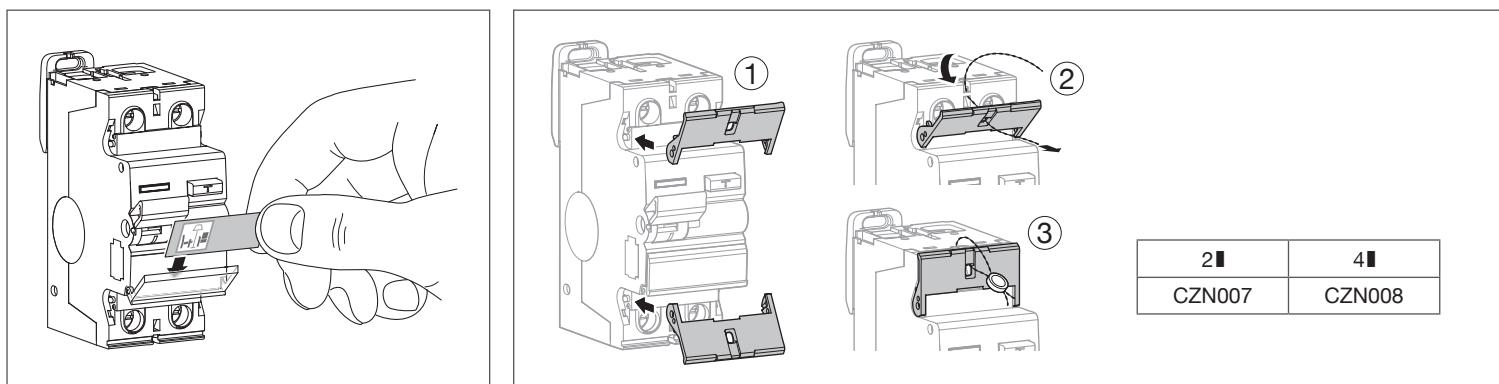

16-63A

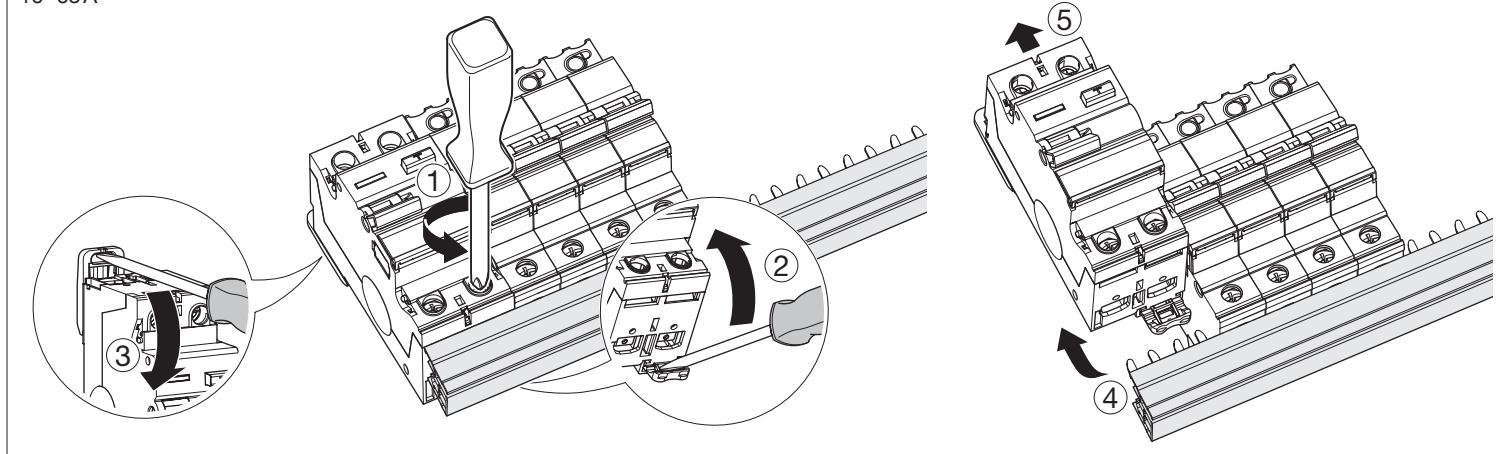

Garanti

24 måneders garanti fra fakturadato. Garantien gjelder alle fabrikasjons- og materialfeil under forutsetning av at det defekte produkt returneres til grossist eller importør med en kort beskrivelse av feilen, samt kopi av pakkseddel eller faktura.

Garantien bortfaller dersom Hager's kvalitetskonto ikke finner at produktet er i brukbar stand, eller at det ikke er montert ifølge gjeldende forskrifter.

Garantie

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le produit doit être remis au grossiste habituel. La garantie ne joue que si la procédure de retour via l'installateur et le grossiste est respectée et si, après expertise, notre service contrôle qualité ne détecte pas de défaut dû à une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles de l'art. Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront accompagner le produit.

Waborg

24 maanden op materiaal- of fabricagegebreken, vanaf de fabricage-datum. Bij gebreken moet het product, via de leverancier, vrij van kosten worden gereturneerd.

De garantie is enkel van toepassing indien de procedure van retournering in acht is genomen en indien na onderzoek geen gebrek is vastgesteld veroorzaakt door het verkeerd in werking stellen, het niet gebruiken volgens de voorschriften.

Wij verzoeken u om eventuele opmerkingen betreffende het defect samen met het product retour te sturen.

Elektrisk utstyr sårbart for stov

Før støvete arbeider, kontroller at tavle er IP5x, eller tilfør tavle egnet tildekking.

Protection contre la poussière

Nous recommandons de protéger votre installation électrique contre la poussière si des travaux sont effectués à proximité et que votre tableau n'est pas IP5x.

Bescherming tegen stof

Wanneer werken worden uitgevoerd in de nabijheid van de elektrische installatie, geïeve deze te beschermen tegen stof indien de behuizing niet IP5X is.