

PID:

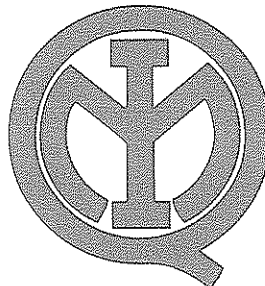
02701400

CID:

CN.B0006F

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to***BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI****all'uso del marchio***the licence to use the mark***IMQ**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

**per i seguenti prodotti****Scatole e involucri di
derivazione per apparecchi
elettrici
(Serie BDD)***for the following products**Connecting boxes and enclosures for
electrical accessories
(Series BDD)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2008-10-29

Data di aggiornamento | Updated on

2011-01-28

Sostituisce | Replaces

2010-03-26
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-10-29
Data di aggiornamento / Updated on 2011-01-28
Sostituisce / Replaces 2010-03-26

Prodotto | Product

Scatole e involucri di derivazione per apparecchi elettrici
Connecting boxes and enclosures for electrical accessories

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.B000KM C01160819

15057 TORTONA

AL Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60670-1:2005
EN 60670-22:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AJ00480

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	BDD
Natura del materiale / Nature of material	isolante / insulating
Metodo di installazione / Method of installation	sporgente / surface-type
Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation	T -25 / +60 °C
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP55
Metodo di fissaggio dei dispositivi di connessione / Method of fixing the connecting devices	senza fissaggio / without fixing
Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage	750 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.1009ST

Marca / Trade mark	BOCCHIOTTI (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	100x100x50
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	BDD 100x100 G - BDD 100x100 R
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	114x114x62 mm
Tipo di ingressi / Type of inlets	con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits
Mezzi di serraggio / Clamping means	senza mezzi di serraggio / without clamping means
Descrizione / Description	colore grigio - rosso / grey - red colour (*)

AR.1009SU

Marca / Trade mark	BOCCHIOTTI (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	120x80x50
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	BDD 120x80 R

Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **134x94x62 mm**
 Tipo di ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**
 Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
 Descrizione | Description **colore rosso / red colour (*)**

AR.I0095V

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
 Riferimento di tipo | Type reference **150x110x70**
 Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **BDD 150x110 G**
 Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **164x124x83 mm**
 Tipo di Ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**
 Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
 Descrizione | Description **colore grigio / grey colour (*)**

AR.I0095W

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
 Riferimento di tipo | Type reference **190x140x70**
 Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **BDD 190x140 G**
 Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **204x154x85 mm**
 Tipo di Ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**
 Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
 Descrizione | Description **colore grigio / grey colour (*)**

AR.I0095Z

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
 Riferimento di tipo | Type reference **240x190x90**
 Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **BDD 240x190 G**
 Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **256x200x102 mm**
 Tipo di Ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**
 Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
 Descrizione | Description **colore grigio / grey colour (#)**

AR.I00970

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
 Riferimento di tipo | Type reference **300x220x120**
 Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **BDD 300x220 G**
 Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **314x240x130 mm**
 Tipo di Ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**
 Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
 Descrizione | Description **colore grigio / grey colour (#)**

AR.I00971

Marca | Trade mark **BOCCHIOTTI (logo)**
 Riferimento di tipo | Type reference **380x300x120**
 Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **BDD 380x300 G**
 Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **414x308x135 mm**
 Tipo di Ingressi | Type of inlets **con ingressi per tubi lisci / with inlets for plain conduits**
 Mezzi di serraggio | Clamping means **senza mezzi di serraggio / without clamping means**
 Descrizione | Description **colore grigio / grey colour (#)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli involucri sono equipaggiati con i seguenti accessori complementari:

- Artt. TDI16, TDI20 = tappi;

Gli involucri possono essere equipaggiati con i seguenti accessori complementari:

- Artt. STF = staffa esterna;

- Artt. PF04, PF05, PF06, PF07 = piastre di fondo.

Su richiesta del costruttore sono state eseguite prove d'urto supplementari in accordo alla norma EN 62262:2002 come segue: (*)= IK07 (2 J); (#)= IK08 (5 J).

Inoltre, su richiesta del costruttore sono state eseguite le prove supplementari di glow-wire alla temperatura di T960 °C sui seguenti articoli: BDD 100x100 R, BDD 120x80 R, BDD 150x110 G, BDD 190x140 G, BDD 240x190 G, BDD 300x220 G, BDD 380x300 G.

The enclosures are equipped with the following complementary accessories:

- Artt. TDI12, TDI28 = caps;

The enclosures may be equipped with the following complementary accessories:

- Art. STF = outer stirrup;

- Artt. PF04, PF05, PF06, PF07 = bottom plate.

On request by the manufacturer supplementary impact tests have been carried out according to standard EN 62262:2002 as follow: (*)= IK07 (2 J); (#)= IK08 (5 J).

Furthermore, on request by the manufacturer supplementary glow-wire test have been carried out at the temperature of T960 °C on the following articles: BDD 100x100 R, BDD 120x80 R, BDD 150x110 G, BDD 190x140 G, BDD 240x190 G, BDD 300x220 G, BDD 380x300 G.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I00123

BTL.027009.DA1N

Diritti serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 -
Boxes and enclosures for fittings

1


IMQ S.p.A.