


Auspacken, anschließen, fertig!

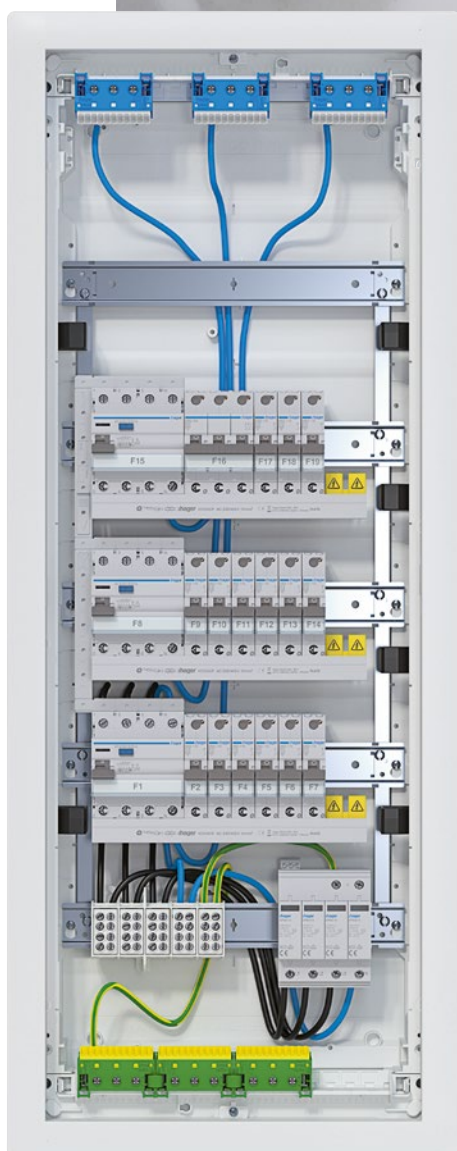

Kleinverteiler: vorverdrahtet und bestückt

Jetzt in
6 Varianten
verfügbar!

**Ihre Komplettlösung:
Einfach bestellt. Schnell installiert.**

**Sie profitieren von den bestückten
und vorverdrahteten volta Kleinverteilern
gleich mehrfach:**

- Einfache Montage dank anschlussfertigem Kleinverteiler
- Schnelle Bestellung durch gemeinsame Artikelnummer
- Komplett geprüfte und normenkonforme Unterverteilung
- Inklusive vollumfänglicher Dokumentation
- Zeitliche Optimierung der Arbeitsprozesse
- Weniger Verpackungsmaterial auf der Baustelle

:hager

Sie haben die Wahl

Insgesamt sind **sechs 4- und 5-reihige Varianten** jeweils als **Unterputz-, Hohlwand- und Aufputz-**Ausführungen lieferbar:

4-reihige Variante bestückt mit:

- 2 FI-Schalter, 4-polig, 40 A
- 9 LS-Schalter, 1-polig, 16 A
- 1 LS-Schalter, 3-polig, 20 A
- 1 Überspannungsableiter T2
- 1 Hauptleitungsabzweigklemme
- inkl. Hauptstromverdrahtung


5-reihige Variante bestückt mit:

- 3 FI-Schalter, 4-polig, 40 A
- 15 LS-Schalter, 1-polig, 16 A
- 1 LS-Schalter, 3-polig, 20 A
- 1 Überspannungsableiter T2
- 1 Hauptleitungsabzweigklemme
- inkl. Hauptstromverdrahtung

für beide Varianten gilt:

- Türscharnier handbedienbar
- Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmenendmontage
- fingersichere QuickConnect-Klemme serienmäßig für 1-5-reihige Verteiler
- seitlicher Verdrahtungskanal
- Normen: DIN EN 60670-24, DIN 43871
- geeignet zum Einsatz in Wohnungebäuden nach DIN 18015
- Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen (Zubehör) auf 72 mm Wandausbautiefe umrüstbar

Komplettverteiler, bestückt und verdrahtet:

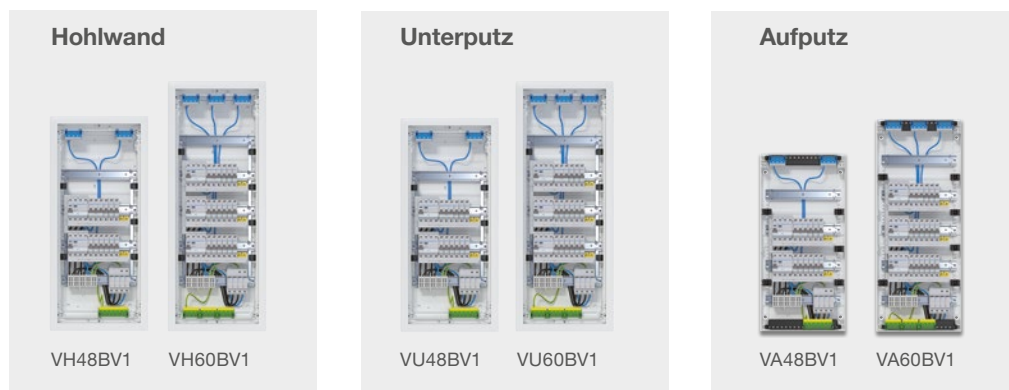

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
Kleinv.,volta,HW,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,Übersp.ableit	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	38	26	VH48BV1	1324,90 €/St
Kleinv.,volta,HW,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 3 FI-Kreise,Übersp.ableit	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	46	32	VH60BV1	1637,50 €/St
Kleinv.,volta,UPV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,Übersp.ableit	755,5 mm	348 mm	94,5 mm	48	38	26	VU48BV1	1296,00 €/St
Kleinv.,volta,UPV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 3 FI-Kreise,Übersp.ableit	880,5 mm	348 mm	94,5 mm	60	46	32	VU60BV1	1615,80 €/St
Kleinv.,volta,APV,4x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 2 FI-Kreise,Übersp.ableit	640 mm	305 mm	96,5 mm	48	38	26	VA48BV1	1241,60 €/St
Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30,bestückt u. verdrahtet, 3 FI-Kreise,Übersp.ableit	765 mm	305 mm	96,5 mm	60	46	32	VA60BV1	1526,10 €/St