


# Fönster- bänks- kanaler

i plast, halogenfri plast,  
aluminium och stål  
system BR65

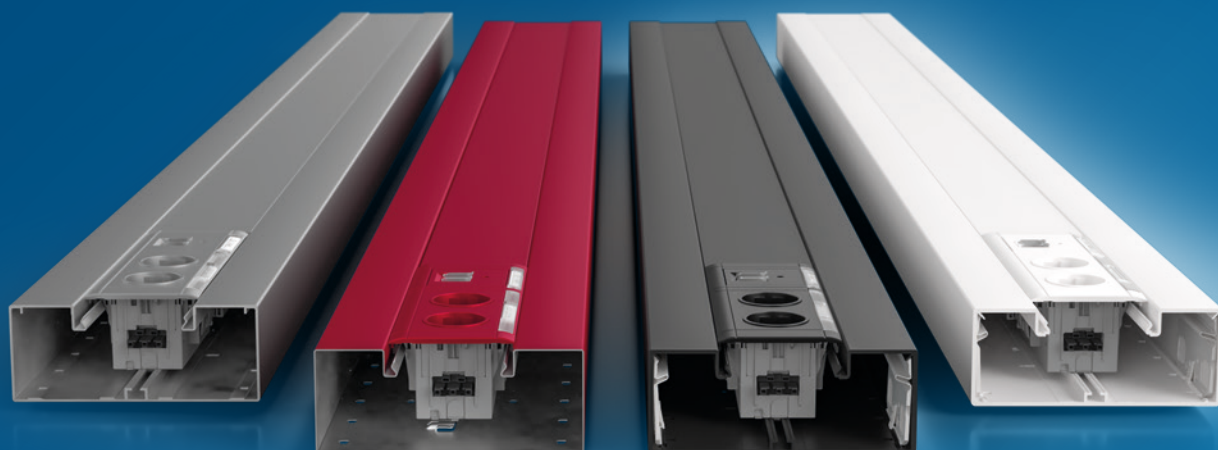

Infälld stålkanal  
BKIS



**:hager**

# Fönsterbänkskanaler PVC, Halogenfritt, aluminium och plåt BR / BRH / BRA / BRS

## Tidlös klassisk design

BR65 kanaler är i kombination av tidlös klassisk design och ett väl beprövat uttagssystem en idealisk lösning för elinstallationer. Det stabila materialet är grunden för en snabb apparatinstallation och en säker ledningsdragnig. Formstycken med perfekt passform underlättar

installationen och ger ett snyggt resultat. De ställbara inner- eller ytterhörnen kan justeras med upp till  $\pm 5^\circ$  avvikelser från en rät vinkel. För BRA och BRS fortsätter jordningen automatiskt med hjälp av skarven, vilket sparar mycket tid och därmed reducerar kostnaderna för installationen.




## Produktfördelar:

- Skarven fungerar som montagehjälp. För BRA och BRS följer dessutom jordningen med automatiskt
- Tidlös design och enkel installation
- Mellanvägg för uppdelning kraft och svagström
- Uttagssystem i isolationsklass 2
- Snabbanslutning av kabel eller med Wago-system
- Färdiga kabellängder med Wagoanslutningar för enklare och snabbare installation
- Konsolmontage smidigt med bra precision
- Justerbara formstycken i halogenfri plast, samtliga material
- Förzinkad plåt enkel att rengöra, resistent mot de flesta kemikalier (BRS)

## Tekniska data:

- Montage: Installation dikt vägg eller på konsol
- Material: PVC, PC/ABS, aluminium, förzinkad plåt
- Mått: 68 x 100 mm till 68 x 210 mm
- Färg: RAL 9016 vit, RAL 9011 svart
- Leveransform: Grundprofil och front separat
- Standardlängd: 2000 mm, beställ gärna speciallängder
- Formstycken: Innerhorn, ytterhorn, liggande vinkel, T-stycke, ändstycke, väggram, toleransbygel
- Montage av externa produkter med hjälp av apparatdosor
- Uttagssystem för montage av uttag för el, tele och data
- Enkelt CEE-montage upp till 32A

# Fördelar

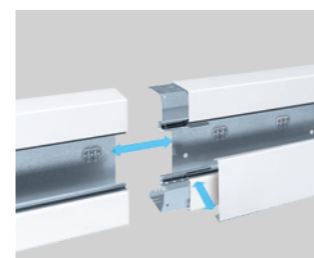


## 01

Skarven förenklar montaget för samtliga material. För BRA och BRS följer dessutom en automatisk jordning (Bilden visar BRS).




## 02

Snabbt och flexibelt uttagsmontage med frontmontering. Färdigt kablage eller snabbanslutning med kabel – välj själv under installationen.

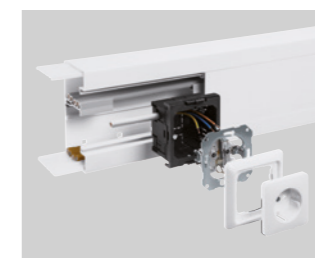

## 03

Frontmonterade dosor och ramar med cc 60 mm för valfri användning av externa produkter.

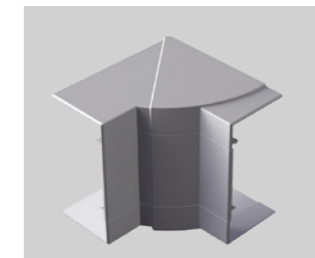

## 04

Flexibla inner- och ytterhorn  $\pm 5$  grader. Passar samtliga material.



## 05

Robust ställbar konsol med avlastningshylla för kanalen.



## 06

Stansade hål för konsolmontage med cc 50 mm och för väggmontage cc 250 mm.



## 07

Toleransbygel som täcker glipan efter kapningen.



## 08

Möjlighet att välja annan RAL-färg och/eller speciallängder.

**Kanalsystem:**

- Kanaler för apparatinstallation med frontöppning på 80 mm
- För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i PVC eller PC/ABS
- Vid riktningssändringar används formstycken av plast, PC/ABS som monteras efter det att kanalen är på plats
- Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage

**Standardlängd:**

2000 mm

**Leveransform:**

Grundprofil och front separat

**Färg:**

RAL 9016 vit, RAL 9011 svart

**Material:**

PVC, PC/ABS Halogenfri

Kabelhållare för mellanvägg BRHT BRKL **11 575 59**

För vertikalt montage används BRHT

**Tillbehör:**

- Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.
- Väggrammar till kanal för dikt vägg och konsolmontage.

**Material:**

PC/ABS halogenfri

**Leveransform:**

Kompleta formstycken

**Färg:**


 
RAL 9016 vit, RAL 9011 svart

**Vid behov av bakstycke till väggram finns:**

- BR100WK9016 (vit) **11 571 94**
- BR130WK9016 (vit) **11 572 02**
- BR170WK9016 (vit) **11 572 03**
- BR210WK9016 (vit) **11 572 12**

**Kundanpassad längd**

Max 6000 mm vid förfrågan

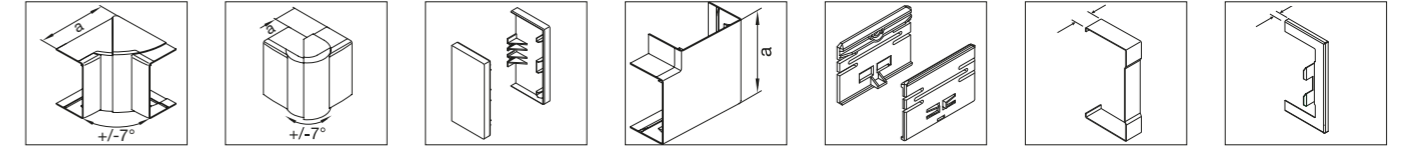

	Typ Material Färg	Grundprofil Ref.nr. E.nr	Front	Mellanvägg Enkel	Kabelhållare	Innerhörn	Ytterhörn	Ändstycke	L-vinkel	Skarvar	Toleransbygel	Väggram
<b>BR65100</b> 	PVC vit	BR6510019016 <b>11 572 13</b>	BR08029016 <b>11 571 92</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR651004H9016 <b>11 572 22</b>	BR651003H9016 <b>11 572 14</b>	BR6510069016 <b>11 572 24</b>	BR651005H9016 <b>11 572 23</b>	BR65X9 <b>11 573 16</b>	BR6510079016 <b>11 572 32</b>	BR65100W9016 <b>11 572 34</b>
	Halogenfri vit	BRH6510019016 <b>11 573 18</b>	BRH08029016 <b>11 573 17</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"
	PVC svart	BR6510019011 <b>11 571 12</b>	BR08029011 <b>11 570 95</b>	M2026 <b>11 579 94</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR651004H9011 <b>11 571 14</b>	BR651003H9011 <b>11 571 13</b>	BR6510069011 <b>11 571 16</b>	BR651005H9011 <b>11 571 15</b>	BR65X9 <b>11 573 16</b>	BR6510079011 <b>11 571 17</b>	BR65100W9011 <b>11 571 24</b>
<b>BR65130</b> 	PVC vit	BR6513019016 <b>11 572 40</b>	BR08029016 <b>11 571 92</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR651304H9016 <b>11 572 43</b>	BR651303H9016 <b>11 572 42</b>	BR6513069016 <b>11 572 50</b>	BR651305H9016 <b>11 572 44</b>	BR65X9 <b>11 573 16</b>	BR6513079016 <b>11 572 52</b>	BR65130W9016 <b>11 572 54</b>
	Halogenfri vit	BRH6513019016 <b>11 573 19</b>	BRH08029016 <b>11 573 17</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"
	PVC svart	BR6513019011 <b>11 571 25</b>	BR08029011 <b>11 570 95</b>	M2026 <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR651304H9011 <b>11 571 31</b>	BR651303H9011 <b>11 571 26</b>	BR6513069011 <b>11 571 33</b>	BR651305H9011 <b>11 571 32</b>	BR65X9 <b>11 573 16</b>	BR6513079011 <b>11 571 34</b>	BR65130W9011 <b>11 571 43</b>
<b>BR65170</b> 	PVC vit	BR6517019016 <b>11 572 61</b>	BR08029016 <b>11 571 92</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR651704H9016 <b>11 572 64</b>	BR651703H9016 <b>11 572 63</b>	BR6517069016 <b>11 572 72</b>	BR651705H9016 <b>11 572 71</b>	BR65X9 <b>11 573 16</b>	BR6517079016 <b>11 572 73</b>	BR65170W9016 <b>11 572 96</b>
	Halogenfri vit	BRH6517019016 <b>11 573 26</b>	BRH08029016 <b>11 573 17</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"
	PVC svart	BR6517019011 <b>11 571 44</b>	BR08029011 <b>11 570 95</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR651704H9011 <b>11 571 53</b>	BR651703H9011 <b>11 571 52</b>	BR6517069011 <b>11 571 62</b>	BR651705H9011 <b>11 571 54</b>	BR65X9 <b>11 573 16</b>	BR6517079011 <b>11 571 63</b>	BR65170W9011 <b>11 571 72</b>
<b>BR65210D</b> 	PVC vit	BR652101D9016 <b>11 572 97</b>	BR08029016 <b>11 571 92</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR652104DH9016 <b>11 573 01</b>	BR652103DH9016 <b>11 572 98</b>	BR652106D9016 <b>11 573 05</b>	BR652105DH9016 <b>11 573 03</b>	BR65X9 <b>11 573 16</b>	BR652107D9016 <b>11 573 07</b>	BR65210DW9016 <b>11 573 08</b>
	Halogenfri vit	BRH652101D9016 <b>11 573 27</b>	BRH08029016 <b>11 573 17</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	-"	-"	-"	-"	-"	-"	-"
	PVC svart	BR652101D9011 <b>11 571 73</b>	BR08029011 <b>11 570 95</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR652104DH9011 <b>11 571 80</b>	BR652103DH9011 <b>11 571 74</b>	BR652106D9011 <b>11 571 83</b>	BR652105DH9011 <b>11 571 82</b>	BR65X9 <b>11 573 16</b>	BR652107D9011 <b>11 571 84</b>	BR65210DW9011 <b>11 571 90</b>

**Kanalsystem:**

- Vid montering används skarven för att montera samman kanalen mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och jordning.
- För fler fack används mellanväggar i halogenfri plast.
- Vid riktningssändringar används formstycken i halogenfri plast.
- Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.

**Standardlängd:**

2000 mm

**Kundanpassad längd max**

6000 mm vid förfrågan

**Leveransform:**

Grundprofil och front separat

**Färg:**

RAL 9016 vit, natureloxerad aluminium

**Material:**

Profil: Aluminium, Tillbehör: Halogenfri plast

Kabelhållare för mellanvägg BRHT BRKL **11 575 59**

För vertikalt montage används BRHT

**Tillbehör:**

- Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.
- För väggrammar till kanal på konsolmontage används med fördel även bakstycke.

**Material:**

PC/ABS halogenfri

**Leveransform:**



Komplett formstycken

**Färg:**

RAL 9016 - vit  
LAN - alu-färg

**Vid behov av bakstycke till väggram finns:**

 BR100WK9016 (vit) **11 571 94** / BR100WKLAN(alu) **11 570 65**  
BR130WK9016 (vit) **11 572 02** / BR130WKLAN(alu) **11 570 72**  
BR170WK9016 (vit) **11 572 03** / BR170WKLAN(alu) **11 570 79**  
BR210WK9016 (vit) **11 572 12** / BR210WKLAN(alu) **11 570 86**

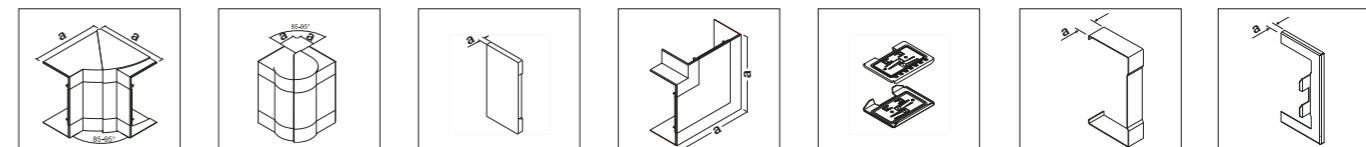

	Typ Material Färg	Grundprofil Ref.nr. E.nr	Front	Mellanvägg Enkel	Kabelhållare	Innerhorn	Ytterhorn	Ändstycke	L-vinkel	Skarv, stål	Toleransbygel	Väggram
<b>BRA65100</b> 	Aluminium vit	BRA6510019016 <b>11 573 39</b>	BRA08029016 <b>11 573 37</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR651004H9016 <b>11 572 22</b>	BR651003H9016 <b>11 572 14</b>	BRA6510069016 <b>11 573 40</b>	BR651005H9016 <b>11 572 23</b>	BRAX9 <b>11 577 17</b>	BR6510079016 <b>11 572 32</b>	BR65100W9016 <b>11 572 34</b>
	Aluminium alu-färg	BRA651001ELN <b>11 577 03</b>	BRA0802ELN <b>11 577 00</b>	-"-	-"-	BR651004HLAN <b>11 570 59</b>	BR651003HLAN <b>11 570 60</b>	BR651006LAN <b>11 570 61</b>	BR651005HLAN <b>11 570 62</b>	BRAX9 <b>11 577 17</b>	BR651007LAN <b>11 570 64</b>	BR65100WLAN <b>11 570 63</b>

<b>BRA65130</b> 	Aluminium vit	BRA6513019016 <b>11 573 46</b>	BRA08029016 <b>11 573 37</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR651304H9016 <b>11 572 43</b>	BR651303H9016 <b>11 572 42</b>	BRA6513069016 <b>11 573 47</b>	BR651305H9016 <b>11 572 44</b>	BRAX9 <b>11 577 17</b>	BR6513079016 <b>11 572 52</b>	BR65130W9016 <b>11 572 54</b>
	Aluminium alu-färg	BRA651301ELN <b>11 577 29</b>	BRA0802ELN <b>11 577 00</b>	-"-	-"-	BR651304HLAN <b>11 570 66</b>	BR651303HLAN <b>11 570 67</b>	BR651306LAN <b>11 570 68</b>	BR651305HLAN <b>11 570 69</b>	BRAX9 <b>11 577 17</b>	BR651307LAN <b>11 570 71</b>	BR65130WLAN <b>11 570 70</b>

<b>BRA65170</b> 	Aluminium vit	BRA6517019016 <b>11 573 48</b>	BRA08029016 <b>11 573 37</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR651704H9016 <b>11 572 64</b>	BR651703H9016 <b>11 572 63</b>	BRA6517069016 <b>11 573 49</b>	BR651705H9016 <b>11 572 71</b>	BRAX9 <b>11 577 17</b>	BR6517079016 <b>11 572 73</b>	BR65170W9016 <b>11 572 96</b>
	Aluminium alu-färg	BRA651701ELN <b>11 577 51</b>	BRA0802ELN <b>11 577 00</b>	-"-	-"-	BR651704HLAN <b>11 570 73</b>	BR651703HLAN <b>11 570 74</b>	BR651706LAN <b>11 570 75</b>	BR651705HLAN <b>11 570 76</b>	BRAX9 <b>11 577 17</b>	BR651707LAN <b>11 570 78</b>	BR65170WLAN <b>11 570 77</b>

<b>BRA65210D</b> 	Aluminium vit	BRA652101D9016 <b>11 573 50</b>	BRA08029016 <b>11 573 37</b>	BRHT <b>11 575 55</b>	BRTB <b>11 560 99</b>	BR652104DH9016 <b>11 573 01</b>	BR652103DH9016 <b>11 572 98</b>	BRA652106D9016 <b>11 573 56</b>	BR652105DH9016 <b>11 573 03</b>	BRAX9 <b>11 577 17</b>	BR652107D9016 <b>11 573 07</b>	BR65210DW9016 <b>11 573 08</b>
	Aluminium alu-färg	BRA652101DELN <b>11 577 75</b>	BRA0802ELN <b>11 577 00</b>	-"-	-"-	BR652104DHLAN <b>11 570 80</b>	BR652103DHLAN <b>11 570 81</b>	BR652106DLAN <b>11 570 82</b>	BR652105DHLAN <b>11 570 83</b>	BRAX9 <b>11 577 17</b>	BR652107DLAN <b>11 570 85</b>	BR65210DWLAN <b>11 570 84</b>

**Kanalsystem**

- Vid montering används skarvar i plåt för att förbinda kanalen mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och jordning.
- För fler fack används mellanvägg i halogenfri plast.
- Vid riktningssändringar används formstycken i halogenfri plast.
- Hålstansningen i kanlen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.
- Kundenpassad längd max 3100 mm vid förfrågan

**Leveransform**

Grundprofil och front separat

**Standardfärg**

RAL 9016 vit

**Material**





Profil: Försinkad plåt, Tillbehör: Halogenfri plast

**Standardlängd**

2000 mm



	Typ Material Färg	Grundprofil Ref.nr. E.nr	Front	Mellanvägg
--	-------------------------	--------------------------------	-------	------------

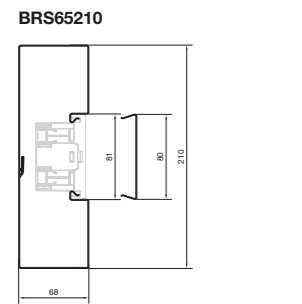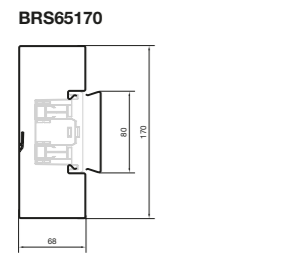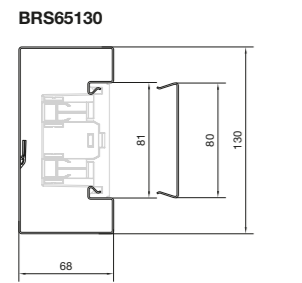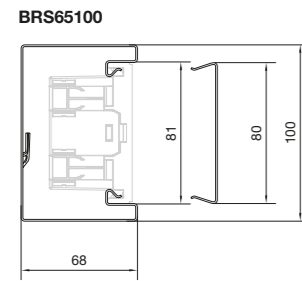

<b>BRS65100</b>	Stål vit	BRS6510019016 11 573 60	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48	BR651004H9016 11 572 22	BR651003H9016 11 572 14	BRS6510069016 11 573 61	BR651005H9016 11 572 23	BRS651009 11 569 06	BR6510079016 11 572 32	BR65100W9016 11 572 34
<b>BRS65130</b>	Stål vit	BRS6513019016 11 573 62	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48	BR651304H9016 11 572 43	BR651303H9016 11 572 42	BRS6513069016 11 573 63	BR651305H9016 11 572 44	BRS651309 11 569 16	BR6513079016 11 572 52	BR65130W9016 11 572 54
<b>BRS65170</b>	Stål vit	BRS6517019016 11 573 64	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48	BR651704H9016 11 572 64	BR651703H9016 11 572 63	BRS6517069016 11 573 65	BR651705H9016 11 572 71	BRS651709 11 569 26	BR6517079016 11 572 73	BR65170W9016 11 572 96
<b>BRS65210</b>	Stål vit	BRS6521019016 11 573 66	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48	BR652104H9016 11 572 02	BR652103H9016 11 572 99	BRS6521069016 11 573 67	BR652105H9016 11 573 04	BRS652109 11 569 36	BR6521079016 11 573 06	BR65210W9016 11 573 09

\* Finns med 2-fack och med dubbla fronter

**Tillbehör:**

- Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.
- För väggramar till kanal på konsolmontage används med fördel även bakstycke.

**Material:**

PC/ABS halogenfri

**Leveransform:**


Kompleta formstycken

**Färg:**

RAL 9016 - vit

**Vid behov av bakstycke till väggram finns:**

- BR100WK9016 (vit) **11 571 94**
- BR130WK9016 (vit) **11 572 02**
- BR170WK9016 (vit) **11 572 03**
- BR210WK9016 (vit) **11 572 12**

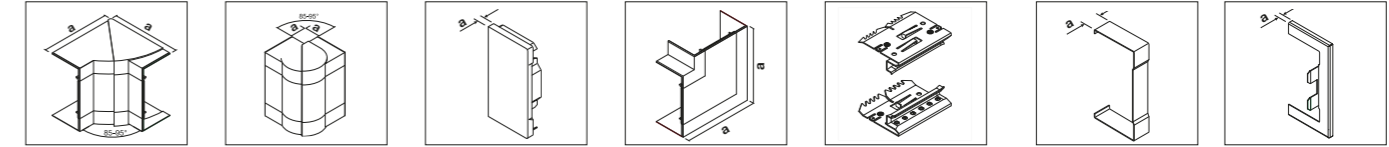

Innerhörn Ytterhörn Ändstycke L-vinkel Skarv, stål Toleransbygel Väggram

- Konsoler för alla kanalstorlekar och material
- Ställbara från 53 - 460 mm
- Adapterplatta för kanalhöjd 100, 130/170 eller 210 mm.
- Konsolarmen väjs ut efter önskat avstånd mellan vägg och kanal.
- Måttangivelse på konsolen anger på vilken höjd kanalen hamnar.
- Plastdetalj medföljer till hjälp vid installation för att förenkla måttanpassningen.
- Adapterplattan är försedd med avlastningshylla och clips för infästning av kanal.
- Bärformåga upp till 75 kg vid ett avstånd av 600 mm mellan konsolerna.

**Leveransform:**  
Konsol och adapterplatta separat  
Fast konsol, komplett


**Material:**  
Förzinkad plåt




G2261

**Ställbara konsoler**

- Används med fördel tillsammans med lamellgaller där stark konvektion önskas från radiatorer dikt vägg monterade direkt under fönsterbänkskanalen

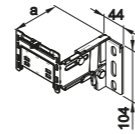


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Väggavstånd 53 - 78 mm, 10st/fp	G2260	<b>11 588 00</b>
Väggavstånd 78 - 125 mm, 10st/fp	G2261	<b>11 588 08</b>
Väggavstånd 120 - 200 mm, 10st/fp	G2262	<b>11 588 09</b>
Väggavstånd 195 - 460 mm, 5st/fp	G2263	<b>11 588 10</b>

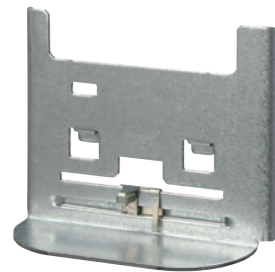

G2270

**Adapterplatta**

 - Obligatoriskt tillbehör till ställbara konsoler. Fixerar kanalen på konsolerna.



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Kanalhöjd 100 mm, 10st/fp	G2270	<b>11 588 18</b>
Kanalhöjd 130 och 170 mm, 10st/fp	G2271	<b>11 588 19</b>
Kanalhöjd 210 mm, 10st/fp	G2272	<b>11 588 20</b>



G13015

**Fasta konsoler**

- Fasta konsoler används med fördel där ventilationsgaller inte behövs. Konsolerna bygger ut endast 15 mm från vägg

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Kanalhöjd 100 mm	G10015	<b>11 723 90</b>
Kanalhöjd 130 mm	G13015	<b>11 723 91</b>
Kanalhöjd 170 mm	G17015	<b>11 723 92</b>
Kanalhöjd 210 mm	G21015	<b>11 723 93</b>



L4187CHRO

**Jordanslutning (även till BKIS)**

- För anslutning av potentialutjämningsledare

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordanslutning, 10st/fp	L4187CHRO	<b>11 565 01</b>



L4181GNGE

**Jordledning (även till BKIS)**

- Jordledning för förbindning av kanaler som ej har direktkontakt med varandra via skarven.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordledning 150 mm, 100st/fp	L4181GNGE	<b>11 589 11</b>
Jordledning 300 mm, 100st/fp	L4182GNGE	<b>11 589 12</b>
Jordledning 600 mm, 25st/fp	L4183GNGE	<b>11 589 13</b>

**Ventilationsgaller**

- Ventilationsgaller täcker utrymmet mellan vägg och kanal samtidigt som det styr värmen från elementet mot fönsterpartiet
- Luftgenomströmningen är ca 65 %
- Enkel fixering av lamellgaller på gallerhållaren

**Gallerhållare**

- Håller lamellerna på rätt avstånd i förhållande till varandra
- Enkelt att lyfta upp galler-systemet vid t ex städning
- Sammankopplingsbara

- Ventilationsgallret monteras ovanpå gallerhållaren som placeras på konsolarmen.



M5900GRAU

**Gallerhållare i halogenfri plast, PC/ABS**

- Hållare för 10 st lamellgaller L6450, kapas enkelt vid behov av färre lamellgaller

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Gallerhållare	M5900GRAU	<b>11 560 52</b>



M5919

**Säkerhetsbygel i halogenfri plast, PC/ABS**

- Säkerhetsbygeln håller fast gallerhållaren vid konsolen

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Säkerhetsbygel	M5919	<b>11 560 53</b>



L64509016

**Lamellgaller i aluminium**

- Standardlängd: 2000 mm
- Speciallängd upp till 6000 mm

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Lamellgaller i aluminium, vit	L64509016	<b>11 573 28</b>
Lamellgaller i aluminium, natureloxerad	L6450ELN	<b>11 588 90</b>
Första lamell, vit	L64519016	<b>11 573 29</b>
Första lamell, natureloxerad	L6451ELN	<b>11 556 99</b>



L5412

**Kopplingsstift**

- Kopplingsstift för skarvning av lamellgaller


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Kopplingsstift	L5412	<b>11 560 50</b>

**Uttagssystem Ecoline**

- Uttag ansluts direkt med kabel i snabbanslutningar, eller med färdiga sladdställ med Wago snabbanslutningar. Se vårt sortiment med Wago snabbanslutningar på sidan 14. Utöka enkelt antalet uttagsbrunnar genom att montera ett uttag till. Uttagen snäpps ihop och låser säkert i varandra.
- 2- eller 3-vägs uttag
- Isolationsklass 2
- 2-vägs uttag finns med 45° vinkling


**Material:**

Halogenfri plast

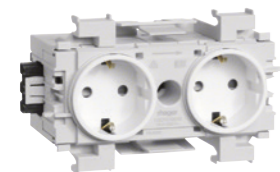


**2-vägs uttag**

 - Märkström 16 A
- 10st/tp




GS20019016	Beskrivning	Ref.nr	E.nr
	2-vägs uttag vit	GS20019016	<b>11 570 24</b>
	2-vägs uttag svart	GS20019011	<b>11 579 70</b>
	2-vägs uttag grön	GS20016029	<b>11 579 72</b>
	2-vägs uttag röd	GS20013020	<b>11 579 71</b>

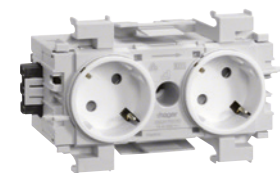

**2-vägs, 45° uttag**

 - Märkström 16 A / 45°
- 10st/tp




GS20119016	Beskrivning	Ref.nr	E.nr
	2-vägs 45° uttag vit	GS20119016	<b>11 570 26</b>
	2-vägs 45° uttag svart	GS20119011	<b>11 581 75</b>
	2-vägs 45° uttag grön	GS20116029	<b>11 581 73</b>
	2-vägs 45° uttag röd	GS20113020	<b>11 581 72</b>



**2-vägs, 230V + USB A+C uttag**

 - Märkström 16 A
- 10st/tp




GS16019016	Beskrivning	Ref.nr	E.nr
	Uttag 230 V + USB A+C, Vit	GS16019016	<b>11 570 93</b>
	Uttag 230 V + USB A+C, svart	GS16019011	<b>11 570 94</b>



**3-vägs uttag**

 - Märkström 16 A
- 10st/tp



GS30019016	Beskrivning	Ref.nr	E.nr
	3-vägs uttag vit	GS30019016	<b>11 570 28</b>
	3-vägs uttag svart	GS30019011	<b>11 574 58</b>
	3-vägs uttag grön	GS30016029	<b>11 574 56</b>
	3-vägs uttag röd	GS30013020	<b>11 574 57</b>

**Uttagsramar**

- Ramar med eller utan märkskylt
- Stor tolerans vid kapning av kanalfronter
- Sammankopplingsbara

**Material:**

Halogenfri plast PC/ABS


**Leveransform:**

Komplett ram



**Uttagsram 2-fack**

 - Halogenfri PC/ABS
- 5st/tp




GB080209016	Beskrivning	Ref.nr	E.nr
	2-fack uttagsram, vit	GB080209016	<b>11 569 59</b>
	2-fack uttagsram, svart	GB080209011	<b>11 556 49</b>
	2-fack uttagsram, alu-färg	GB08020LAN	<b>11 556 55</b>



**Uttagsram 2-fack inklusive märkskylt**

 - Halogenfri PC/ABS
- 5st/tp




GB080219016	Beskrivning	Ref.nr	E.nr
	2-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit	GB080219016	<b>11 569 60</b>
	2-fack uttagsram inklusive märkskylt, svart	GB080219011	<b>11 556 58</b>
	2-fack uttagsram inklusive märkskylt, alu-färg	GB08021LAN	<b>11 556 59</b>



**Uttagsram 3-fack**

 - Halogenfri PC/ABS
- 5st/tp




GB080309016	Beskrivning	Ref.nr	E.nr
	3-fack uttagsram, vit	GB080309016	<b>11 569 69</b>
	3-fack uttagsram, svart	GB080309011	<b>11 556 61</b>
	3-fack uttagsram, alu-färg	GB08030LAN	<b>11 556 62</b>



**Uttagsram 3-fack inklusive märkskylt**

 - Halogenfri PC/ABS
- 5st/tp



GB080319016	Beskrivning	Ref.nr	E.nr
	3-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit	GB080319016	<b>11 569 70</b>
	3-fack uttagsram inklusive märkskylt, svart	GB080319011	<b>11 556 64</b>
	3-fack uttagsram inklusive märkskylt, alu-färg	GB08031LAN	<b>11 556 65</b>

**Wago kablage**

Anslutningssystem för uttagen i fönsterbänkskanaler. Förmonterade kabellängder i PVC och halogenfritt utförande i olika längder, 300-4500 mm.  
Systemet innefattar även in- och utgångsenheter samt grenkontakt.  
- Produkterna håller isolationsklass 2  
- Ledararea på förmonterade kablar är 2,5 mm<sup>2</sup>  
- Anslutningar på in- och utgångsenheter 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>  
- In- och utgångsenheter är utrustade med Wago snabbanslutningar

- Vid fördelning av femledarsystem används 5-polig fasväljare eller kopplingsdosa i kanal

**Material:**  
PVC och halogenfritt



G4732

**Anslutningsledning**

- Anslutningsledningar kompletta med in- och utgångsenheter, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Anslutningsledning, PVC 0,6 m	GKWAD03006	<b>11 562 61</b>
Anslutningsledning, PVC 1,5 m	GKWAD03015	<b>11 562 62</b>
Anslutningsledning, PVC 2,5 m	GKWAD03025	<b>11 562 63</b>
Anslutningsledning, PVC 5,0 m	GKWAD03050	<b>11 562 64</b>
Anslutningsledning, halogenfri 0,6 m	GKWAD13006	<b>11 562 65</b>
Anslutningsledning, halogenfri 1,5 m	GKWAD13015	<b>11 562 66</b>
Anslutningsledning, halogenfri 2,5 m	GKWAD13025	<b>11 562 67</b>
Anslutningsledning, halogenfri 5,0 m	GKWAD13050	<b>11 562 68</b>



G4703

**Ingångsenhet**

Beskrivning  
Ingångsenhet 3-polig

Ref.nr	E.nr
G4703	<b>11 582 50</b>

 


G4713

**Utgångsenhet**

Beskrivning  
Utgångsenhet 3-polig

Ref.nr	E.nr
G4713	<b>11 582 54</b>



**Apparatdosor**

- Apparatdosor och apparatramar för system BR65 och externa produkter såsom t.ex. serie Q.3.

**Material:**


PA halogenfri plast



GLT4001

**Apparatdosa 1-fack system BR65**

- Apparatdosa, grå  
- Mått (HxBxD mm): 71x80x47

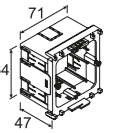


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatdosa 1-fack, universal	GLT4001	<b>11 556 94</b>



GLT1511

**Apparatram 1-fack**

 - Apparatram multimediaprodukter, grå  
- Mått (HxBxD mm): 71x80x16




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatram 1-fack, universal	GLT1511	<b>11 556 66</b>



G2850

**Apparatdosa 1-fack**

- Apparatdosa för externa produkter, t.ex. serie Q.3, svart  
- Mått (HxBxD mm): 71x80x47

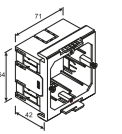


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatdosa 1-fack, slät	G2850	<b>11 583 02</b>



G2860

**Apparatdosa 2-fack**

- Apparatdosa för externa produkter, t.ex. serie Q.3, svart  
- Mått (HxBxD mm): 142x80x47

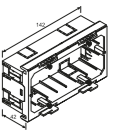


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatdosa 2-fack, slät	G2860	<b>11 583 03</b>



G2870

**Apparatram 1-fack**

- Apparatram för externa multimediaprodukter, svart  
- Mått (HxBxD mm): 71x80x16

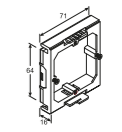


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatram 1-fack, slät	G2870	<b>11 583 06</b>



M5861

**Dragavlastning**

- Dragavlastning, extra till ovan apparatdosor

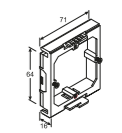

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Dragavlastning, 50st/tp	M5861	<b>11 559 39</b>





GSETDM1029016

**Kompleta centrumbrickor för datauttag**


Kompleta kit för de vanligaste datauttagen på marknaden. Seten innehåller fästram, dekorram med märkfönster och centrumbricka. Centrumbrickor för andra system t.ex. Commscope Systemax MGS600 finns att tillgå. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Centrumbricka Keystone Typ 10 Vit*	GSETDM1029016	<b>11 576 77</b>
Centrumbricka Keystone Typ 10 Svart*	GSETDM1029011	<b>11 576 76</b>
Centrumbricka Actassi Typ 04 Vit**	GSETDM0429016	<b>11 576 63</b>
Centrumbricka Actassi Typ 04 Svart**	GSETDM0429011	<b>11 576 62</b>
Centrumbricka Keystone Typ 03 Vit***	GSETDM0329016	<b>11 576 49</b>
Centrumbricka Keystone Typ 03 Svart***	GSETDM0329011	<b>11 576 39</b>

\* Passar don: Hager, Gigamedia, Elko, Eurofan, Infralan, Brand Rex, Commscope, Corning, Datwyler, EasyLan, Leoni, R&M, Metz Connect, Rutenbeck, Telegaertner

\*\* Passar don: Schneider Actassi. Ramarna skall kompletteras med Actassi fästram t.ex. E: 51 024 00 - svart/ 05 - vit

\*\*\* Passar don: Hager VZ314RJ, Leoni, Metz Connect BTR

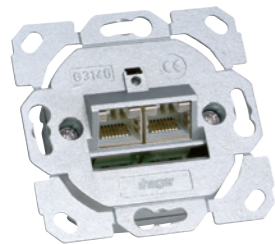

G3140

**Datauttag**

Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a, 500MHz. 8/8 polig med LSA plint.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a skärmat, 500 MHz	G3140	<b>51 172 01</b>
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a oskrämat med lös fästram	G3155	<b>51 172 05</b>
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6 skärmat Patch/Patch, 250 MHz	G3175	<b>11 556 97</b>




GZUAE29016

**Centrumbricka datauttag**

- Centrumbricka till datauttag, Halogenfri  
- Kompletteras med ram GR080XAxxxx, se sid 17


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Centrumplatta 2XRJ45 Keystone, vit	GZUAE2A9016	<b>11 570 22</b>
Centrumplatta 2XRJ45 Keystone, svart	GZUAE2A9011	<b>11 568 69</b>
Centrumplatta 2XRJ45 Keystone, Alu-färg	GZUAE2ALAN	<b>11 568 70</b>

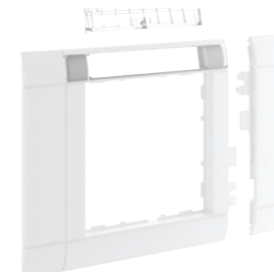


GR0802A9016

**Frontram med märkfält för produkter med centrumbricka 55x55 mm, se sid. 18-19**

 - Material: ABS halogenfri




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontram med märkskylt 80mm, vit	GR0802A9016	<b>11 569 80</b>
Frontram med märkskylt 80mm, svart	GR0802A9011	<b>11 568 36</b>
Frontram med märkskylt 80mm, Alu-färg	GR0802ALAN	<b>11 568 37</b>

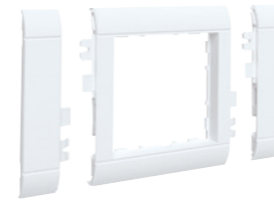

GR0800A9016

**Frontram för produkter med centrumbricka 55x55 mm, se sid. 18-19**

 - Material: ABS halogenfri



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontram 80mm, vit	GR0800A9016	<b>11 569 79</b>
Frontram 80mm, svart	GR0800A9011	<b>11 568 30</b>
Frontram 80mm, Alu-färg	GR0800ALAN	<b>11 568 31</b>



GV0809016

**Frontramskoppling**

- Material: ABS halogenfri

- Mellanstycke för frontramar. Utöka enkelt installationen med fler apparater. Klicka bara ihop ramar och mellanstycken. För en tilltalande och funktionssäker installation.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontramskoppling, mellanstycke vit	GV0809016	<b>11 569 81</b>
Frontramskoppling, mellanstycke svart	GV0809011	<b>11 568 71</b>



L5804

**Ljudbarriär**

- Dämpar c:a 40 dB, ej brandspridande, klass A1


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ljudtätning L=300mm Ø=30mm, 15st/tp	L5804	<b>11 552 14</b>



BS90SET

**Brandtätning**

- Vi har också brandtätning som t.ex. BS90SET, ett set med skum, spruta, klotsar och extra munstycken. Fråga oss gärna!

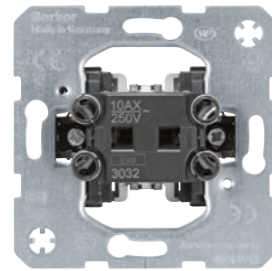


3032

**Strömställarinsats**

- 10A, 250V

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Strömställare 1-pol/trapp	3036	<b>18 010 01</b>
Strömställare Kron	3035	<b>18 010 04</b>
Strömställare Kors	3037	<b>18 010 08</b>
Strömställare 2-pol	3032	<b>18 010 03</b>
Strömställare D-trapp	303808	<b>18 010 07</b>

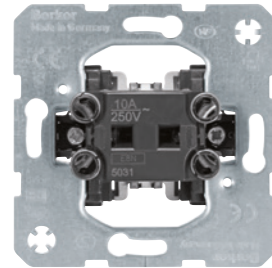


5031

**Tryckknapp**

- 10A, 250V

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp 1-pol, återfjädrande	5031	<b>18 001 05</b>
Tryckknapp Trapp, återfjädrande	5036	<b>18 010 27</b>
Tryckknapp 4x1-polig	503404	<b>18 010 14</b>

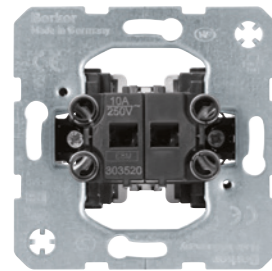

303520

**Jalusibrytare/tryckknapp 1-pol**

- 10A, 250V

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jalusibrytare 1-pol	303520	<b>18 010 18</b>
Jalusitryckknapp 1-pol, återfjädrande	503520	<b>18 010 19</b>

**Vippor 55x55 mm för strömställare i kanal**

- Passar strömställarinsatser sid. 18. Använd dosa GLT4001/ 11 556 94, se sid. 15 samt ramar GR0800A9016/ GR0802A9016 sid. 17.



GW1B9016

**Enkel vippa**

- Material: ABS halogenfri

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Enkel vippa, vit	GW1B9016	<b>11 570 04</b>
Enkel vippa, svart	GW1B9011	<b>11 568 45</b>
Enkel vippa, Alu-färg	GW1BLAN	<b>11 568 46</b>



GW2B9016

**Dubbel vippa**

- Material: ABS halogenfri  
- Kompletteras med ram GR080XAxxxx, se sid 17

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Dubbel vippa, vit	GW2B9016	<b>11 570 15</b>
Dubbel vippa, svart	GW2B9011	<b>11 568 57</b>
Dubbel vippa, Alu-färg	GW2BLAN	<b>11 568 58</b>



GW2AB9016

**Dubbel vippa pil upp/ner**

- Material: ABS halogenfri  
- Kompletteras med ram GR080XAxxxx, se sid 17

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Dubbel vippa pil upp/ner, vit	GW2AB9016	<b>11 570 11</b>
Dubbel vippa pil upp/ner, svart	GW2AB9011	<b>11 568 51</b>
Dubbel vippa pil upp/ner, Alu-färg	GW2ABLAN	<b>11 568 52</b>



WYE630

**Blindbricka med fästram**

- Material: ABS halogenfri  
- Kompletteras med ram GR080XAxxxx, se sid 17

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Blindbricka S.1 vit	10091909	<b>18 012 04</b>
Blindbricka S.1 svart	10091606	<b>18 012 03</b>
Blindbricka S.1 Alu	10091404	<b>18 012 02</b>



GMSETDM019016



GMSETDM039016



GMSETDM039016

**Multimediauttag**

Komplett set med uttag, hållare, centrumbrička samt ram med märkfönster.  
I serien finns flera typer av multimediauttag såsom DisplayPort, XLR m.m.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
HDMI-uttag	GMSETDM019016	<b>11 575 97</b>
VGA-uttag	GMSETDM039016	<b>11 575 98</b>
USB A-uttag	GMSETDM119016	<b>11 575 99</b>

 


G2745

**Apparatdosa CEE-uttag, universal**

- Apparatdosa för CEE-uttag 16A och 32A
- För både raka och vinklade uttag
- 4 fästskruvar och 2 dragavlastningar
- PC/ABS halogenfri

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatdosa för CEE-uttag	G2745	<b>11 579 99</b>




G33749016

**Apparatram för CEE-uttag**

Universal

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Apparatram för CEE-uttag	G33749016	<b>11 570 91</b>

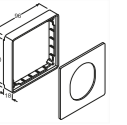

ECEE165

**3-fas uttag**

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
CEE-uttag rakt 16A	ECEE165	<b>11 560 68</b>
CEE-uttag rakt 32A	ECEE325	<b>11 560 69</b>



L4760

**Normkapsling 2 moduler**

Monteras i frontmonterad ram GT4529016 / 11 570 88, för 2 moduler

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Normkapsling 2 moduler	L4760	<b>11 557 05</b>




GT4529016

**Ram, frontmonterad till 45x45mm enheter**

Plats för valfria 45x45 mm enheter/uttag

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontram, 1x45 mm	GT4519016	<b>11 570 29</b>
Frontram, 2x45 mm passar till normkapsling L4760	GT4529016	<b>11 570 88</b>
Frontram, 3x45 mm	GT4539016	<b>11 570 89</b>

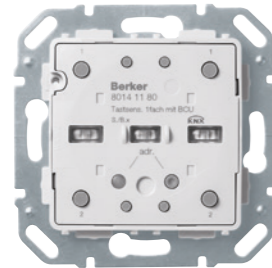

80141180

**KNX-knappar med integrerad busskopplare**

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp KNX enkel (1 vippa/2 funktioner)	80141180	<b>17 388 45</b>
Tryckknapp KNX dubbel (2 vippor/4 funktioner)	80142180	<b>17 388 46</b>



GW1C9016

**Vippor till tryckknappar KNX**

- Material: ABS halogenfri
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid 17
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vippa till tryckknapp KNX enkel vit	GW1C9016	<b>11 570 05</b>
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX enkel vit	GW1AC9016	<b>11 570 01</b>
Vippa till tryckknapp KNX enkel, svart	GW1C9011	<b>11 568 48</b>
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX enkel, svart	GW1AC9011	<b>11 568 42</b>



GW2C9016

**Vippor till tryckknappar KNX**

- Material: ABS halogenfri
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid 17
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vippa till tryckknapp KNX dubbel vit	GW2C9016	<b>11 570 16</b>
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX dubbel vit	GW2AC9016	<b>11 570 14</b>
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX dubbel, svart	GW2AC9011	<b>11 568 54</b>



80162780

**KNX-knappar med märkfält, för extern busskopplare**

- Material: ABS halogenfri
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid 17
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp KNX 1 vippa (2 funktioner) vit	80161780	<b>17 388 47</b>
Tryckknapp KNX 2 vippor (4 funktioner) vit	80162780	<b>17 388 48</b>
Tryckknapp KNX 3 vippor (6 funktioner) vit	80163780	<b>17 388 49</b>
Tryckknapp KNX 1 vippa (2 funktioner), svart	80161785	<b>17 388 51</b>
Tryckknapp KNX 2 vippor (4 funktioner), svart	80162785	<b>17 388 52</b>
Tryckknapp KNX 3 vippor (6 funktioner), svart	80163785	<b>17 388 53</b>

**Busskopplare till tryckknapp KNX**

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Busskopplare till tryckknapp 1 till 3 vippor	80040001	<b>17 388 43</b>



75441389

**CO2-, luftfuktighets- & temperaturgivare**

- Material: ABS halogenfri
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid 17
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp KNX 1 vippa (2 funktioner)	75441389	<b>17 390 59</b>



TXB601B

**Aktor KNX easy (infällda)**

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Bryt-/ jalusiaktor easy KNX 1x10A	TXB601B	<b>17 387 74</b>
Bryt-/ jalusiaktor easy KNX 2x6A	TXB602F	<b>17 387 75</b>
Bryt-/ jalusiaktor easy 2 ingångar/ 2 utgångar	TXB692F	<b>17 387 76</b>



TYB601B

**Aktor KNX pro (infällda)**


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Brytaktor easy KNX 1x10A	TYB601B	<b>17 391 11</b>
Brytaktor easy KNX 2x6A	TXB602F	<b>17 391 12</b>

# BKIS Helt Integrerad Enkel att installera.

Att inga beläggningar med damm, smuts och bakterier samlas gör den extra hygien- och miljövänlig. Något som spelar stor roll i sjukhusmiljöer. Det är också en fördel i skolor, kontor och andra offentliga lokaler. Dessutom blir möbleringen enklare samtidigt som rummet får ett sobert uttryck.

Med BKIS, kan du byta från vanlig utanpåliggande installation till en flexibel enkel infälld.

# Installationstips

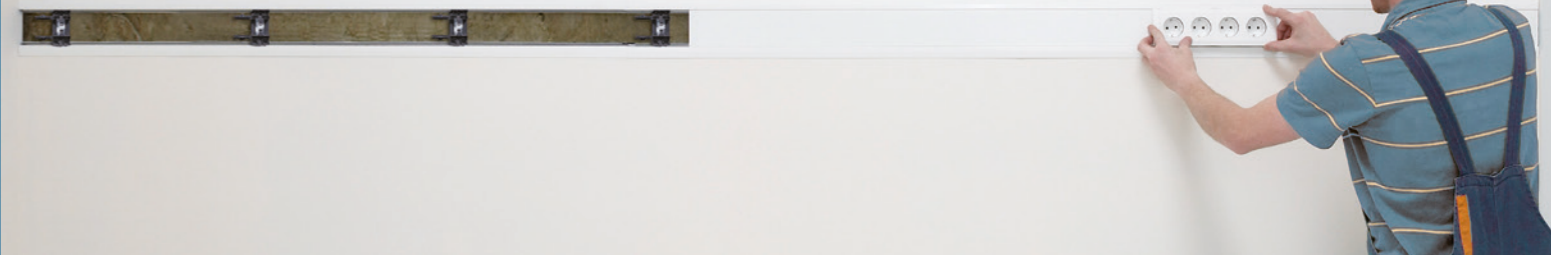

## Horisontell installation




Skruva fast konsoler på den avsedda installationshöjden. Om möjlighet finns bör detta område täckas med plastfolie som skyddar mot damm och glasfiber.



Gipsskivorna fästs direkt dikt konsolerna både ovan- och nedanför.



Sidoprofilerna, liksom mittprofil för 2-facks kanal, trycks fast på konsolerna och låses med spärren. Lägg kablarna i utrymmet på konsolen och sätt fast de frontmonterade apparaterna/ uttagen genom att helt enkelt trycka in dem framifrån. Tänk på jordningen.

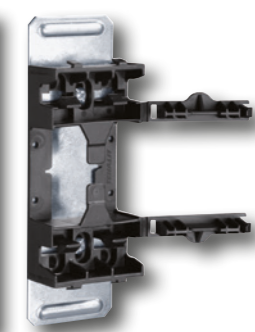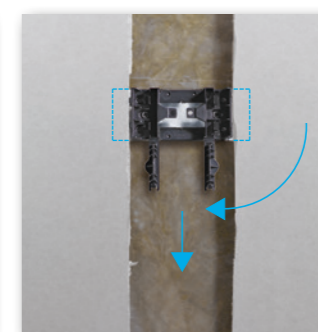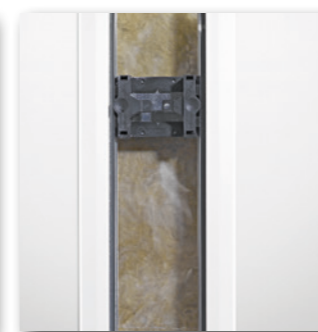

På samma sätt som vid horisontell installation, fästs sidoprofilerna i konsolerna och låses med spärren. Sidoprofilerna och konsolerna stabiliserar varandra.

## Vertikal installation

Öppningsbredd på 105–110 mm. Eftersom inga stående profiler finns tillgängliga för vertikal installation används konsoler med stödplattor. Alternativt sätts "kottlingar" upp som den vanliga konsolen fästs på. (När det gäller 2-fackskanal behövs en öppningsbredd på 205–210 mm)

- Infällt kanalsystem för dubbel- eller enkelgips
- 1- eller 2-facksinstallation
- Bestående av sidoprofiler och mittprofil, fastsatta med konsoler, front (80 mm)
- För 2 m kanal: beställ 4m sido-profil (2 m överdel och 2 m underdel) till 1-fack. För 2-fack, beställ ytterligare 2 m mittprofil
- Monteringskonsoler, 1 st/regel
- För **dubbelgips 25mm** och för enkelgips 12,5mm
- Kanalens bredd ca 130 mm för 1-facksinstallation, ca 230 mm för 2-facksinstallation
- Uttag/dosor med snäppfäste
- Formstycken
- Observera bestämmelser om jordning
- Alla produkter anpassade till montering i kanalfrent med öppning 80 mm passar BKIS

**Längd**  
2000 mm

**Bestyckning**  
Grundprofil: front separat, 2 x sidoprofil (1-fack) + 1 x mittprofil (2-fack)

**Färgval**  
RAL9016 vit som standardfärg och lagerförd.  
Du kan dessutom beställa i stort sett vilken annan färg du vill, t.ex. svart RAL9011.  
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med dina färgval.

**Material**  
Galvaniserad stålplåt

**Material konsol**  
Polyamid, halogenfri



BKIS251303E9016

**BKIS sidoprofil för enkelgips, plåt**

- för **dubbelgips (25 mm** tjocklek)
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Sidoprofil för BKIS, <b>25 mm</b> , plåt, vit	BKIS2513019016	<b>11 574 01</b>
Sidoprofil för BKIS, 12,5 mm, plåt, vit	BKIS1213019016	<b>11 573 76</b>



BKIS251301M9016

**BKIS mittprofil, plåt**

- för enkel- och **dubbelgips**
- för 2-fackskanal

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Mittprofil för BKIS, 12,5/ <b>25 mm</b> , plåt, vit	BKIS251301M9016	<b>11 574 08</b>



BRS08029016

**Front, plåt**

- Front 80 mm

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Front 80, plåt, vit	BRS08029016	<b>11 573 57</b>



BRS0802A9016

**Front, ytterhörn**

- Front 80 mm

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Front, ytterhörn 80 mm, vit	BRS0802A9016	<b>11 573 58</b>




BKIS251303E9016

**BKIS ytterhörn, stålplåt**

- för **dubbelgips (25 mm** tjocklek)
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)
- inkl. fästkonsoler

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ytterhörn för BKIS, <b>25 mm</b> , plåt, vit	BKIS251303E9016	<b>11 574 49</b>
Ytterhörn för BKIS, 12,5 mm, plåt, vit	BKIS121303E9016	<b>11 573 78</b>

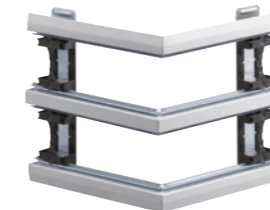


BKIS251303D9016

**BKIS ytterhörn, 2-fackskanal, plåt**

- för **dubbelgips (25 mm** tjocklek)
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)
- för 2-fackskanal
- inkl. fästkonsoler

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ytterhörn för BKIS, <b>25 mm</b> , 2-fackskanal, plåt, vit	BKIS251303D9016	<b>11 574 09</b>
Ytterhörn för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanal, plåt, vit	BKIS121303D9016	<b>11 573 77</b>

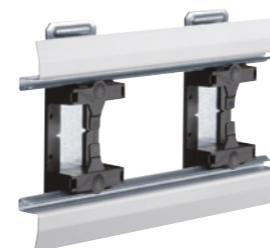

BKIS251304E9016

**BKIS innerhörn, plåt**

- för **dubbelgips (25 mm** tjocklek)
- för enkelgips (12,5mm tjocklek)
- inkl. fästkonsoler

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Innerhörn för BKIS, <b>25 mm</b> , plåt, vit	BKIS251304E9016	<b>11 574 59</b>
Innerhörn för BKIS, 12,5 mm, plåt, vit	BKIS121304E9016	<b>11 573 90</b>



BKIS251304D9016

**BKIS innerhörn, 2-fackskanal, plåt**

- för **dubbelgips (25 mm** tjocklek)
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)
- för 2-fackskanal
- inkl. fästkonsoler

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Innerhörn för BKIS, <b>25 mm</b> , 2-fackskanal, plåt, vit	BKIS251304D9016	<b>11 574 54</b>
Innerhörn för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanal, plåt, vit	BKIS121304D9016	<b>11 573 79</b>



BKIS251305E9016

**BKIS vinkel 90°, plåt**

- för **dubbelgips (25 mm** tjocklek)
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)
- inkl. fästkonsoler

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vinkel 90° för BKIS, <b>25 mm</b> , plåt, vit	BKIS251305E9016	<b>11 574 76</b>
Vinkel 90° för BKIS, 12,5 mm, plåt, vit	BKIS121305E9016	<b>11 573 92</b>



BKIS251305D9016

**BKIS vinkel 90°**

- för **dubbelgips (25 mm tjocklek)**
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)
- för 2-fackskanal
- inkl. fästkonsoler

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vinkel 90° för BKIS, <b>25 mm</b> , plåt, vit	BKIS251305D9016	<b>11 574 70</b>
Vinkel 90° för BKIS, 12,5 mm, plåt, vit	BKIS121305D9016	<b>11 573 91</b>



BKIS251308E9016

**BKIS T-stycke**

- för **dubbelgips (25 mm tjocklek)**
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)
- inkl. fästkonsoler

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
T-stycke för BKIS, <b>25 mm</b> , plåt, vit	BKIS251308E9016	<b>11 574 93</b>
T-stycke för BKIS, 12,5 mm, plåt, vit	BKIS121308E9016	<b>11 573 96</b>



BKIS251308D9016

**BKIS T-stycke**

- för **dubbelgips (25 mm tjocklek)**
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)
- inkl. fästkonsoler
- för 2-fackskanal

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
T-stycke för BKIS, <b>25 mm</b> , 2-fackskanalplåt, plåt, vit	BKIS251308D9016	<b>11 574 84</b>
T-stycke för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanalplåt, plåt, vit	BKIS121308D9016	<b>11 573 95</b>



BKIS251306E9016

**BKIS ändstycke**

- för **dubbelgips (25 mm tjocklek)**
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ändstycke för BKIS, <b>25 mm</b> , plåt, vit	BKIS251306E9016	<b>11 574 83</b>
Ändstycke för BKIS, 12,5 mm, plåt, vit	BKIS121306E9016	<b>11 573 94</b>



BKIS251306D9016

**BKIS ändstycke**

- för **dubbelgips (25 mm tjocklek)**
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek)
- för 2-fackskanal

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ändstycke för BKIS, <b>25 mm</b> , 2-fackskanalplåt, plåt, vit	BKIS251306D9016	<b>11 574 79</b>
Ändstycke för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanalplåt, plåt, vit	BKIS121306D9016	<b>11 573 93</b>



BKIS130MHU

**Fästkonsol**

- fästkonsol till fäste på regel
- 1st för 1-facks kanal
- 2st för 2-facks kanal
- 25st/tp

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Fästkonsol, montering på regel	BKIS130MHU	<b>11 552 97</b>



BKISKPE

**Fästkonsol på platta, 1-fackskanal**

- 1 st konsol skall monteras under varje skarv eller ändstycke
- fästkonsol för 1-fackskanal vertikal
- 20st/tp

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Konsol på platta för BKIS, 1-fackskanal	BKISKPE	<b>11 553 40</b>



BKISKPD

**Fästkonsol på platta, 2-fackskanal**

- 1 st konsol skall monteras under varje skarv eller ändstycke
- fästkonsol för 2-fackskanal vertikal
- 12st/tp

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Konsol på platta för BKIS 2-fackskanal	BKISKPD	<b>11 553 36</b>



G2401

**Jordning universal, galvaniserat stål**

BKIS är inte självjordande. Montera 1 st 11 589 09 på varje kanalsektion och vidarekoppla skyddsutjämningen (jord) med 1 st 11 589 1x, enkelt, snabbt och säkert.

- jordning av, grundprofiler/front
- 10st/tp

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordning universal	G2401	<b>11 589 09</b>



L4187CHRO

**Jordanslutning**

- För anslutning av potentialutjämningsledare

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordanslutning, 10st/tp	L4187CHRO	<b>11 565 01</b>



L4181GNGE

**Jordledning**

- Jordledning för förbindning av kanaler som ej har direktkontakt med varandra via skarven.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordledning 150 mm, 100st/tp	L4181GNGE	<b>11 589 11</b>
Jordledning 300 mm, 100st/tp	L4182GNGE	<b>11 589 12</b>
Jordledning 600 mm, 25st/tp	L4183GNGE	<b>11 589 13</b>

- Matarkanal i aluminium
- Fast mellanvägg
- 2-fack
- Passar bl.a. som komplement till fönsterbänkskanaler som t.ex. nedmatningsdukt från undertak, BR65

**Standardlängd:**  
2000 mm


**Speciallängder:** max. 6000 mm på begäran

**Leveransform:** Komplet med lock  
**Material:** Aluminium


**Färg:** vit RAL 9016  
(Formstycken finns inte)



Kanal	Benämning Komplett med lock
-------	--------------------------------

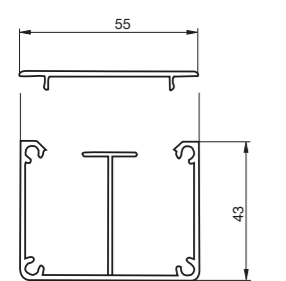


43x55 mm  
BRAN4405509016  
vit  
11 573 72

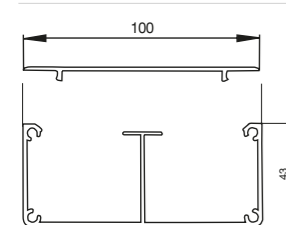

43x100 mm  
BRAN4410009016  
vit  
11 573 73

**Fönsterbänkskanal BR65**

- 1 Kanalprofil, lock och ändstycke
- 2 230V uttag och frontramar
- 3 Datauttag
- 4 Dosa för CEE-uttag
- 5 Konsoler
- 6 Lameller
- 7 Dosa och ram för valfria apparater cc60mm
- 8 Lamellbärare
- 9 Skarv för Aluminium och stål
- 10 Väggram, främre

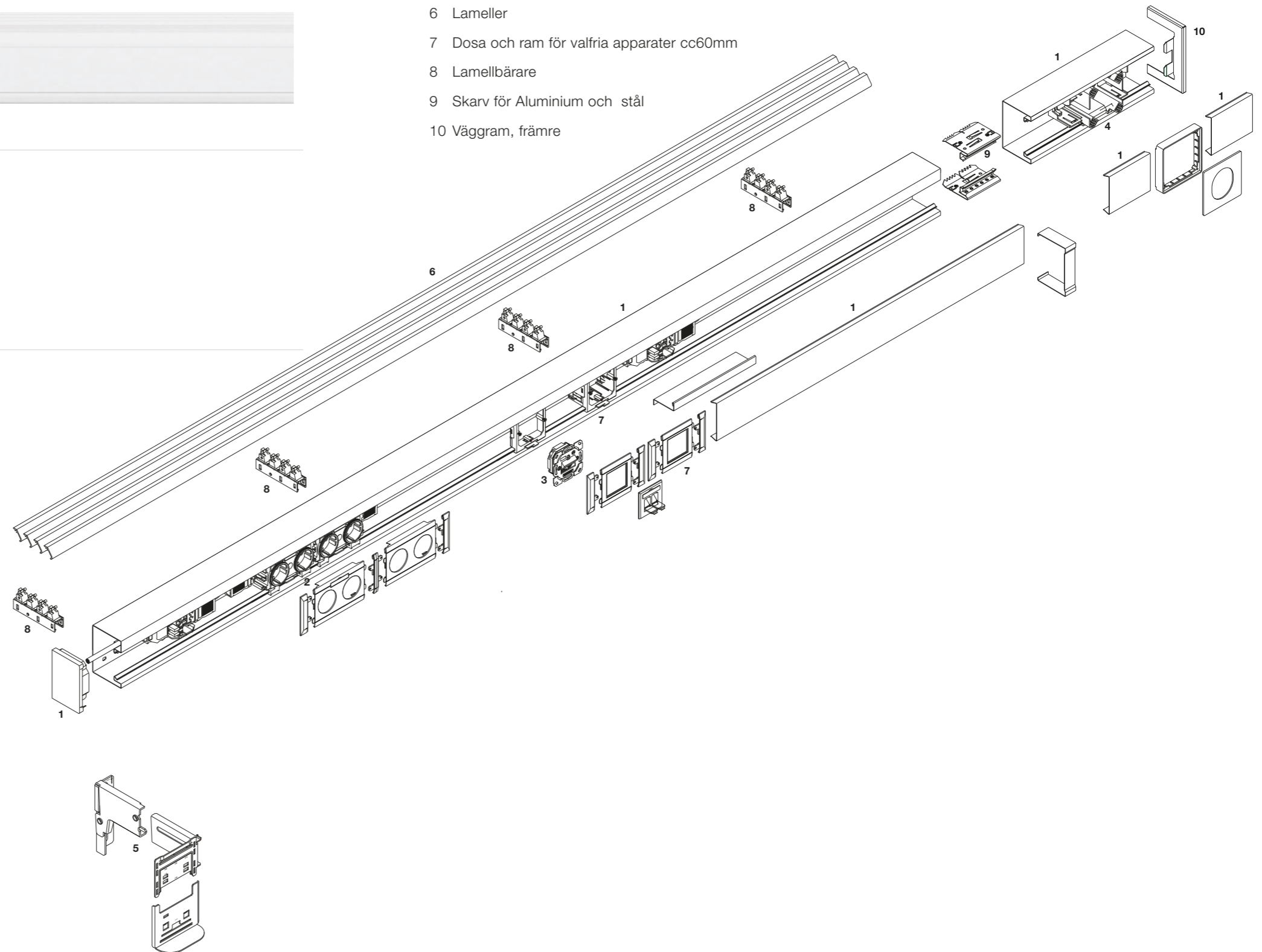





**Hager Elektro AB**

Box 9040  
400 91 Göteborg

Besöksadress:  
Bifrostgatan 36  
431 44 Möndal

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se  
**hager.se**