


Golvbox KDE/KDQ Extremt lågt installationsdjup

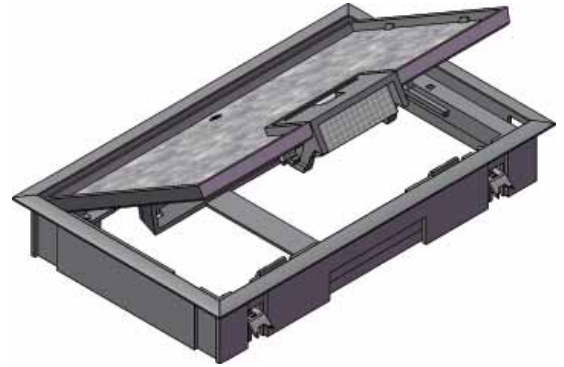

Golvboxen som klarar installationsdjup ner till tjocklek 50 mm med ett gångjärnsförsett lock. I kombination med uttag GBES2 eller apparatdosa GBM5050 kan boxarna utrustas med upp till 8 apparater.

GBES2 är ett 2-vägsuttag där brunnarna är placerade horisontellt i golvboxen. I apparatdosa GBM5050 placeras med fördel t.ex. datauttag.

OBS! Med apparatdosa GBM5050 monterad är golvboxens motagedjup ca 60 mm. Detta kan undvikas genom en speciallösning så att boxen fortsatt har 50 mm som motagedjup, men detta begränsar antalet apparater till 6 styck.

Utförande

- Golvbeläggningens tjocklek: max 5 mm i KDE0405 och max 8 mm i KDE0408
- Användningsområde: torrtvättade golv
- Boxens ram: mattskyddsramen överlappar skärkant av golvbeläggningen
- Installera ramen först efter det att golvbeläggningen har lagts

Beskrivning

- Försörjningsenhet av polyamid DIN EN 50085-1 och DIN EN 50085-2-2
- För 4 installationsenheter i 2-vägsutförande
- Fästklor för skivtjocklek 5 - 15 mm plus täcktjockleken som anges i det gångjärnsförsetta locket, 5 eller 8 mm
- Minsta installationsdjup på 50 mm
- Monteringskit för betong finns som beställningsvara


Teknisk data

Material	Polyamid PA6, halogenfri, ram i matt struktur
Färg	RAL 7011 (ljusgrå), RAL 9005 (svart)
Vikt	0,5 kg
Mått	161 mm x 262 mm
Infällningsmått	147 mm x 247 mm
Installationsdjup	50 mm med 5 mm golvbeläggning 53 mm med 8 mm golvbeläggning
Belastning	max. 1500 Newton

Mått för golvbeläggning i boxens lock



Bestyckning

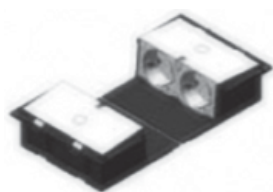

max. 4 styck 2-vägs väggtugg

Tillbehör



Væggtuggen finns i färgerna vit, orange eller rött


- Golvbox med mattskyddskant i polyamid enligt DIN EN 50085-1 und -2-2
- Fästklor för skivtjocklek 5 - 15 mm
- För golvbeläggning 5 eller 8 mm

Material
Polyamid

OBS
Lock för andra skivtjocklekar och fästklor för betong finns som beställningsvaror



KDE04057011

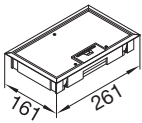

Golvbox KDE04 med extra grunt installationsdjup


Längd infällnad:	147 mm
Bredd infällnad:	247 mm
Minsta infällnadsdjup:	50 mm
Städning:	Torrstädning

Egenskaper:
- För 4 stycken 2-vägsuttag eller apparatdosor

Benämning	Färg	Art.Nr.
Golvbox E04 147x247mm 5mm golvbelag	ljusgrå	KDE04057011
Golvbox E04 147x247mm 5mm golvbelag	svart	KDE04059005
Golvbox E04 147x247mm 8mm golvbelag	ljusgrå	KDE04087011
Golvbox E04 147x247mm 8mm golvbelag	svart	KDE04089005



BDE04057011

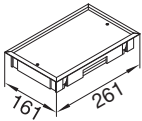

Golvbox blind KDE04 med extra grunt installationsdjup

Längd infällnad:	147 mm
Bredd infällnad:	247 mm
Minsta infällnadsdjup:	50 mm
Städning:	Torrstädning

Benämning	Färg	Art.Nr.
Golvbox blind E04 147x247 5mm Golvbox blind	ljusgrå	BDE04057011
Golvbox blind E04 147x247 5mm Golvbox blind	svart	BDE04059005
Golvbox blind E04 147x247 8mm Golvbox blind	ljusgrå	BDE04087011
Golvbox blind E04 147x247 8mm Golvbox blind	svart	BDE04089005



Vägguttag

Material: Plast

Egenskaper:

- Vägguttag för golvboxar KDQ08 och KDE04
- 2-vägsuttag med fästram 16 A/ 250 V
- inklusive 2 dragavlastningar
- Montagehöjd 50 mm från överkant av färdigt golv

GBES29010

Benämning	Färg	Art.Nr.
2-vägsuttag	vit	GBES29010
2-vägsuttag	orange	GBES22004
2-vägsuttag	röd	GBES23000



Apparatdosa

Material: Polyamid (PA)
Färg: svart

Egenskaper:

- Apparatdosa för golvboxar KDQ08 och KDE04
- För 2 st hållare GBMAR5045, 50 x 50 mm, vit
- GBMAR5045 är en nödvändig adapter för att installera 45 x 45 mm enheter, t.ex. GBVDM041 för Actassidon
- OBS! Infällnadsdjup blir 60 mm med detta tillbehör

GBM5050

Benämning	Art.Nr.
Apparatdosa 2-fack, svart	GBM5050