

series de mecanismos

gallery

La solución modular
para tus instalaciones
de canalización.



:hager

Mecanismos gallery

Diseño profesional para instalaciones de canalización.

La gama modular gallery, de formato 45x45 mm, se adapta a todas las instalaciones nuevas o de renovación.

Sus accesorios, soportes y marcos permiten adaptar la instalación a los diferentes tipos de montaje en canalizaciones.

gallery te proporciona el máximo confort y rapidez de instalación por clipaje directo en las canales GBD, GBA y columnas DA200. También es posible su instalación en las canales LFF, LFH, BRP, BRHP, BRAP, BRS y BKIS mediante marcos.



Ventajas:

- La gama gallery responde a todas las aplicaciones en canalización de instalación que puedan surgir al instalador
 - Conexiones rápidas para una instalación rápida y segura
 - Disponible toma Schuko con tapa
-

Características técnicas:

- Mecanismo compacto y un sistema de conexión que facilitan la fijación y colocación de los cables
-


Más ventajas



01

Mecanismo 45x45

Con el nuevo sistema de acoplamiento rápido, un pequeño “clic” le indica cuando el cable está seguro. Los terminales son compatibles con cables rígidos y flexibles de 1,5 mm² y 2,5 mm².
Patente Hager

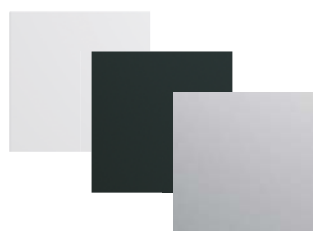

02

Acabado en 3 colores

Disponibles en tres colores, estas piezas pueden elegirse con los marcos hacia el final del proyecto.



03

Compatible con canales

Gama de mecanismos gallery dedicada a dar solución a los proyectos de canalización.



04

6 colores

Las tomas de corriente especiales están disponibles en los colores clásicos blanco, aluminio o negro. Los colores rojo, verde o naranja le permiten diferenciar sus circuitos especializados (sistemas de alimentación ininterrumpida, circuitos controlados, etc.).



05

Accesorio de unión


Es posible la unión de las tomas dobles y triples mediante un accesorio de unión.

Menos stock. 1 única referencia para más funciones.

Interruptor pulsador


Um mecanismo único que permite elegir entre pulsador y conmutador con solo un toque de destornillador, utilizando el mismo mecanismo para ambos.

Patente Hager

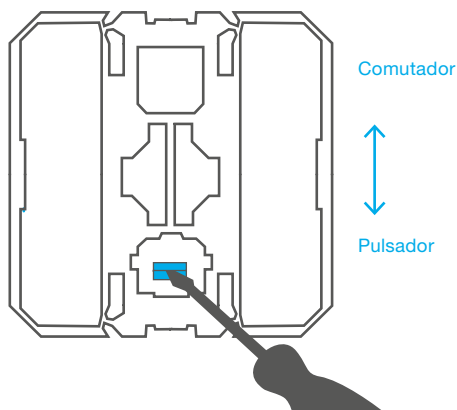

2 en 1

La misma referencia para pasar de dos módulos a uno. Quitar las solapas para poder instalar un segundo mecanismo en el espacio disponible.

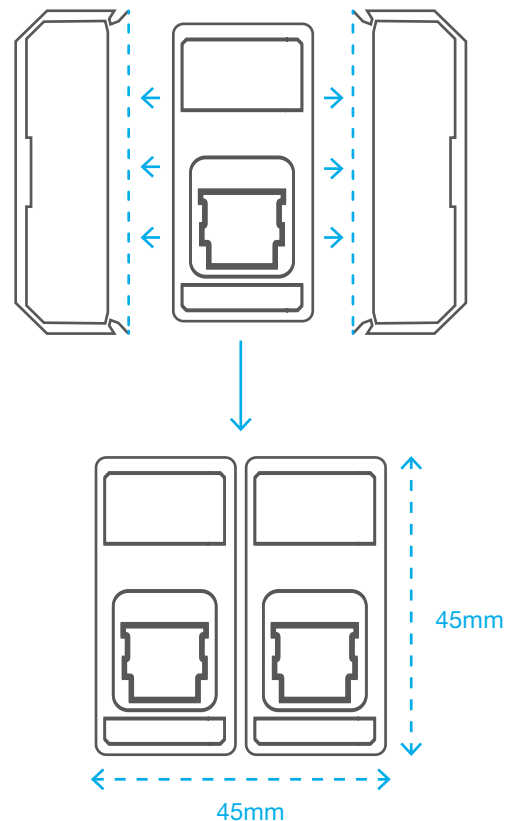

Gama modular. Según tu instalación, combina y encaja.

Canales, cajas de suelo,
office-bloc, columnas
y minicolumnas



+



o



1 mecanismo + 1 tapa
WXFxxx + WXDxxx


 



 
 
Tomas múltiples especiales para
canales. Por clipaje directo, para
un punto único de conexión con
múltiples salidas.
WXF4xxx





- Para mecanismos modulares gallery
- Material resistente a los rayos UV con una textura antiestática.
Ajuste al milímetro. Entrada desmontable.

Colores:

	Aluminio
	Blanco RAL 9010
	Negro

Características	Color	Embalaje	Referencia	
 WXA686B	Caja de superficie Para 16 módulos asociar con soporte WXA456	1 u	WXA686B	
	 WXA686T	Aluminio	1 u	WXA686T
	 WXA686N	Negro	1 u	WXA686N
 WXA466	Soporte 16 módulos Para marco 2x8 módulos	5 u	WXA466	
 WXP0196	Marco 2x8 módulos horizontal	5 u	WXP0096	
	 WXP0196	Aluminio	5 u	WXP0196
	 WXP0296	Negro	5 u	WXP0296

	Características	Color	Embalaje	Referencia	
 WXF452B	Toma Schuko	Doble	Blanco	10 u	WXF452B WXF452T WXF452N WXF472R
			Aluminio	10 u	
			Negro	10 u	
			Rojo	10 u	
 WXF453B		Triple	Blanco	10 u	WXF453B WXF453T WXF453N WXF473R
			Aluminio	10 u	
			Negro	10 u	
			Rojo	10 u	
	Accesorios				
	Accesorio de unión		10 u	WS125	

Sistema de unión



Rápido y compacto




Tomas schuko dobles y triples. Permiten la conexión de entrada/salida de cable flexible de hasta 2,5 mm², por uno de los lados. Por el otro lado permite la unión de las bases mediante el accesorio de unión WS125






Combinaciones máximas posibles: toma doble + toma doble= 4 schukos
toma doble + toma triple= 5 schukos
toma triple + toma triple= 6 schukos




Ventajas






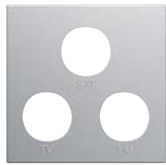

- Rápido de instalar
- Clipaje directo
- Conexión cable flexible hasta 2,5 mm²,



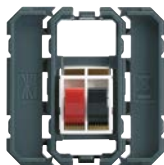

Tomas Schuko 45 x 45 mm

	Características	Color	Embalaje	Referencia		
 WXF160B	Toma Schuko simple					
			Toma Schuko 16A Conexión rápida	Blanco	10 u	WXF160B WXF160N WXF160E WXF160V WXF160T WXF160R
 WXF160R		Negro	10 u			
		Naranja	10 u			
		Verde	10 u			
		Aluminio	10 u			
 WXF165B	Toma Schuko simple con tapa		Blanco	10 u	WXF165B WXF165T WXF165N	
			Toma Schuko 16A	Aluminio		10 u
			Conexión rápida	Negro		10 u

	Características	Color	Embalaje	Referencia
 WXF225	Tomas RJ45 Cat.6			
	RJ45 Cat. 6 UTP		10 u	WXF225
	RJ45 Cat. 6 FTP		10 u	WXF224
	RJ45 Cat. 6 STP		5 u	WXF226
 WXD206B	Tapa tomas RJ45 2M			
		Blanco	10 u	WXD206B
	Tapa RJ45 con portaetiqueta 2M	Aluminio	10 u	WXD206T
		Negro	10 u	WXD206N
 WXD205N	Tapa tomas RJ45 1M			
		Blanco	10 u	WXD205B
	Tapa RJ45 con portaetiqueta 1M	Aluminio	10 u	WXD205T
		Negro	10 u	WXD205N
 WXF256	Toma TV+FM+SAT 2M			
	1 entrada		10 u	WXF256
	2 entradas		10 u	WXF257
 WXD256T	Tapa TV+FM+SAT 2M			
		Blanco	10 u	WXD256B
		Aluminio	1 u	WXD256T
		Negro	1 u	WXD256N

	Características	Color	Embalaje	Referencia
 WXF003	Comutador /Pulsador 1NA		10 u	WXF003
 WXD000B	Tecla simple 2M	Blanco Aluminio Negro	10 u 10 u 10 u	WXD000B WXD000T WXD000N
 WXD010N	Tecla simple 1M	Blanco Aluminio Negro	10 u 10 u 10 u	WXD010B WXD010T WXD010N

	Características	Color	Embalaje	Referencia
	Tomas video 2M audio y video 2M, 3xRCA HDMI 2M, a tornillo VGA + Jack 3,5mm		1 u 1 u 1 u	WXF631 WXF632 WXF641
WXF632				
	Tapa toma multimedia 2M	Blanco Aluminio Negro	1 u 1 u 1 u	WXD744B WXD744T WXD744N
WXD744B				
	Tomas audio Jack 3,5 mm Toma altavoces		1 u 1 u	WXF622 WXF625
WXF625				
	Toma video HDMI Toma HDMI pasante		1 u	WXF633
WXF633				
	Tomas Datos USB 3,0 pasante fibra óptica, SC USB 3A doble, 2M		1 u 1 u 1 u	WXF644 WXF645 WXF112
WXF112				
	Tapas VDI 1M	Blanco Aluminio Negro	10 u 10 u 10 u	WXD201B WXD201T WXD201N
WXD201B				
	Tapas VDI 2M	Blanco Aluminio Negro	10 u 10 u 10 u	WXD202B WXD202T WXD202N
WXD112N				
	Tapas USB doble para WXF112	Blanco Aluminio Negro	10 u 10 u 10 u	WXD112B WXD112T WXD112N

	Características	Color	Embalaje	Referencia
	Salida de cable 2M		10 u	WXF155
	Tapa salida de cable 2M	Blanco	10 u	WXD155B
		Aluminio	10 u	WXD155T
		Negro	10 u	WXD155N
	Obturador 2M	Blanco	10 u	WXF689B
		Aluminio	10 u	WXF689T
		Negro	10 u	WXF689N
	Obturador 1M	Blanco	10 u	WXF688B
		Aluminio	10 u	WXF688T
		Negro	10 u	WXF688N
	Salida de cable 1M	Blanco	10 u	WXF687B
		Aluminio	10 u	WXF687T
		Negro	10 u	WXF687N
	Soporte RJ45 Keystone		10 u	WXF202
	Tapa RJ45 2M VDI con portaetiquetas	Blanco	10 u	WXD206B
		Aluminio	10 u	WXD206T
		Negro	10 u	WXD206N
	Tapa RJ45 1M VDI con portaetiquetas	Blanco	10 u	WXD205B
		Aluminio	10 u	WXD205T
		Negro	10 u	WXD205N



Hager Sistemas S.A.U.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valloriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès

Teléfono 938 424 730
hager.com/es

