


VOCE DI CAPITOLATO

LINEA DI PRODOTTO	
Sistemi di canalette per cablaggio Halogen Free feritoria larga 5mm	TD-HF

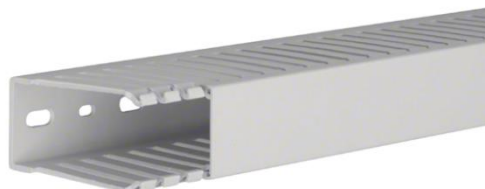

PROPOSTA DI VALORE
L'assenza di elementi alogeni permette di ridurre i rischi in caso di incendio. La perfetta geometria di fondo e coperchio agevola la realizzazione di cablaggi ordinati, comodi e sicuri. La gamma inoltre è conforme alla direttiva DIN EN 45545-2 per il settore ferroviario.

CARATTERISTICA TECNICA IN EVIDENZA	BENEFICIO
Tipologia di prodotto	Canalette per cablaggio di quadri elettrici
Applicazioni	All'interno di quadri elettrici
Colori	Grigio chiaro RAL 7035
Materiale	ABS/PC
Halogen Free	Sì secondo la norma EN 50267-2-2
Resistenza UV	No
Grado di protezione EN 60529	Non applicabile
Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto	-25°C
Temperatura minima di installazione e utilizzo	Non applicabile
Temperatura massima di utilizzo	+90°C

VOCE DI CAPITOLATO
Canalina tipo Bocchiotti o similare con funzioni portacavi, realizzata in materiale plastico privo di alogeni secondo la norma EN 50267-2-2, non propagante la fiamma, idonea per la realizzazione di impianti di cablaggio strutturato all'interno di quadri e armadi di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e certificata da IMQ secondo la norma EN 50085. Profilo superiore delle lamelle ricoperto in materiale morbido per una maggiore sicurezza nelle operazioni di cablaggio. Modulo 12,5mm; feritoria 5mm e lamella 7,5mm.

ATTRIBUTI TECNICI	
Autoestinguenza del materiale secondo la Norma UL94	V0
Resistenza alla propagazione della fiamma secondo la norma EN 60695-11-2 (Fiamma premiscelata da 1KW)	Non propagante la fiamma

Resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11	960°C
Proprietà elettriche isolanti	Sì (tensione nominale fino a 1000 V AC)
Dichiarazione di conformità	Conforme ai requisiti della Direttiva 2014/35/UE
Norme di riferimento	EN 50085-1 EN 50085-2-3 DIN EN 45545-2:2015 DIN 43659
Conformità RoHS	Conforme alla Direttiva 2015/863/EU (RoHS)
Certificazioni	IMQ, cURus, CSA

CODICI PRODOTTO	DESCRIZIONI PRODOTTO
B00213	TD-HF 100X50 LG Canal. cablaggio HF
B00218	TD-HF 100X75 LG Canal. cablaggio HF
B00214	TD-HF 125X50 LG Canal. cablaggio HF
B00219	TD-HF 125X75 LG Canal. cablaggio HF
B00205	TD-HF 25X25 LG Canal. cablaggio HF
B00206	TD-HF 25X37 LG Canal. cablaggio HF
B00209	TD-HF 25X50 LG Canal. cablaggio HF
B00207	TD-HF 37X37 LG Canal. cablaggio HF
B00210	TD-HF 37X50 LG Canal. cablaggio HF
B00215	TD-HF 37X75 LG Canal. cablaggio HF
B00208	TD-HF 50X37 LG Canal. cablaggio HF
B00211	TD-HF 50X50 LG Canal. cablaggio HF
B00216	TD-HF 50X75 LG Canal. cablaggio HF
B00212	TD-HF 75X50 LG Canal. cablaggio HF
B00217	TD-HF 75X75 LG Canal. cablaggio HF