

# Canal HA7 en PC/ABS

Canal ranurado para la conducción de cableado en interior de cuadros eléctricos de control, distribución y de comunicaciones.



## Características

- Para empleo cuando se requiera material libre de halógenos o aplicaciones a altas o bajas temperaturas.
- Recomendada para aplicaciones ferroviarias (EN 45545).

## Descripción

- Sistema compuesto por base y tapa.
- Materia prima del canal: PC/ABS (libre de halógenos)
- Material: Aislante
- Longitud: 2 m
- Colores: Gris, RAL 7035  
Azul, RAL 5015
- Retenedor de cables disponible.




Retenedor  
BA7CLIP

## Instalación

- Sistema que combina perfectamente dureza y flexibilidad.
- El material permite un fácil manipulado (mecanizado y corte limpios).
- Fácil montaje y desmontaje de la tapa, con gran seguridad de cierre.
- Facilidad del corte de la lengüeta hasta su base con herramienta.
- Base con pre-corte para facilitar el corte hasta la base del canal en derivaciones (excepto medidas de ancho 25 y 30 mm).
- Ausencia de aristas y puntas cortantes que puedan dañar al usuario o al cable.

## Marcas de calidad y Homologaciones

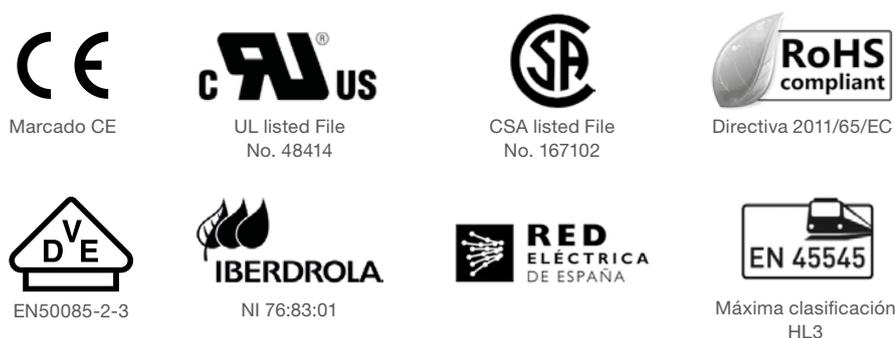

## Características técnicas del producto

Norma	Conformidad a la norma EN 50085-2-3
Material	PC/ABS. Libre de halógenos. No propagador de la llama
Temperatura mínima de instalación y aplicación	-25°C
Temperatura máxima de aplicación	+90°C
Características de aislamiento eléctrico	Con aislamiento eléctrico
Perforado de la base	Estándar según EN 50085
Clasificación UL	UL94-V0 (Archivo N° 48414)