


Fönsterbänkskanaler

Plast, halogenfri plast,
aluminium och stål
system BR65

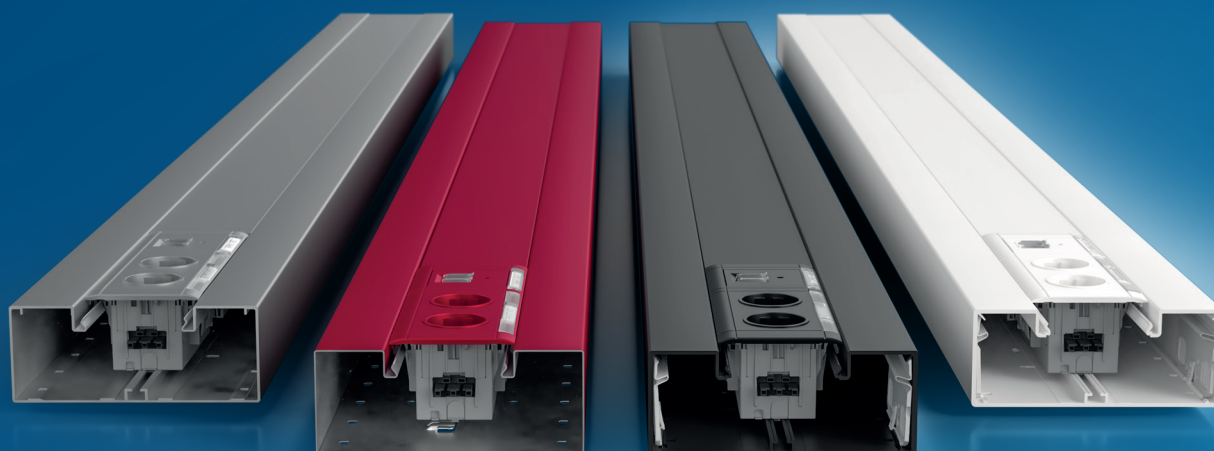

Infälld stålkanal
BKIS



:hager

Fönsterbänkskanaler PVC, halogenfritt, aluminium och stål BR / BRH / BRA / BRS

Tidlös klassisk design

BR65 kanaler är i kombination av tidlös klassisk design och ett väl beprövat uttagssystem en idealisk lösning för elinstallationer. Det stabila materialet är grunden för en snabb apparatinstallation och en säker ledningsdragnings. Formstycken med perfekt passform underlättar

installationen och ger ett snyggt resultat. De ställbara inner- eller ytterhörnen kan justeras med upp till $\pm 5^\circ$ avvikelse från en rät vinkel. För BRA och BRS fortsätter skyddsjordningen oavbruten med hjälp av skarven, vilket sparar mycket tid och därmed reducerar kostnaderna för installationen.




Produktfördelar:

- Skarven fungerar som montagehjälp. För BRA och BRS följer dessutom skyddsjordningen med sömlöst.
- Tidlös design och enkel installation.
- Mellanvägg för uppdelning kraft och svagström.
- Uttagssystem i isolationsklass 2.
- Snabbanslutning av kabel eller med Wago-system.
- Färdiga kabellängder med Wagoanslutningar för enklare och snabbare installation.
- Konsolmontage smidigt med bra precision.
- Justerbara formstycken i halogenfri plast.
- Förzinkad stål, enkel att rengöra, resistent mot de flesta kemikalier (BRS).

Tekniska data:

- Montage: Installation dikt vägg eller på konsol.
- Material: PVC, PC/ABS, aluminium, förzinkad stål.
- Mått (H x B): 68 x 100 mm till 68 x 210 mm.
- Färg: RAL 9016 vit, RAL 9011 svart, eller annan valfri kulör på begäran.
- Leveransform: Grundprofil och front (lock) separat.
- Standardlängd: 2000 mm, beställ gärna speciallängder.
- Formstycken: Innerhörn, ytterhörn, liggande vinkel, T-stycke, ändstycke, vägggram, toleransbygel.
- Montage av externa produkter med hjälp av apparatdosor.
- Uttagssystem för montage av uttag för el, tele och data.
- Enkelt CEE-montage upp till 32A.

Fördelar

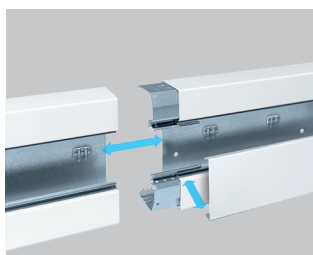


01

Skarven förenklar montaget för samtliga material. För BRA och BRS ger den också en oavbruten skyddsjordning från kanal till kanal (bilden visar BRS).




02

Snabbt och flexibelt uttagsmontage med frontmontering. Färdigt Wago-kablage eller snabbanslutning med kabel – välj själv under installationen.

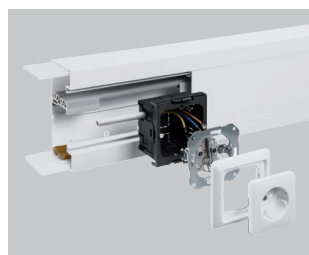

03

Frontmonterade dosor och ramar med cc 60 mm för valfri användning av externa apparater.

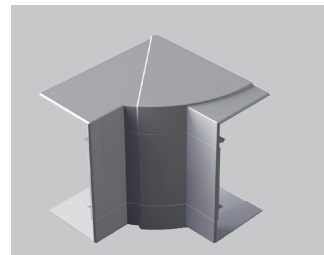


04

Flexibla inner- och ytterhörn ± 5 grader. Passar samtliga material.



05

Robust ställbar konsol med avlastningshylla för kanalen.

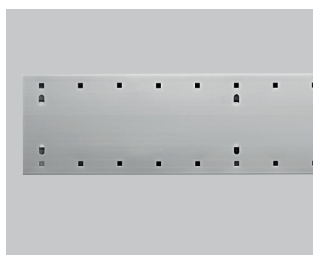

06

Stansade hål för konsolmontage med cc 50 mm och för väggmontage cc 250 mm.



07

Toleransbygel som täcker glipan efter kapningen.



08

Möjlighet att välja annan RAL-färg och/eller speciallängder.

BR PVC, BRH PC/ABS Halogenfri

Grundprofil och front



Kanalsystem:

- Kanaler för apparatinstallation med frontöppning på 80 mm.
- För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i PVC eller PC/ABS.
- Vid riktningsändringar används formstycken av plast, PC/ABS som monteras efter det att kanalen är på plats.
- Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.

Kundanpassad längd:

Max 6000 mm vid förfrågan.

Standardlängd:

2000 mm.

Leveransform:

Grundprofil och front (lock) separat.

Färg:

 
 
RAL 9016 vit, RAL 9011 svart.

Material:

PVC, PC/ABS Halogenfri.

Kabelhållare för mellanvägg BRHT BRKL **11 575 59**.

För vertikalt montage används BRHT.



	Typ Material Färg	Grundprofil Ref.nr. E.nr	Front	Mellanvägg Enkel	Kabelhållare
BR65100 	PVC Vit	BR6510019016 11 572 13	BR08029016 11 571 92	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	Halogenfri Vit	BRH6510019016 11 573 18	BRH08029016 11 573 17	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	PVC Svart	BR6510019011 11 571 12	BR08029011 11 570 95	M2026 11 579 94	BRTB 11 560 99
BR65130 	PVC Vit	BR6513019016 11 572 40	BR08029016 11 571 92	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	Halogenfri Vit	BRH6513019016 11 573 19	BRH08029016 11 573 17	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	PVC Svart	BR6513019011 11 571 25	BR08029011 11 570 95	M2026 11 575 55	BRTB 11 560 99
BR65170 	PVC Vit	BR6517019016 11 572 61	BR08029016 11 571 92	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	Halogenfri Vit	BRH6517019016 11 573 26	BRH08029016 11 573 17	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	PVC Svart	BR6517019011 11 571 44	BR08029011 11 570 95	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
BR65210D 	PVC Vit	BR652101D9016 11 572 97	BR08029016 11 571 92	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	Halogenfri Vit	BRH652101D9016 11 573 27	BRH08029016 11 573 17	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	PVC Svart	BR652101D9011 11 571 73	BR08029011 11 570 95	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99

Tillbehör:

- Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.
- Väggramar till kanal för dikt vägg och konsolmontage.

Material:

PC/ABS halogenfri.

Leveransform:

Komplett formstycken.

Färg:

RAL 9016 vit, RAL 9011 svart.


Vid behov av bakstycke till väggram finns:

BR100WK9016 (vit) **11 571 94.**


BR130WK9016 (vit) **11 572 02.**

BR170WK9016 (vit) **11 572 03.**


BR210WK9016 (vit) **11 572 12.**

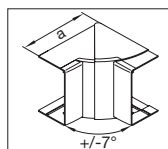


Innerhörn

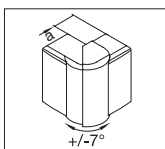


Ytterhörn

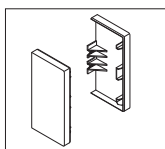


Ändstycke

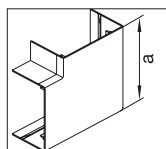


L-vinkel

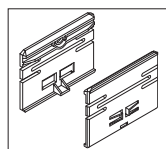

Skarvar

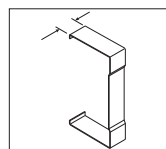

Toleransbygel

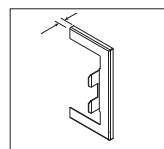

Väggram

BR651004H9016
11 572 22

BR651003H9016
11 572 14

BR6510069016
11 572 24

BR651005H9016
11 572 23

BR65X9
11 573 16

BR6510079016
11 572 32

BR65100W9016
11 572 34

..

..

..

..

..

..

..

BR651004H9011
11 571 14

BR651003H9011
11 571 13

BR6510069011
11 571 16

BR651005H9011
11 571 15

BR65X9
11 573 16

BR6510079011
11 571 17

BR65100W9011
11 571 24

BR651304H9016
11 572 43

BR651303H9016
11 572 42

BR6513069016
11 572 50

BR651305H9016
11 572 44

BR65x9
11 573 16

BR6513079016
11 572 52

BR65130W9016
11 572 54

..

..

..

..

..

..

..

BR651304H9011
11 571 31

BR651303H9011
11 571 26

BR6513069011
11 571 33

BR651305H9011
11 571 32

BR65X9
11 573 16

BR6513079011
11 571 34

BR65130W9011
11 571 43

BR651704H9016
11 572 64

BR651703H9016
11 572 63

BR6517069016
11 572 72

BR651705H9016
11 572 71

BR65X9
11 573 16

BR6517079016
11 572 73

BR65170W9016
11 572 96

..

..

..

..

..

..

..

BR651704H9011
11 571 53

BR651703H9011
11 571 52

BR6517069011
11 571 62

BR651705H9011
11 571 54

BR65X9
11 573 16

BR6517079011
11 571 63

BR65170W9011
11 571 72

BR652104DH9016
11 573 01

BR652103DH9016
11 572 98

BR652106D9016
11 573 05

BR652105DH9016
11 573 03

BR65X9
11 573 16

BR652107D9016
11 573 07

BR65210DW9016
11 573 08

..

..

..

..

..

..

..

BR652104DH9011
11 571 80

BR652103DH9011
11 571 74

BR652106D9011
11 571 83

BR652105DH9011
11 571 82

BR65X9
11 573 16

BR652107D9011
11 571 84

BR65210DW9011
11 571 90

Kanalsystem:

- Vid montering används skarven för att montera samman kanaler mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och skyddsjordning.
- För fler fack används mellanväggar i halogenfri plast.
- Vid riktningsändringar används formstycken i halogenfri plast.
- Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.

Standardlängd:

2000 mm.

Kundanpassad längd max:

6000 mm vid förfrågan.

Leveransform:

Grundprofil och front (lock) separat.

Färg:

 
 
RAL 9016 vit, natureloxerad aluminium.





Material:

Profil: Aluminium. Tillbehör: Halogenfri plast.

Kabelhållare för
mellanvägg BRHT
BRKL 11 575 59.

För vertikalt montage
används BRHT.



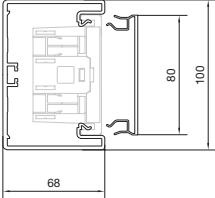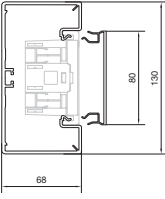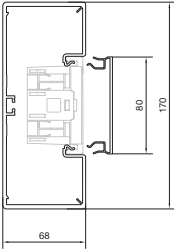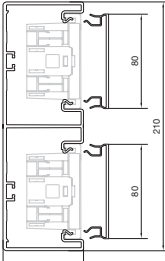	Typ Material Färg	Grundprofil Ref.nr. E.nr	Front	Mellanvägg Enkel	Kabelhållare
BRA65100	Aluminium Vit	BRA6510019016 11 573 39	BRA08029016 11 573 37	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	Aluminium Alu-färg	BRA651001ELN 11 577 03	BRA0802ELN 11 577 00	-"-	-"-
BRA65130	Aluminium Vit	BRA6513019016 11 573 46	BRA08029016 11 573 37	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	Aluminium Alu-färg	BRA651301ELN 11 577 29	BRA0802ELN 11 577 00	-"-	-"-
BRA65170	Aluminium Vit	BRA6517019016 11 573 48	BRA08029016 11 573 37	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	Aluminium Alu-färg	BRA651701ELN 11 577 51	BRA0802ELN 11 577 00	-"-	-"-
BRA65210D	Aluminium Vit	BRA652101D9016 11 573 50	BRA08029016 11 573 37	BRHT 11 575 55	BRTB 11 560 99
	Aluminium Alu-färg	BRA652101DELN 11 577 75	BRA0802ELN 11 577 00	-"-	-"-

Tillbehör:

- Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.
- För väggramar till kanal på konsolmontage används med fördel även bakstycke.

Material:

PC/ABS halogenfri.

Leveransform:


Kompleta formstycken.

Färg:


RAL 9016 - vit.
LAN - alu-färg.

Vid behov av bakstycke till väggram finns:


BR100WK9016 (vit) **11 571 94** / BR100WKLAN(alu) **11 570 65**.
BR130WK9016 (vit) **11 572 02** / BR130WKLAN(alu) **11 570 72**.
BR170WK9016 (vit) **11 572 03** / BR170WKLAN(alu) **11 570 79**.
BR210WK9016 (vit) **11 572 12** / BR210WKLAN(alu) **11 570 86**.

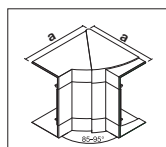


Innerhörn

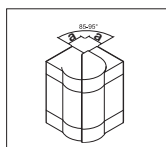


Ytterhörn

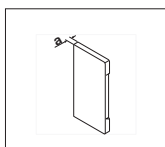


Ändstycke

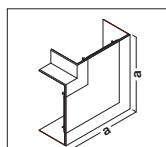


L-vinkel

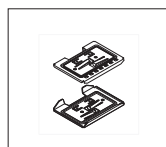

Skarv, stål

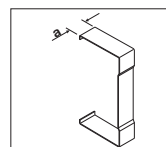

Toleransbygel

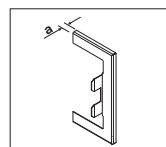

Väggram

BR651004H9016
11 572 22

BR651003H9016
11 572 14

BRA6510069016
11 573 40

BR651005H9016
11 572 23

BRAX9
11 577 17

BR6510079016
11 572 32

BR65100W9016
11 572 34

BR651004HLAN
11 570 59

BR651003HLAN
11 570 60

BR651006LAN
11 570 61

BR651005HLAN
11 570 62

BRAX9
11 577 17

BR651007LAN
11 570 64

BR65100WLAN
11 570 63

BR651304H9016
11 572 43

BR651303H9016
11 572 42

BRA6513069016
11 573 47

BR651305H9016
11 572 44

BRAX9
11 577 17

BR6513079016
11 572 52

BR65130W9016
11 572 54

BR651304HLAN
11 570 66

BR651303HLAN
11 570 67

BR651306LAN
11 570 68

BR651305HLAN
11 570 69

BRAX9
11 577 17

BR651307LAN
11 570 71

BR65130WLAN
11 570 70

BR651704H9016
11 572 64

BR651703H9016
11 572 63

BRA6517069016
11 573 49

BR651705H9016
11 572 71

BRAX9
11 577 17

BR6517079016
11 572 73

BR65170W9016
11 572 96

BR651704HLAN
11 570 73

BR651703HLAN
11 570 74

BR651706LAN
11 570 75

BR651705HLAN
11 570 76

BRAX9
11 577 17

BR651707LAN
11 570 78

BR65170WLAN
11 570 77

BR652104DH9016
11 573 01

BR652103DH9016
11 572 98

BRA652106D9016
11 573 56

BR652105DH9016
11 573 03

BRAX9
11 577 17

BR652107D9016
11 573 07

BR65210DW9016
11 573 08

BR652104DHLAN
11 570 80

BR652103DHLAN
11 570 81

BR652106DLAN
11 570 82

BR652105DHLAN
11 570 83

BRAX9
11 577 17

BR652107DLAN
11 570 85

BR65210DWLAN
11 570 84

BRS Stål

Grundprofil och front



Kanalsystem:

- Vid montering används skarvar i plåt för att förbinda kanaler mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och skyddsjordning.
- För fler fack används mellanvägg i halogenfri plast.
- Vid riktningsändringar används formstycken i halogenfri plast.
- Hålstansningen i kanlen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.
- Kundenpassad längd max 3100 mm vid förfrågan.

Standardlängd:

2000 mm.

Leveransform:


Grundprofil och front (lock) separat.

Standardfärg:

RAL 9016 vit.

Material:

Profil: Förzinkad stål.
Tillbehör: Halogenfri plast.

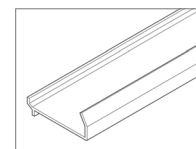

	Typ Material Färg	Grundprofil Ref.nr. E.nr	Front	Mellanvägg
BRS65100 	Stål Vit	BRS6510019016 11 573 60	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48
BRS65130 	Stål Vit	BRS6513019016 11 573 62	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48
BRS65170 	Stål Vit	BRS6517019016 11 573 64	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48
BRS65210 	Stål Vit	BRS6521019016 11 573 66	BRS08029016 11 573 57	G1615 11 574 48

* Finns med 2-fack och med dubbla fronter

Tillbehör:

- Justerbara formstycken med stor tolerans vid kapningar.
- För väggramar till kanal på konsolmontage används med fördel även bakstycke.

Material:

PC/ABS halogenfri.

Leveransform:

Komplett formstycken.

Färg:

RAL 9016 - vit.


Vid behov av bakstycke till väggram finns:

BR100WK9016 (vit) **11 571 94.**


BR130WK9016 (vit) **11 572 02.**

BR170WK9016 (vit) **11 572 03.**


BR210WK9016 (vit) **11 572 12.**

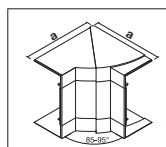


Innerhörn

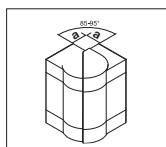


Ytterhörn

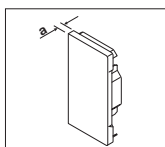


Ändstycke

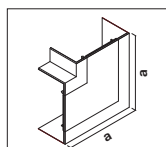


L-vinkel

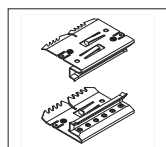

Skarv, stål

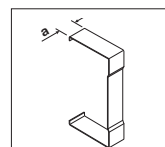

Toleransbygel

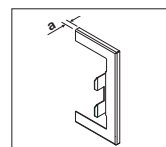

Väggram

BR651004H9016
11 572 22

BR651003H9016
11 572 14

BRS6510069016
11 573 61

BR651005H9016
11 572 23

BRS651009
11 569 06

BR6510079016
11 572 32

BR65100W9016
11 572 34

BR651304H9016
11 572 43

BR651303H9016
11 572 42

BRS6513069016
11 573 63

BR651305H9016
11 572 44

BRS651309
11 569 16

BR6513079016
11 572 52

BR65130W9016
11 572 54

BR651704H9016
11 572 64

BR651703H9016
11 572 63

BRS6517069016
11 573 65

BR651705H9016
11 572 71

BRS651709
11 569 26

BR6517079016
11 572 73

BR65170W9016
11 572 96

BR652104H9016
11 573 02

BR652103H9016
11 572 99

BRS6521069016
11 573 67

BR652105H9016
11 573 04

BRS652109
11 569 36

BR6521079016
11 573 06

BR65210W9016
11 573 09


- Konsoler för alla kanalstorlekar och material.
- Ställbara från 53 - 460 mm.
- Adapterplatta för kanalhöjd 100, 130, 170 eller 210 mm.
- Konsolarmen väljs ut efter önskat avstånd mellan vägg och kanal.
- Måttangivelse på konsolen anger på vilket avstånd till vägg kanalen hamnar.
- Plastdetalj medföljer till hjälp vid installation för att förenkla måttanpassningen.
- Adapterplattan är försedd med avlastningshylla och clips för infästning av kanal.
- Bärformåga upp till 75 kg vid ett avstånd av 600 mm mellan konsolerna.

Leveransform:

Konsol och adapterplatta separat.
Fast konsol, komplett.

Material:


Förzinkad stål.

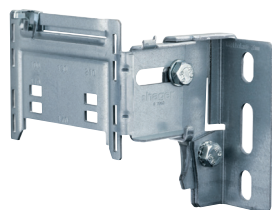


G2261

Ställbara konsoler

- Används med fördel tillsammans med lamellgaller där stark konvektion önskas från radiatorer dikt vägg monterade direkt under fönsterbänkskanalen.

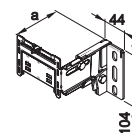


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Väggavstånd 53 - 78 mm, 10 st/tp	G2260	11 588 00
Väggavstånd 78 - 125 mm, 10 st/tp	G2261	11 588 08
Väggavstånd 120 - 200 mm, 10 st/tp	G2262	11 588 09
Väggavstånd 195 - 460 mm, 5 st/tp	G2263	11 588 10

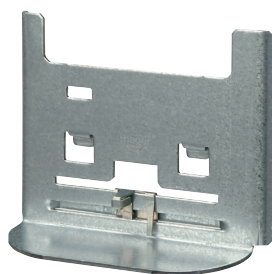

G2270

Adapterplatta

 - Obligatoriskt tillbehör till ställbara konsoler. Fixerar kanalen på konsolerna.



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Kanalhöjd 100 mm, 10 st/tp	G2270	11 588 18
Kanalhöjd 130 och 170 mm, 10 st/tp	G2271	11 588 19
Kanalhöjd 210 mm, 10 st/tp	G2272	11 588 20



G13015

Fasta konsoler

- Fasta konsoler används med fördel där ventilationsgaller inte behövs. Konsolerna bygger ut endast 15 mm från vägg.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Kanalhöjd 100 mm	G10015	11 723 90
Kanalhöjd 130 mm	G13015	11 723 91
Kanalhöjd 170 mm	G17015	11 723 92
Kanalhöjd 210 mm	G21015	11 723 93



L4187CHRO

Jordanslutning (även till BKIS)

- För anslutning av potentialutjämningsledare.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordanslutning, 10 st/tp	L4187CHRO	11 565 01



L4181GNGE

Jordledning (även till BKIS)

- Jordledning för förbindning av kanaler som ej har direktkontakt med varandra via skarven.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordledning 150 mm, 100 st/tp	L4181GNGE	11 589 11
Jordledning 300 mm, 100 st/tp	L4182GNGE	11 589 12
Jordledning 600 mm, 25 st/tp	L4183GNGE	11 589 13

Ventilationsgaller:

- Ventilationsgaller täcker utrymmet mellan vägg och kanal samtidigt som det styr värmen från elementet mot fönsterpartiet.
- Luftgenomströmningen är ca 65 %.
- Enkel fixering av lamellgaller på gallerhållaren.

Gallerhållare:

- Håller lamellerna på rätt avstånd i förhållande till varandra.
- Enkelt att lyfta upp galler-systemet vid t ex städning.
- Sammankopplingsbara.
- Ventilationsgallret monteras ovanpå gallerhållaren som placeras på konsolarmen.



M5900GRAU

Gallerhållare i halogenfri plast, PC/ABS

- Hållare för 10 st lamellgaller L6450, kapas enkelt vid behov av färre lamellgaller.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Gallerhållare	M5900GRAU	11 560 52



M5919

Säkerhetsbygel i halogenfri plast, PC/ABS

- Säkerhetsbygeln håller fast gallerhållaren vid konsolen.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Säkerhetsbygel	M5919	11 560 53



L64509016

Lamellgaller i aluminium

- Standardlängd: 2000 mm.
- Speciallängd upp till 6000 mm.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Lamellgaller i aluminium, vit	L64509016	11 573 28
Lamellgaller i aluminium, natureloxerad	L6450ELN	11 588 90
Första lamell, vit	L64519016	11 573 29
Första lamell, natureloxerad	L6451ELN	11 556 99



L5412

Kopplingsstift

- Kopplingsstift för skarvning av lamellgaller.


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Kopplingsstift	L5412	11 560 50

Uttagssystem Ecoline:

- Uttag ansluts direkt med kabel i snabbanslutningar, eller med färdiga Wago-sladdställ. Se vårt sortiment med Wago snabbanslutningar på sidan 14. Utöka enkelt antalet uttagsbrunnar genom att montera ett uttag till. Uttagen snäpps ihop och låser säkert i varandra.
- 2- eller 3-vägs uttag.
- Isolationsklass 2.
- 2-vägs uttag finns med 45° vinklade uttagsbrunnar.

Material:


Halogenfri plast.

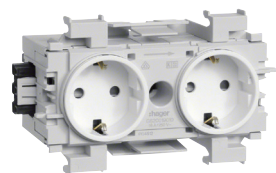


GS20019016

2-vägs uttag

 - Märkström 16 A.
- 10st/tp.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
2-vägs uttag vit	GS20019016	11 570 24
2-vägs uttag svart	GS20019011	11 579 70
2-vägs uttag grön	GS20016029	11 579 72
2-vägs uttag röd	GS20013020	11 579 71

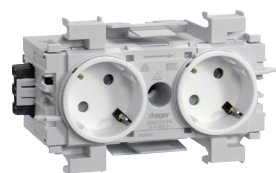

GS20119016

2-vägs, 45° vinklade uttagsbrunnar

- Märkström 16 A / 45°.
- 10 st/tp.

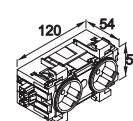


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
2-vägs 45° uttag vit	GS20119016	11 570 26
2-vägs 45° uttag svart	GS20119011	11 581 75
2-vägs 45° uttag grön	GS20116029	11 581 73
2-vägs 45° uttag röd	GS20113020	11 581 72



GS16019016

2-vägs, 230V + USB A+C uttag

 - Märkström 16 A.
- 10 st/tp.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Uttag 230 V + USB A+C, Vit	GS16019016	11 570 93
Uttag 230 V + USB A+C, svart	GS16019011	11 570 94



GS30019016

3-vägs uttag

- Märkström 16 A.
- 10 st/tp.

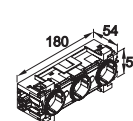

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
3-vägs uttag vit	GS30019016	11 570 28
3-vägs uttag svart	GS30019011	11 574 58
3-vägs uttag grön	GS30016029	11 574 56
3-vägs uttag röd	GS30013020	11 574 57

Uttagsramar:

- Ramar med eller utan märkskylt.
- Stor tolerans vid kapning av kanalfronter.
- Sammankopplingsbara.

Material:

Halogenfri plast PC/ABS.

Leveransform:


Komplett ram.




GB080209016

Uttagsram 2-fack

- Halogenfri PC/ABS.
- 5 st/tp.

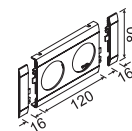


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
2-fack uttagsram, vit	GB080209016	11 569 59
2-fack uttagsram, svart	GB080209011	11 556 49
2-fack uttagsram, alu-färg	GB08020LAN	11 556 55

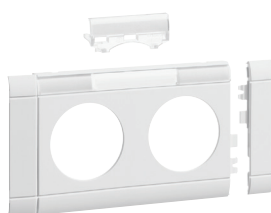

GB080219016

Uttagsram 2-fack inklusive märkskylt

- Halogenfri PC/ABS.
- 5 st/tp.

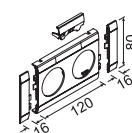


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
2-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit	GB080219016	11 569 60
2-fack uttagsram inklusive märkskylt, svart	GB080219011	11 556 58
2-fack uttagsram inklusive märkskylt, alu-färg	GB08021LAN	11 556 59




GB080309016

Uttagsram 3-fack

- Halogenfri PC/ABS.
- 5st/tp.

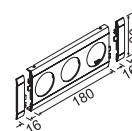


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
3-fack uttagsram, vit	GB080309016	11 569 69
3-fack uttagsram, svart	GB080309011	11 556 61
3-fack uttagsram, alu-färg	GB08030LAN	11 556 62

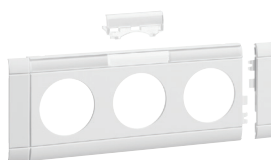

GB080319016

Uttagsram 3-fack inklusive märkskylt

- Halogenfri PC/ABS.
- 5 st/tp.

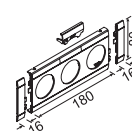

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
3-fack uttagsram inklusive märkskylt, vit	GB080319016	11 569 70
3-fack uttagsram inklusive märkskylt, svart	GB080319011	11 556 64
3-fack uttagsram inklusive märkskylt, alu-färg	GB08031LAN	11 556 65

Wago kablage:

Anslutningssystem för uttagen i fönsterbänkskanaler. Förmonterade kabellängder i PVC och halogenfritt utförande i olika längder, 300 - 4500 mm.
Systemet innefattar även in- och utgångsenheter samt grenkontakt.
- Produkterna håller isolationsklass 2.
- Ledararea på förmonterade kablar: 2,5 mm².
- Anslutningar på in- och utgångsenheter: 0,5 - 4 mm².
- Honor och hanar är utrustade med Wago snabbanslutningar.

- Vid fördelning av femledarsystem används 5-polig fasväljare eller kopplingsdosa i kanal.

Material:

- PVC och halogenfritt.
- Finns också för Wieland snabbkopplingssystem på förfrågan.



GKWAD03006

Anslutningsledning


- Anslutningsledningar kompletta med in- och utgångsenheter, 3 x 2,5 mm².

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Anslutningsledning, PVC 0,6 m	GKWAD03006	11 562 61
Anslutningsledning, PVC 1,5 m	GKWAD03015	11 562 62
Anslutningsledning, PVC 2,5 m	GKWAD03025	11 562 63
Anslutningsledning, PVC 5,0 m	GKWAD03050	11 562 64
Anslutningsledning, halogenfri 0,6 m	GKWAD13006	11 562 65
Anslutningsledning, halogenfri 1,5 m	GKWAD13015	11 562 66
Anslutningsledning, halogenfri 2,5 m	GKWAD13025	11 562 67
Anslutningsledning, halogenfri 5,0 m	GKWAD13050	11 562 68



G4703

 Hona




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Hona 3-polig	G4703	11 582 50



G4713

 Hane



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Hane 3-polig	G4713	11 582 54

Apparatdosor:

– Apparatdosor och apparatramar för system BR65 och externa produkter såsom t.ex. serie Q.3.

Material:


PA halogenfri plast.



GLT4001

Apparattosa 1-fack system BR65

 
– Apparattosa, grå.
– Mått (H x B x D mm): 71 x 80 x 47.



Beskrivning
Apparattosa 1-fack, universal

Ref.nr
GLT4001


E.nr
11 556 94

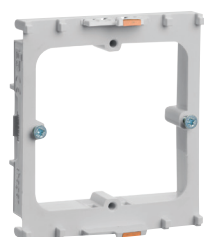

GLT1511

Apparatram 1-fack system BR65

 
– Apparatram multimediaprodukter, grå.
– Mått (H x B x D mm): 71 x 80 x 16.



Beskrivning
Apparatram 1-fack, universal

Ref.nr
GLT1511


E.nr
11 556 66

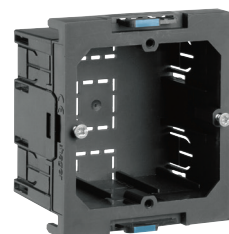

G2850

Apparattosa 1-fack

 
– Apparattosa för externa produkter, t.ex. serie Q.3, svart.
– Mått (H x B x D mm): 71 x 80 x 47.



Beskrivning
Apparattosa 1-fack

Ref.nr
G2850


E.nr
11 583 02

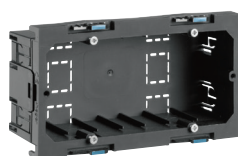

G2860

Apparattosa 2-fack

 – Apparattosa för externa produkter, t.ex. serie Q.3, svart.
– Mått (H x B x D mm): 142 x 80 x 47.



Beskrivning
Apparattosa 2-fack

Ref.nr
G2860


E.nr
11 583 03



G2870

Apparatram 1-fack

 – Apparatram för externa multimediaprodukter, svart.
– Mått (H x B x D mm): 71 x 80 x 16.



Beskrivning
Apparatram 1-fack, slät

Ref.nr
G2870

 
E.nr
11 583 06



M5861

Dragavlastning

– Dragavlastning till ovan apparatdosor.



Beskrivning
Dragavlastning, 50 st/tp

Ref.nr
M5861

E.nr
11 559 39



GSETDM1029016

Kompleta centrumbrickor för datauttag


- Kompletta kit för de vanligaste datauttagen på marknaden.
- Seten innehåller fästram, dekorram med märkfönster och centrumbricka.
- Centrumbrickor för andra system t.ex. Commscope Systemax MGS600 finns att tillgå.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Centrumbricka Keystone Typ 10 Vit*	GSETDM1029016	11 576 77
Centrumbricka Keystone Typ 10 Svart*	GSETDM1029011	11 576 76
Centrumbricka Actassi Typ 04 Vit**	GSETDM0429016	11 576 63
Centrumbricka Actassi Typ 04 Svart**	GSETDM0429011	11 576 62
Centrumbricka Keystone Typ 03 Vit***	GSETDM0329016	11 576 49
Centrumbricka Keystone Typ 03 Svart***	GSETDM0329011	11 576 39

* Passar don: Hager, Gigamedia, Elko, Eurolan, Infralan, Brand Rex, Commscope, Corning, Datwyler, EasyLan, Leoni, R&M, Metz Connect, Rutenbeck, Telegaertner

** Passar don: Schneider Actassi. Ramarna skall kompletteras med Actassi fästram t.ex. E: 51 024 00 - svart/ 05 - vit

*** Passar don: Hager VZ314RJ, Leoni, Metz Connect BTR

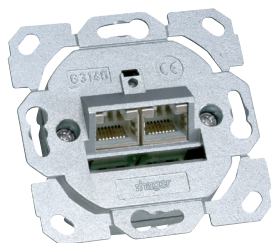

G3140

Datauttag

- Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a, 500MHz. 8/8 polig med LSA plint.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6a skärmat, 500 MHz	G3140	51 172 01
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6 oskrämat med lös fästram	G3155	51 172 05
Datauttag 2xRJ45 Kat. 6 skärmat Patch/Patch, 250 MHz	G3175	11 556 97




GZUAE2A9016

Centrumbricka datauttag

- Centrumbricka till datauttag, Halogenfri.
- Kompletteras med ram, se sid 17.


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Centrumplatta 2XRJ45 Keystone, vit	GZUAE2A9016	11 570 22
Centrumplatta 2XRJ45 Keystone, svart	GZUAE2A9011	11 568 69
Centrumplatta 2XRJ45 Keystone, Alu-färg	GZUAE2ALAN	11 568 70

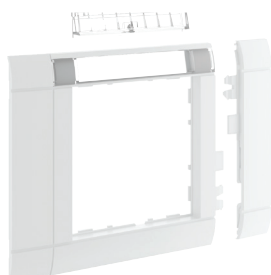


GR0802A9016

Frontram med märkfält för produkter med centrumbricka 55x55 mm, se sid. 18-19

 – Material: ABS halogenfri.




Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontram med märkskylt 80mm, vit	GR0802A9016	11 569 80
Frontram med märkskylt 80mm, svart	GR0802A9011	11 568 36
Frontram med märkskylt 80mm, Alu-färg	GR0802ALAN	11 568 37

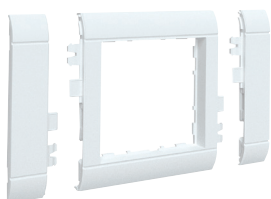

GR0800A9016

Frontram för produkter med centrumbricka 55x55 mm, se sid. 18-19

 – Material: ABS halogenfri.



Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontram 80mm, vit	GR0800A9016	11 569 79
Frontram 80mm, svart	GR0800A9011	11 568 30
Frontram 80mm, Alu-färg	GR0800ALAN	11 568 31




GV0809016

Frontramskoppling

- Material: ABS halogenfri.
- Mellanstycke för frontramar. Utöka enkelt installationen med fler apparater. Klicka bara ihop ramar och mellanstycken. För en tilltalande och funktionssäker installation.
- Kan väljas mellan t.ex. vägguttag och datauttag. Inte nödvändigt mellan vägguttag då ramar till dem kan klickas ihop för exakt passform.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Frontramskoppling, mellanstycke vit	GV0809016	11 569 81
Frontramskoppling, mellanstycke svart	GV0809011	11 556 71

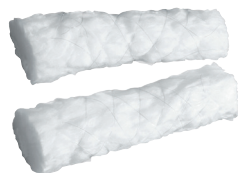

L5804

Ljudbarriär

- Dämpar cirka 40 dB.
- Ej brandspridande, klass A1.


Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ljudtätning L=300mm Ø=30mm, 15st/fp	L5804	11 552 14



BS90SET

Brandtätning

- Vi har också brandtätning som t.ex. BS90SET, ett set med skum, spruta, klotsar och extra munstycken. Fråga oss gärna!

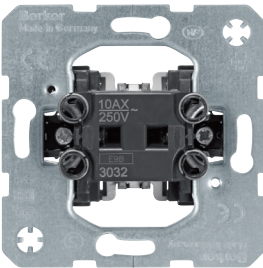


3032

Strömställarinsats

– 10A, 250V.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Strömställare 1-pol/trapp	3036	18 010 01
Strömställare Kron	3035	18 010 04
Strömställare Kors	3037	18 010 08
Strömställare 2-pol	3032	18 010 03
Strömställare D-trapp	303808	18 010 07

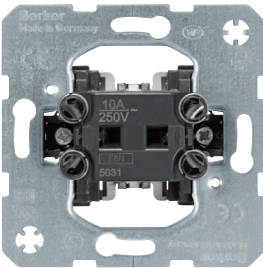


5031

Tryckknapp

– 10A, 250V.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp 1-pol, återfjädrande	5031	18 001 05
Tryckknapp Trapp, återfjädrande	5036	18 010 27
Tryckknapp 4x1-polig	503404	18 010 14

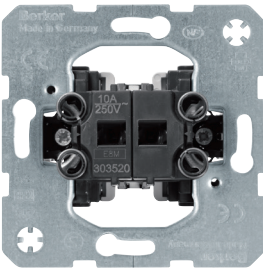

303520

Jalusibrytare/tryckknapp 1-pol

– 10A, 250V.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jalusibrytare 1-pol	303520	18 010 18
Jalusitryckknapp 1-pol, återfjädrande	503520	18 010 19

Vippor 55x55 mm för strömställare i kanal:

– Passar strömställarinsatser sid. 18. Använd dosa GLT4001 / 11 556 94, se sid. 15 samt ramar GR0800A9016 / GR0802A9016 sid. 17.



GW1B9016

Enkel vipa

– Material: ABS halogenfri.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Enkel vipa, vit	GW1B9016	11 570 04
Enkel vipa, svart	GW1B9011	11 568 45
Enkel vipa, Alu-färg	GW1BLAN	11 568 46



GW2B9016

Dubbel vipa

– Material: ABS halogenfri.
– Kompletteras med ram, se sid 17.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Dubbel vipa, vit	GW2B9016	11 570 15
Dubbel vipa, svart	GW2B9011	11 568 57
Dubbel vipa, Alu-färg	GW2BLAN	11 568 58




GW2AB9016

Dubbel vipa pil upp/ner

– Material: ABS halogenfri.
– Kompletteras med ram, se sid 17.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Dubbel vipa pil upp/ner, vit	GW2AB9016	11 570 11
Dubbel vipa pil upp/ner, svart	GW2AB9011	11 568 51
Dubbel vipa pil upp/ner, Alu-färg	GW2ABLAN	11 568 52

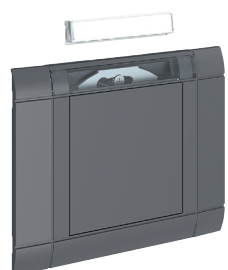

GSETBLIND9011

Blindbrickor

– Material: ABS halogenfri.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Centrumbricka blind med ram, märkfönster, vit	GSETBLIND9016	11 579 06
Centrumbricka blind med ram, märkfönster, svart	GSETBLIND9011	11 579 07
Centrumbricka blind utan ram, vit	GZBLIND9016	11 579 08
Centrumbricka blind utan ram, svart	GZBLIND9011	11 579 09



GMSET019016



GMSET039016




GMSET119016

Multimediauttag

- Kompletta set med uttag, hållare, centrumbricka samt ram med märkfönster.
- I serien finns flera typer av multimediauttag såsom DisplayPort, XLR m.m.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
HDMI-uttag	GMSET019016	11 575 97
VGA-uttag	GMSET039016	11 575 98
USB A-uttag	GMSET119016	11 575 99

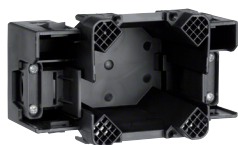

G2745

Apparatudosa CEE-uttag, universal

- Apparatudosa för CEE-uttag 16A och 32A.
- För både raka och vinklade uttag.
- 4 fästskruvar och 2 dragavlastningar.
- PC/ABS halogenfri.

Beskrivning

 
Apparatudosa för CEE-uttag

Ref.nr

G2745

E.nr

11 579 99



G33749016

Apparatram för CEE-uttag

 
- Universal.

Beskrivning

Apparatram för CEE-uttag

Ref.nr

G33749016



11 570 91



ECEE165

3-fas uttag

Beskrivning

CEE-uttag rakt 16A

CEE-uttag rakt 32A

Ref.nr

ECEE165

ECEE325

E.nr

11 560 68

11 560 69



L4760

Normkapsling 2 moduler

- Monteras i frontmonterad ram GT4529016 / 11 570 88, för 2 moduler.

Beskrivning

Normkapsling 2 moduler

Ref.nr

L4760

E.nr

11 557 05



GT4529016

Ram, frontmonterad till 45x45mm enheter

- Plats för valfria 45x45 mm apparater, t.ex. kombinationen 2x45 och en 2-polig jordfelsbrytare.

Beskrivning

Frontram 1x45 mm

Frontram 2x45 mm passar till normkapsling L4760

Frontram 3x45 mm

Ref.nr

GT4519016

GT4529016


GT4539016

E.nr

11 570 29

11 570 88

11 570 89

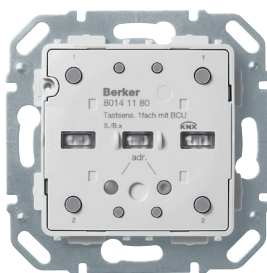

80141180

KNX-knappar med integrerad busskopplare

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp KNX enkel (1 vipa/2 funktioner)	80141180	17 388 45
Tryckknapp KNX dubbel (2 vipor/4 funktioner)	80142180	17 388 46



GW1C9016

Vipor till tryckknappar KNX

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid. 17.
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vippa till tryckknapp KNX enkel vit	GW1C9016	11 570 05
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX enkel vit	GW1AC9016	11 570 01
Vippa till tryckknapp KNX enkel, svart	GW1C9011	11 568 48
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX enkel, svart	GW1AC9011	11 568 42




GW2C9016

Vipor till tryckknappar KNX

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid. 17.
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vippa till tryckknapp KNX dubbel vit	GW2C9016	11 570 16
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX dubbel vit	GW2AC9016	11 570 14
Vippa med symbol „pilar“ till tryckknapp KNX dubbel, svart	GW2AC9011	11 568 54

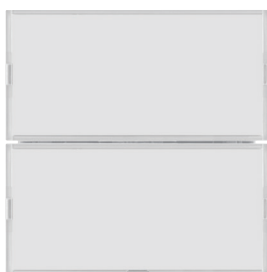

80162780


KNX-knappar med märkfält, för extern busskopplare

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid. 17.
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp KNX 1 vipa (2 funktioner) vit	80161780	17 388 47
Tryckknapp KNX 2 vipor (4 funktioner) vit	80162780	17 388 48
Tryckknapp KNX 3 vipor (6 funktioner) vit	80163780	17 388 49
Tryckknapp KNX 1 vipa (2 funktioner), svart	80161785	17 388 51
Tryckknapp KNX 2 vipor (4 funktioner), svart	80162785	17 388 52
Tryckknapp KNX 3 vipor (6 funktioner), svart	80163785	17 388 53

Busskopplare till tryckknapp KNX

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Busskopplare till tryckknapp 1 till 3 vipor	80040001	17 388 43

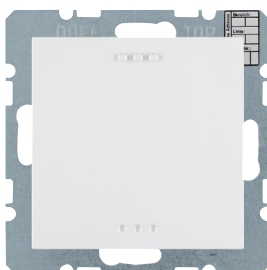

75441389

CO2-, luftfuktighets- & temperaturgivare

- Material: ABS halogenfri.
- Kompletteras med ram GR0802A9016 alt. GR0800A9016, se sid. 17.
- Alternativt ram för serie hager S.1 E-nr 18 010 41.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Tryckknapp KNX 1 vipa (2 funktioner)	75441389	17 390 59



TYB601B

Aktor KNX pro / easy (infällda)

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Brytaktor 1 kanal 10A 230V, dosmontag e, KNX-Secure	TYBS601B	17 410 90
Brytaktor 2 kanaler 6A 230V, dosmontage, KNX-Secure	TYBS602F	17 410 91
Kombienhet 2 utgångar + 2 ingångar, dosmontage, KNX-Secure	TYBS692F	17 410 92


BKIS Helt Integrerad Enkel att installera

Att inga beläggningar med damm, smuts och bakterier samlas gör den extra hygien- och miljövänlig. Något som spelar stor roll i sjukhusmiljöer. Det är också en fördel i skolor, kontor och andra offentliga lokaler. Dessutom blir möbleringen enklare samtidigt som rummet får ett sobert uttryck.



Med BKIS, kan du byta från vanlig utanpåliggande installation till en flexibel enkel infälld.

Installationstips

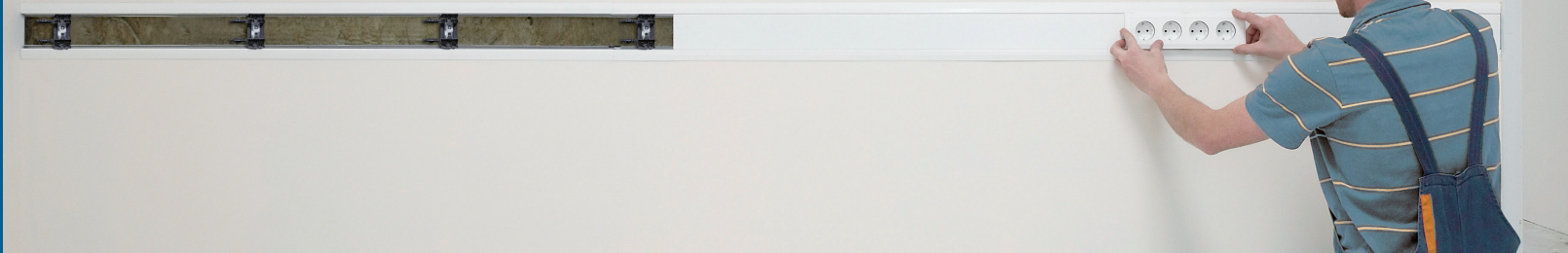

Horisontell installation




Skruva fast konsoler på den avsedda installationshöjden. Om möjlighet finns bör detta område täckas med plastfolie som skyddar mot damm och glasfiber.



Gipsskivorna fästs direkt dikt konsolerna både ovan- och nedanför.



Sidoprofilerna, liksom mittprofil för 2-facks kanal, trycks fast på konsolerna och låses med spärren. Lägg kablarna i utrymmet på konsolen och sätt fast de frontmonterade apparaterna/uttagen genom att helt enkelt trycka in dem framifrån. Tänk på jordningen.

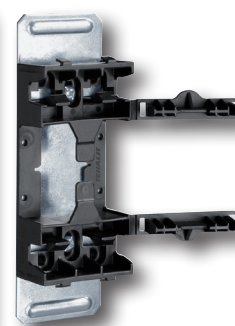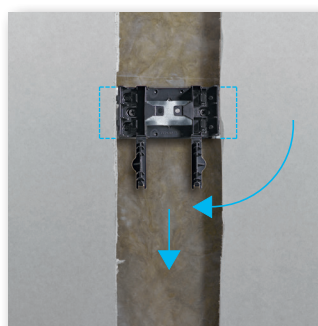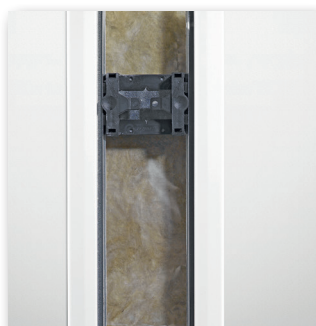

På samma sätt som vid horisontell installation, fästs sidoprofilerna i konsolerna och låses med spärren. Sidoprofilerna och konsolerna stabiliserar varandra.

Vertikal installation

Öppningsbredd på 105-110 mm. Eftersom inga stående profiler finns tillgängliga för vertikal installation används konsoler med stödplattor. Alternativt sätts "kottlingar" upp som den vanliga konsolen fästs på. (När det gäller 2-fackskanal behövs en öppningsbredd på 205-210 mm).

- Infällt kanalsystem för dubbel- eller enkelgips.
- 1- eller 2-facksinstallation.
- Bestående av sidoprofil och mittprofil, fastsatta med konsoler, front (80 mm).
- För 2 m kanal: beställ 4 m sidoprofil (2 m överdel och 2 m underdel) till 1-fack.
För 2-fack, beställ ytterligare 2 m mittprofil.
- Monteringskonsoler, 1 st/regel.
- För dubbelgips 25 mm och för enkelgips 12,5 mm.
- Kanals bredd cirka 130 mm för 1-facksinstallation, cirka 230 mm för 2-facksinstallation.
- Apparater så som vägguttag och centrumbrickor för data, använd frontmonterade ur **Uttagssystem Ecoline (BR65)** t.ex. E.nr 11 570 24.
- Formstycken.
- Observera bestämmelser om jordning.
- Alla produkter anpassade till montering i kanalfrent med öppning 80 mm passar BKIS.

Längd:
2000 mm.

Bestyckning:
Grundprofil: front separat, 2 x sidoprofil (1-fack) + 1 x mittprofil (2-fack).

Färgval:
RAL9016 vit som standardfärg och lagerförd.
Du kan dessutom beställa i stort sett vilken annan färg du vill, t.ex. svart RAL9011.
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med dina färgval.

Material:
Galvaniserad stål.

Material konsol:
Polyamid, halogenfri.



BKIS2513019016

BKIS sidoprofil för väggskivor

- för dubbelgips (25 mm tjocklek).
- för enkelgips (12,5 mm tjocklek).

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Sidoprofil för BKIS, 25 mm, vit	BKIS2513019016	11 574 01
Sidoprofil för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS1213019016	11 573 76



BKIS251301M9016

BKIS mittprofil

- För enkel- och dubbelgips.
- För 2-fackskanal.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Mittprofil för BKIS, 12,5/25 mm, vit	BKIS251301M9016	11 574 08



BRS08029016

Front

- Front 80 mm.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Front 80 mm, vit	BRS08029016	11 573 57



BRS0802A9016

Front, ytterhörn

- Front 80 mm.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Front, ytterhörn 80 mm, vit	BRS0802A9016	11 573 58




BKIS251303E9016

BKIS ytterhörn

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ytterhörn för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251303E9016	11 574 49
Ytterhörn för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121303E9016	11 573 78

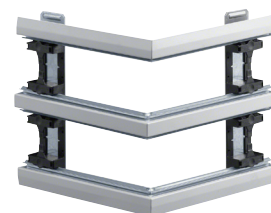


BKIS251303D9016

BKIS ytterhörn, 2-fackskanal

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ytterhörn för BKIS, 25 mm, 2-fackskanal, stål, vit	BKIS251303D9016	11 574 09
Ytterhörn för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanal, stål, vit	BKIS121303D9016	11 573 77

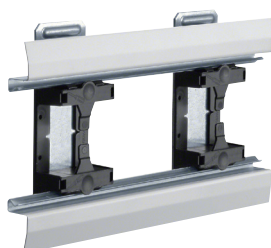


BKIS251304E9016

BKIS innerhörn

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Innerhörn för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251304E9016	11 574 59
Innerhörn för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121304E9016	11 573 90

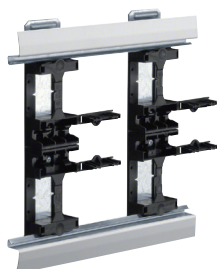

BKIS251304D9016

BKIS innerhörn, 2-fackskanal

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Innerhörn för BKIS, 25 mm, 2-fackskanal, vit	BKIS251304D9016	11 574 54
Innerhörn för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanal, vit	BKIS121304D9016	11 573 79




BKIS251305E9016

BKIS vinkel 90°

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vinkel 90° för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251305E9016	11 574 76
Vinkel 90° för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121305E9016	11 573 92

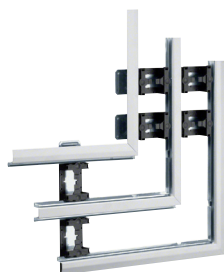

BKIS251305D9016

BKIS vinkel 90°

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Vinkel 90° för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251305D9016	11 574 70
Vinkel 90° för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121305D9016	11 573 91




BKIS251308E9016

BKIS T-stycke

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
T-stycke för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251308E9016	11 574 93
T-stycke för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121308E9016	11 573 96

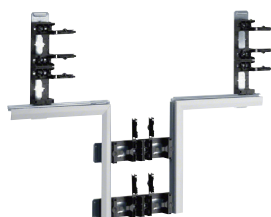

BKIS251308D9016

BKIS T-stycke

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.
- Inkl. fästkonsoler.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
T-stycke för BKIS, 25 mm, 2-fackskanalplåt, vit	BKIS251308D9016	11 574 84
T-stycke för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanalplåt, vit	BKIS121308D9016	11 573 95



BKIS251306E9016

BKIS ändstycke

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ändstycke för BKIS, 25 mm, vit	BKIS251306E9016	11 574 83
Ändstycke för BKIS, 12,5 mm, vit	BKIS121306E9016	11 573 94



BKIS251306D9016

BKIS ändstycke

- För dubbelgips (25 mm tjocklek).
- För enkelgips (12,5 mm tjocklek).
- För 2-fackskanal.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Ändstycke för BKIS, 25 mm, 2-fackskanalplåt, vit	BKIS251306D9016	11 574 79
Ändstycke för BKIS, 12,5 mm, 2-fackskanalplåt, vit	BKIS121306D9016	11 573 93




BKIS130MHU

Fästkonsol

- Fästkonsol till fäste på regel.
- 1 st för 1-facks kanal.
- 2 st för 2-facks kanal.
- 25 st/tp.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Fästkonsol, montering på regel	BKIS130MHU	11 552 97

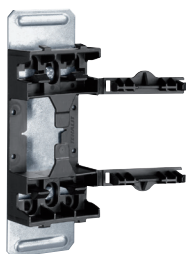


BKISKPE

Fästkonsol på platta, 1-fackskanal

- 1 st konsol skall monteras under varje skarv eller ändstycke.
- Fästkonsol för 1-fackskanal vertikal.
- 20 st/tp.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Konsol på platta för BKIS, 1-fackskanal	BKISKPE	11 553 40

 

BKISKPD

Fästkonsol på platta, 2-fackskanal

- 1 st konsol skall monteras under varje skarv eller ändstycke.
- Fästkonsol för 2-fackskanal vertikal.
- 12 st/tp.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Konsol på platta för BKIS 2-fackskanal	BKISKPD	11 553 36



G2401

Jordning universal, galvaniserat stål

BKIS är inte självjordande. Montera 1 st 11 589 09 på varje kanalsektion och vidarekoppla skyddsutjämningen (jord) med 1 st 11 589 1x, enkelt, snabbt och säkert.

- Jordning av, grundprofiler/front
- 10 st/tp

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordning universal	G2401	11 589 09



L4187CHRO

Jordanslutning

- För anslutning av potentialutjämningsledare.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordanslutning, 10 st/tp	L4187CHRO	11 565 01



L4181GNGE

Jordledning

- Jordledning för förbindning av kanaler som ej har direktkontakt med varandra via skarven.

Beskrivning	Ref.nr	E.nr
Jordledning 150 mm, 100 st/tp	L4181GNGE	11 589 11
Jordledning 300 mm, 100 st/tp	L4182GNGE	11 589 12
Jordledning 600 mm, 25 st/tp	L4183GNGE	11 589 13

BRAN
Matarkanal aluminium



- Matarkanal i aluminium.
- Fast mellanvägg.
- 2-fack.
- Passar bl.a. som komplement till fönsterbänkskanaler som t.ex. nedmatningsdukt från undertak.

Standardlängd:
2000 mm.



Speciallängder: max. 6000 mm på begäran.


Leveransform: Komplett med lock.

Material: Aluminium.

Färg: vit RAL 9016.
Formstycken finns inte.

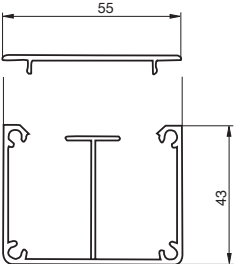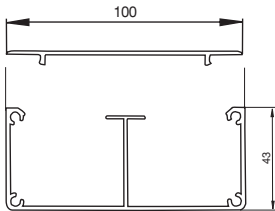


	Kanal	Benämning Komplett med lock
	43x55 mm	BRAN4405509016 Vit 11 573 72
	43x100 mm	BRAN4410009016 Vit 11 573 73

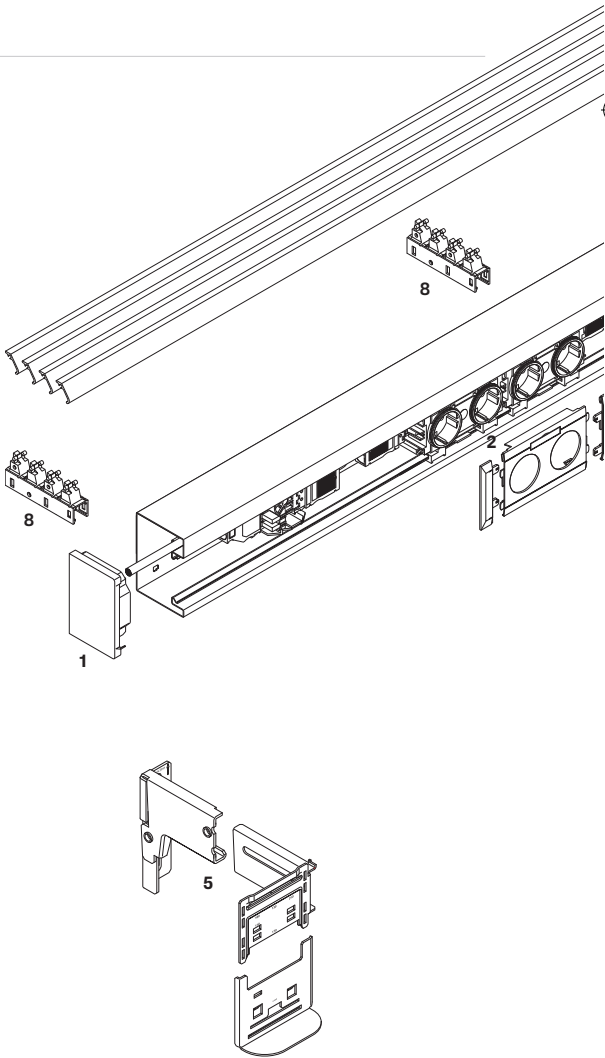

Fönsterbänkskanal BR65

- 1 Kanalprofil, lock och ändstycke.
- 2 230V uttag och frontramar.
- 3 Datauttag.
- 4 Dosa för CEE-uttag.
- 5 Konsoler.
- 6 Lameller.
- 7 Dosa och ram för valfria apparater cc 60 mm.
- 8 Lamellbärare.
- 9 Skarv för aluminium och stål.
- 10 Väggram, främre.

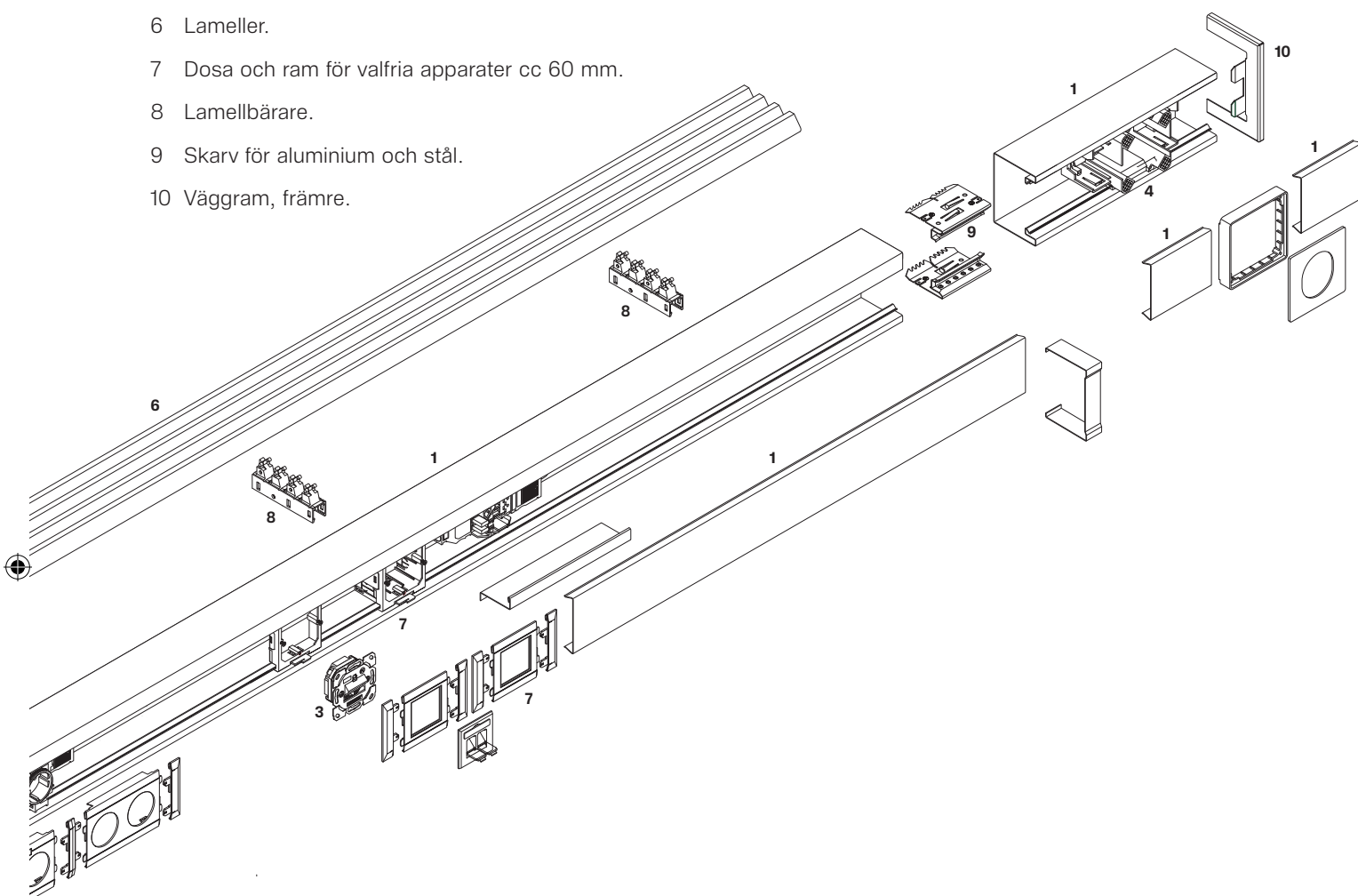



Hager Elektro AB

Box 9040
400 91 Göteborg

Besöksadress:
Bifrostgatan 50 D
431 44 Mölndal

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se
hager.se