
 
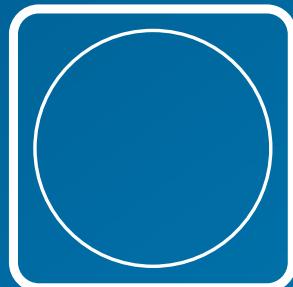


Appareillage mural

# Les solutions murales en un coup d'œil



**:hager**

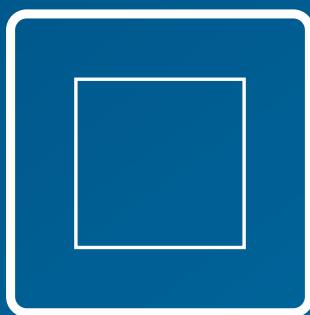

# Cinq gammes, une multitude de possibilités

Nos solutions murales sont pensées pour répondre aux besoins de chaque chantier. Elles répondent à 3 critères : **qualité, durabilité et fiabilité.**



## gallery

[Page 6](#)

- Modulaire et complète,
- commandes KNX,
- large choix de matières ou de couleurs.



## essensya

[Page 8](#)

- Fonctionnalités essentielles,
- 2 références pour une solution,
- pure ou anthracite.



## cubyko

[Page 10](#)

- Étanchéité IP55,
- saillie ou encastré,
- associable ou complet.



## 1930

[Page 12](#)

- Design rétro,
- interrupteur rotatif,
- finition porcelaine de Rosenthal™.



## ateha

[Page 14](#)

- Rénovation résidentielle,
- intégration dans la moulure ATA,
- associable ou complet.



Découvrez toutes les gammes sur [hg.news/fr/gdc-ecat-am](http://hg.news/fr/gdc-ecat-am)

# Atouts de mise en œuvre

Avec une forte exigence sur la qualité, découvrez les atouts pratiques du design de nos gammes qui vous assurent toujours plus de sécurité et de praticité.




## BREVET

### InterBP Duo

Passez d'un va-et-vient à un bouton-poussoir à l'infini, d'une simple pression de la pointe du tournevis.

[gallery](#), [essensya](#),  
[ateha](#), [cubyko](#)

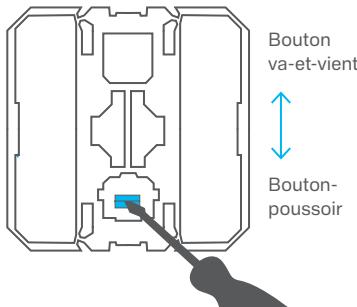


## BREVET

### Voyant universel

En un geste, ajoutez un voyant témoin ou un voyant de signalisation avec la même référence.


[gallery](#), [essensya](#)

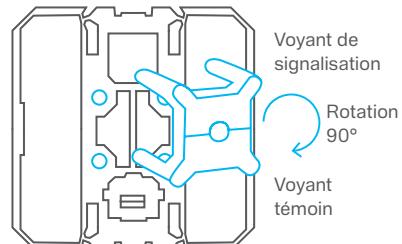

## Ailettes sécable

Une même référence pour passer de 2 à 1 module. Ôtez les ailettes pour installer un deuxième mécanisme dans un encombrement identique.

[gallery](#)

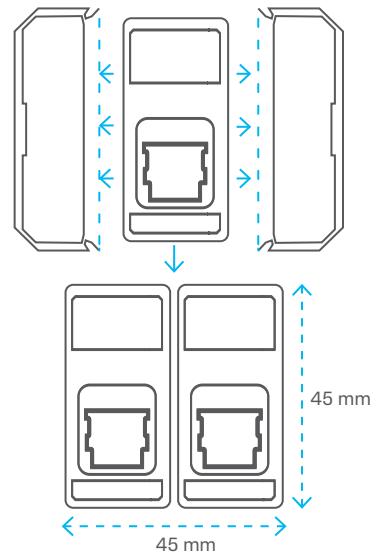



## Raccordement SanVis

À l'aide du mécanisme à bornes Sanvis et du système breveté **quickconnect**, effectuez vos raccordements filaires avec un simple clic.

[ateha, cubyko](#)



## Espace de câblage optimisé

Avec son format ergonomique, gagnez un maximum de place pour le câblage.

[ateha, cubyko](#)



### BREVET

## Fixation facile

Grâce à la vis 1/4 de tour, fixez votre support en un tour de main.

[cubyko](#)



### BREVET

## Protection IP55

Membrane d'étanchéité sur le support de la manette, et sur l'arrière de la boîte.

[cubyko](#)



## Guide de choix

# gallery




Découvrez toute la gamme sur [hg.news/fr/gdc-gallery-fd](http://hg.news/fr/gdc-gallery-fd)



## Principe de montage

4 références pour un produit complet

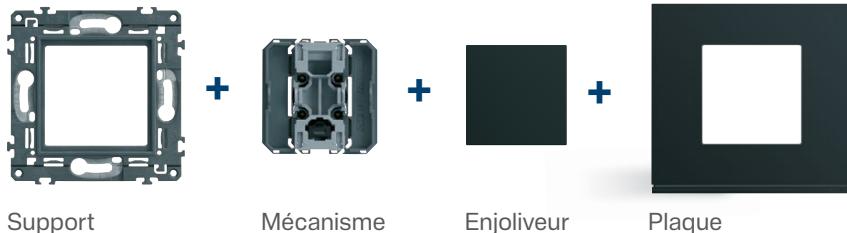

Support

Mécanisme

Enjoliveur

Plaque

## WXA

### Accessoires

- supports
- boîtes
- voyants



## WXF

### Fonctions

- mécanismes



## WXD

### Déco

- enjoliveurs



pure      dune      night      titane

## WXP

### Plaques

- plaques

	WXPxxxx
Plastiques	00 - 10
Matières fines	20 - 30
Matières massives	40 - 50


## WXPxxxx

↓  
Taille de la plaque 02 - 1 poste  
exemple: 12 - 2 postes  
exemple: 13 - 3 postes





<b>InterBP Duo</b>	
Interrupteur ou poussoir simple	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>WXF003</b>
enjoliveur	<b>WXD000B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>

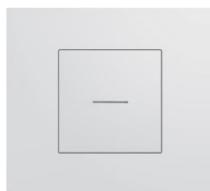

<b>InterBP Duo à voyant</b>	
Interrupteur ou poussoir simple	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>WXF003</b>
enjoliveur	<b>WXD001B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>
voyant bleu	<b>WXA690</b>



<b>Prise de courant</b>	
2P + T	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>WXF106</b>
enjoliveur	<b>WXD106B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>




<b>Chargeur double</b>	
USB A + C	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>WXF113</b>
enjoliveur	<b>WXD112B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>



<b>Prise RJ45 simple</b>	
- cat. 6 FTP - cat. 6A STP - cat. 6 STP	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>WXF224</b> <b>WXF228</b> <b>WXF226</b>
enjoliveur	<b>WXD202B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>



<b>Sortie de câble</b>	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>WXF155</b>
enjoliveur	<b>WXF155B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>

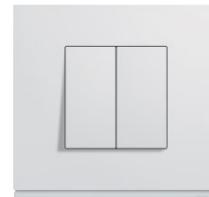

<b>Double InterBP Duo</b>	
Double interrupteur ou poussoir	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>2 x WXF003</b>
enjoliveur	<b>2 x WXD010B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>



<b>Interrupteur commande de volet roulant</b>	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>WXF300</b>
enjoliveur	<b>WXD300B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>



<b>Prise de courant affleurante</b>	
2P + T + USB - C	
pure	
support +	<b>WXF114B</b>
mécanisme +	
enjoliveur	
plaqué	<b>WXP0002</b>



<b>Chargeur double</b>	
USB C + C	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>WXF116</b>
enjoliveur	<b>WXD112B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>




<b>Prise RJ45 double</b>	
- cat. 6 FTP - cat. 6A STP - cat. 6 STP	
pure	
support	<b>WXA450</b>
mécanisme	<b>2 x WXF224</b> <b>2 x WXF228</b> <b>2 x WXF226</b>
enjoliveur	<b>2 x WXD201B</b>
plaqué	<b>WXP0002</b>



<b>Supports multipostes</b>	
support simple à griffes	<b>WXA450G</b>
support double	<b>WXA464</b>
support triple	<b>WXA465</b>
support 16 modules	<b>WXA466</b>

## Version night

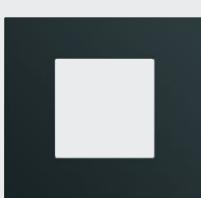

WXP0202



WXD000B WXD000N


## Enjoliveur finition night

disponible sous la même référence en remplaçant B par N.



## Principe de montage

2 références pour un produit complet

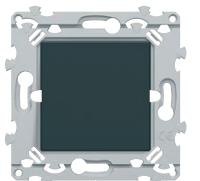

Mécanisme




Plaque

2 couleurs d'enjoliveur



pure

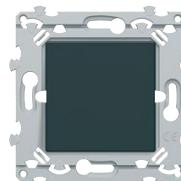

anthracite

WE WE100 WE100/100A  
 ↓ ↓ ↓ ↓  
 essensya fonction pure anthracite

### Fonctions


<b>WE0xx</b>	<b>WE1xx</b>	<b>WE2xx</b>	<b>WE3xx</b>
↓	↓	↓	↓
Commandes d'éclairage	Prises de courant	Commandes de communication	Commandes de volet roulant

### Plaques


<b>WE4xx</b>	<b>WE5xx</b>
↓	↓
pure	couleur

### Postes

**WExxx**  
 ↓  
 1 - 1 poste  
 Réversibles entraxe 71 mm  
 2 - 2 postes  
 3 - 3 postes  
 4 - 4 postes

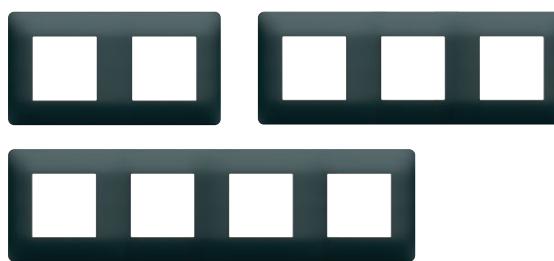

Support pour adapter une fonction gallery sur une plaque essensya

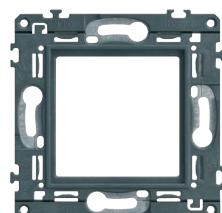

WE451

**Interrupteur simple**

pure	
mécanisme	<b>WE001</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**InterBP Duo**

Simple interrupteur ou poussoir

pure	
mécanisme	<b>WE022</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**Double interrupteur**


pure	
mécanisme	<b>WE040</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**Double interBP Duo**

pure	
mécanisme	<b>WE044</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**InterBP Duo à voyant**

pure	
mécanisme	<b>WE023</b>
plaqué	<b>WE401</b>
voyant bleu	<b>WXA690</b>

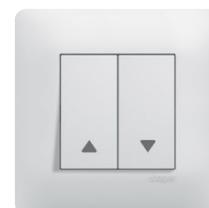**Interrupteur commande de volet roulant**

pure	
mécanisme	<b>WE300</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**Prise de courant affleurante 2P+T**

pure	
mécanisme	<b>WE106</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**Prise de courant affleurante 2P+T avec USB - C**

pure	
mécanisme	<b>WE114</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**Chargeur double USB A+C**

pure	
mécanisme	<b>WE113</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**Chargeur double USB C+C**

pure	
mécanisme	<b>WE116</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**Prise RJ45 simple**




- cat. 6 FTP
- cat. 6A STP
- cat. 6 STP

pure	
mécanisme	<b>WE224</b>
	<b>WE226</b>
	<b>WE228</b>
plaqué	<b>WE401</b>

**Prise RJ45 double**

- cat. 6 STP
- cat. 6A STP

pure	
mécanisme	<b>2 x WE229</b>
	<b>2 x WE227</b>
plaqué	<b>WE401</b>

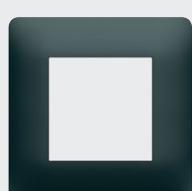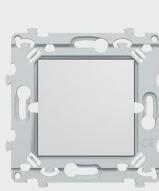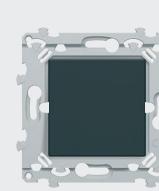**Version anthracite****WE521****WE001****WE001A**

**Mécanisme anthracite**  
disponible sous  
la même référence  
en ajoutant un **A**.

# cubyko



## Principe de montage

### Produits associables

#### Version saillie



Boîte en saillie



Mécanisme

#### Version encastrée



Support encastré



Mécanisme

### Produits complets

#### Version saillie



#### Version encastrée



#### Versions multipostes (encastré et saillie)



WNA

↓  
Associable

WNC

↓  
Complet

WNE

↓  
Encastré

WNxxxB

↓  
Blanc

# cubyko leaf



Fabriqué avec au moins 27 % de plastique collecté près des océans.



WNC001EC  
Va-et-vient saillie



WNC040EC  
Double va-et-vient  
sailie



WNC002EC  
Va-et-vient  
lumineux saillie



WNC020EC  
BP à fermeture  
sailie



WNC100EC  
Prise 2P+T saillie



## Saillie



### Interrupteur va-et-vient

	associable	complet
interrupteur va-et-vient	<b>WNA001</b>	<b>WNC001</b>
boîte en saillie	<b>WNA681</b>	



### Double interrupteur

	associable	complet
double interrupteur	<b>WNA040</b>	<b>WNC040</b>
boîte en saillie	<b>WNA681</b>	



### Prise de courant 2P + T

	associable	complet
prise 2P + T	<b>WNA100</b>	<b>WNC100</b>
boîte en saillie	<b>WNA681</b>	



#### Option

#### Collerette lumineuse

blanc 230 V	<b>WNA695</b>
blanc 24 V	<b>WNA696</b>
bleu 230 V	<b>WNA697</b>



### Prises 2P + T multipostes précâblées

	complet
double horizontale	<b>WNC122</b>
double verticale	<b>WNC132</b>
triple horizontale	<b>WNC123</b>

## Encastré



### Interrupteur va-et-vient

	associable	complet
interrupteur va-et-vient	<b>WNA001</b>	<b>WNE001</b>
support encastré	<b>WNA401</b>	

### Double interrupteur

	associable	complet
double interrupteur	<b>WNA040</b>	<b>WNE040</b>
boîte en saillie	<b>WNA401</b>	

### Prise de courant 2P + T

	associable	complet
prise 2P + T	<b>WNA100</b>	<b>WNE100</b>
support encastré	<b>WNA401</b>	



#### cubyko witty prise 2P + T

	associable
prise saillie sans protection	<b>XEV080</b>
prise saillie avec protection	<b>XEV080P</b>
prise encastrée sans protection	<b>XEV081</b>

## Version blanche



**WNA023B**



**WNA001**



**WNA001B**

### Mécanismes, boîtes et supports en blanc

sont disponibles sous la même référence en ajoutant un **B**.

## Guide de choix

# 1930



## Principe de montage

### 3 références pour un interrupteur complet




Mécanisme

Enjoliveur

Plaque

### 2 références pour une prise complète

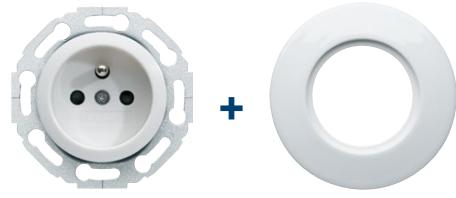

Mécanisme

Plaque

WMV4xx

↓  
plaques

WMVxxx**B**

↓  
couleur  
**B** - blanc / alba  
**N** - noir / nuit

## 3 types de finitions

Duroplastic



Porcelaine

*Rosenhain*



Verre



#### Prise de courant 2P + T



alba	
mécanisme + enjoliveur	<b>WMV100B</b>
plaqué	<b>WMV401</b>

#### Interrupteur va-et-vient



alba	
enjoliveur	<b>WMV780B</b>
mécanisme	<b>WMV002</b>
plaqué	<b>WMV401</b>
module LED (en option)	<b>168000</b>

#### Prise RJ45 double cat. 6 STP



alba	
enjoliveur	<b>WMV750B</b>
mécanisme	<b>WMV227</b>
plaqué	<b>WMV401</b>

#### Prise TV + FM



alba	
enjoliveur	<b>WMV741B</b>
mécanisme	<b>WMV253</b>
plaqué	<b>WMV401</b>

#### Commande de volets roulants



alba	
mécanisme + enjoliveur	<b>WMV300B</b>
plaqué	<b>WMV401</b>

#### Voyant lumineux



alba	
enjoliveur	<b>WMV748R</b>
mécanisme	<b>WMV002</b>
plaqué	<b>WMV401</b>



#### Version nuit



WMV411



WMV780B WMV780N

#### Enjoliveur nuit

disponible sous  
la même référence  
en remplaçant B par N.



## Principe de montage

### Produits associables



Boîte saillie



Mécanisme

### Produits complets



WJA



Associable

WJC




Complet



### Installation facile

Installez sans outils avec les bornes SanVis sur les commandes et prises. Démontez sans effort le mécanisme en pinçant les ailettes.

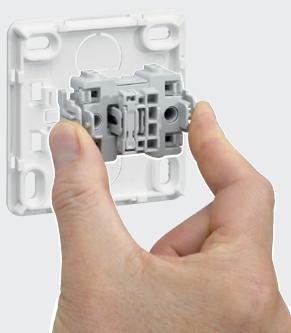


### Platine universelle

La platine universelle permet de remplacer uniquement le mécanisme, et de changer facilement de fonction.



### Fonction lumineuse en transparence

Simple ou double, en ajout, la lampe à câbler permet d'apporter une touche lumineuse à votre appareillage.

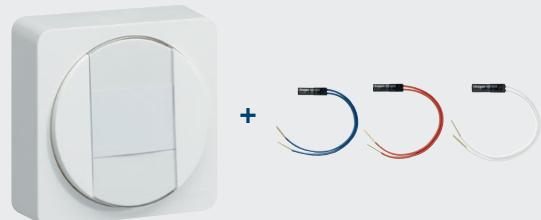

## Associable



### Double InterBP Duo

double interrupteur va-et-vient ou poussoir boîte simple	<b>WJA040B</b> <b>WJA681B</b>
--	----------------------------------



### Prise de courant 2P + T

prise 2P + T boîte simple	<b>WJA100B</b> <b>WJA681B</b>
------------------------------	----------------------------------



### Prise TV + FM + SAT

prise TV + FM + SAT boîte simple	<b>WJA256B</b> <b>WJA681B</b>
-------------------------------------	----------------------------------



### Prise RJ45

prise RJ45 cat. 6 FTP	<b>WJC223B</b>
-----------------------	----------------

## Complet



### InterBP Duo

interrupteur va-et-vient ou poussoir	<b>WJC001B</b>
---	----------------



### Prise de courant 2P + T

prise 2P + T	<b>WJC100B</b>
--------------	----------------



### Prise TV

prise TV directe	<b>WJC250B</b>
------------------	----------------

## Supports pour moulures



Support simple pour moulure ateha ATA 12 x 20/30 ATA 12 x 50 ATA 16 x 30 ATA 20 x 50	<b>ATA123919016</b> <b>ATA125919016</b> <b>ATA163919016</b> <b>ATA205919016</b>
---	--



Support double pour moulure ateha ATA 12 x 20/30 ATA 12 x 50 ATA 16 x 30 ATA 20 x 50	<b>ATA123929016</b> <b>ATA125929016</b> <b>ATA163929016</b> <b>ATA205929016</b>
---	--






**Manufaktur**  
by Hager Exclusive

# Construisez votre projet sur mesure

Passez au niveau supérieur du design avec notre service de personnalisation Manufaktur by Hager Exclusive. Notre équipe d'experts vous accompagne dans toutes les étapes.

## 1930 Multipliez les possibilités d'un design raffiné

- Choisissez une teinte pour vos plaques, enjoliveurs et manettes,
- sublmez votre projet avec un marquage sur mesure: logotype, pictogramme, ou message.

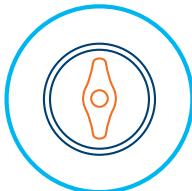


**plaque**  
**manette rotative**  
**enjoliveur**



Exemple de  
finition bicolore  
et marquage

## gallery Créez votre propre combinaison

- Choisissez une matière ou une couleur pour les plaques et les enjoliveurs,
- apposez un marquage: pictogramme, logotype ou message – pourquoi pas votre logo ?

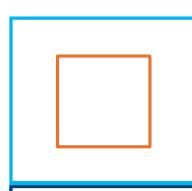

**plaque**  
**sous-plaque**  
**enjoliveur**




Exemple de  
finition matière



# Application Hager Ready

Du relevé de chantier à la livraison, Hager Ready est l'application qui fait gagner du temps grâce à ses nombreuses fonctionnalités.

Utilisez le showroom pour montrer à vos clients les possibilités et des exemples de vos meilleures réalisations. La fonction relevé de chantier inclut l'appareillage mural pour un chiffrage rapide.

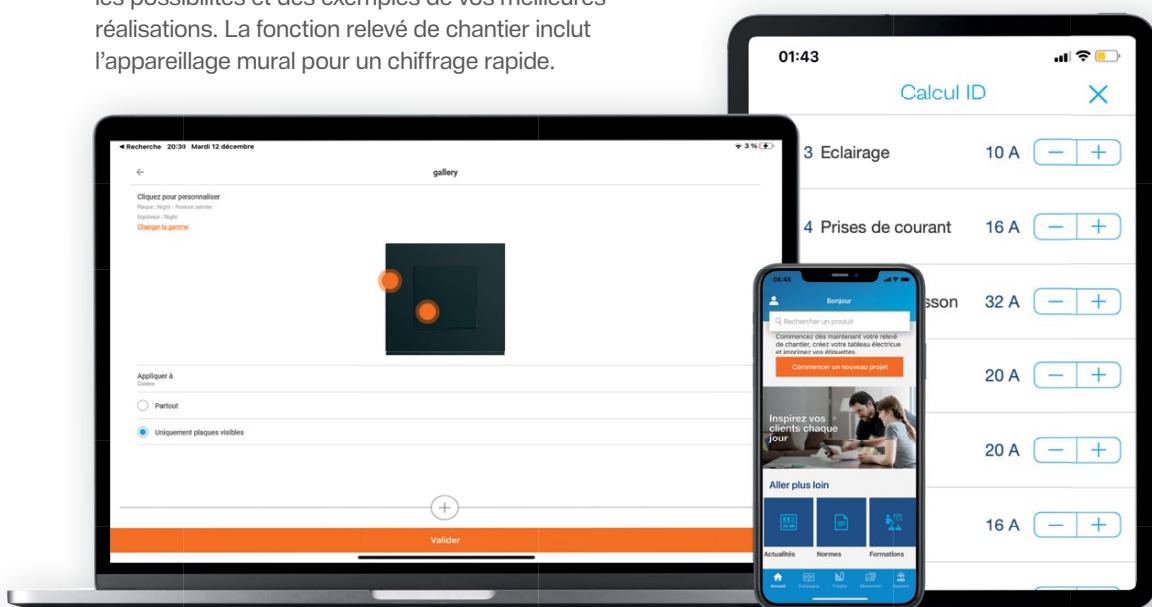

## Appareillage disponible dans votre application



gallery



essensya



cubyko


**Disponible sur mobile, PC ou tablette,  
Hager Ready est accessible partout,  
tout le temps !**



App 100% gratuite sans achat in-app.



[hg.news/fr/cam/  
hager-ready](http://hg.news/fr/cam/hager-ready)

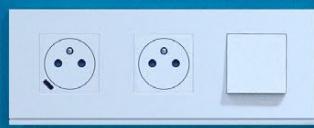



**Hager SAS**  
132 boulevard d'Europe  
BP78 - 67212 OBERNAI CEDEX

[hager.com/fr](http://hager.com/fr)