


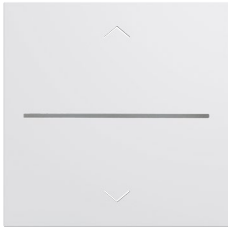

WXF080



WXD080P

Žaluziový spínač RF

- napájení 230 V~ 50 Hz
- spotřeba energie (stand-by) < 0,1 W
- doba přepnutí pro změnu směru jízdy 0,6 s
- spínací proud pro $\cos \phi = 0,6$ max. 2,1 A
- délka k ext. ovl. max. 50 m
- délka k zátěži max. 100 m
- počet ext. jednotek: neomezený
- dosah signálu Bluetooth max. 10 m
- s prodlužovacím vstupem 230 V pro ovládání nahoru/dolů
- pro individuální ovládání
- možnost skupinového ovládání pomocí mechanického spínače NO

- další funkce pomocí aplikace Hager Mood: Funkce páty, týdenní časovač atd.
- možnost ovládání prostřednictvím aplikace Hager Mood
- aplikace Hager Mood podporuje zařízení Apple iOS 8 a zařízení se systémem Android od verze 5.1.
- je kompatibilní s Bluetooth verze 4.2 nebo vyšší.
- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj žaluziového spínače, BT	1	WXF080
Kryt žaluziového spínače, BT, bílá	1	WXD080P
Kryt žaluziového spínače, BT, stříbrná	1	WXD080T
Kryt žaluziového spínače, BT, černá	1	WXD080C



WXF070



WXD070P

Dotykový stmívač RF


- napájení 230 V~ 50 Hz
- spotřeba energie (stand-by) < 0,2 W
- žárovky a halogenové žárovky 230 V: 20 ... 275 W
- stmívatelné konvenční transformátory: 20 ... 300 VA
- elektronické transformátory: 20 ... 300 VA
- stmívatelné LED žárovky 230 V (cut-on): 3 ... 55 W
- stmívatelné LED žárovky 230 V (cut-off): 3 ... 200 W
- max. počet LED žárovek: 10
- dosah signálu Bluetooth max. 10 m
- se vstupem pro externí spínač NO nebo přepínač
- s pamětí pro přepínání jasu
- možnost nastavení minimálního jasu
- stavová LED dioda

- komunikace Bluetooth
- další funkce pomocí aplikace Hager Mood
- nastavení pomocí fázového řezání nebo ořezávání v závislosti na typu zátěže
- elektronická ochrana proti zkratu, přetížení a ochrana proti přetížení
- s možností připojení nulového vodiče
- možnost ovládání prostřednictvím aplikace Hager Mood
- aplikace Hager Mood podporuje zařízení Apple iOS 8 a zařízení se systémem Android od verze 5.1.
- je kompatibilní s Bluetooth verze 4.2 nebo vyšší.
- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj dotykového spínače, BT	1	WXF070
Kryt dotykového spínače, BT, bílá	1	WXD070P
Kryt dotykového spínače, BT, stříbrná	1	WXD070T
Kryt dotykového spínače, BT, černá	1	WXD070C

Adaptér pro elektronické přístroje 45 x 45 mm

- pro rámečky soul/intense a passion

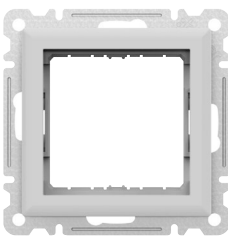

WL2520


Popis	Černá Obj. č.	Stříbrná Obj. č.	Bílá Obj. č.
Adaptér pro elektronické přístroje 45 x 45 mm soul/intense	WL2523	WL2522	WL2520
Adaptér pro elektronické přístroje 45 x 45 mm passion	WL2533	WL2532	WL2530



Přehled nových produktů



WXF113

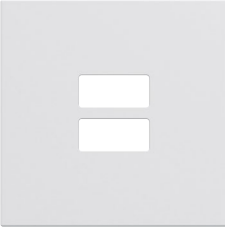

WXD112P

Zásuvka USB nabíjecí

- napájení 230 V~ 50 Hz
 - výstupní napětí 5 V=
 - výstupní proud za provozu obě zásuvky max. 3 A
 - spotřeba energie (v pohotovostním režimu) < 0,15 W
 - připojovací svorky max. 2,5 mm
- provozní teplota -5 °C ... +35 °C
 - se 2 zásuvkami USB
 - pro nabíjení mobilních zařízení pomocí kabelu USB
 - se šroubovými svorkami
 - k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A	1	WXF112
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A	1	WXF113
Kryt nabíjecí USB zásuvky, bílá	1	WXD112P
Kryt nabíjecí USB zásuvky, stříbrná	1	WXD112T
Kryt nabíjecí USB zásuvky, černá	1	WXD112C



WXF051



WXD050P


Čidla pohybu

- pro instalaci do výšky 1,1 m
 - čelní dosah 12 m
 - s nastavením jasu, časového doběhu a citlivosti
 - s ovládací tlačítkem na těle přístroje pro trvalé zapnutí/vypnutí
 - WXF051 pro žárovky, halogenové žárovky (1 500 W), pro LED žárovky (400 W)
 - WXF052 pro žárovky, halogenové žárovky (20-250 W), pro LED žárovky (3-70 W)
- s možností externího ovládání pomocí tlačítek
 - WXF051 s možností rozšíření pokrytí o rozšiřující pohybové čidlo WXF054 (max. 5 ks)
 - rozšiřující pohybové čidlo WXF054 lze provozovat samostatně se schodišťovým automatem (EMN001, EMS005)
 - k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj čidla pohybu, 3vodičové zapojení (1500/400 W)	1	WXF051
Přístroj čidla pohybu, 2vodičové zapojení (250/70 W)	1	WXF052
Přístroj rozšiřujícího čidla pohybu	1	WXF054
Kryt čidla pohybu, bílá	1	WXD050P
Kryt čidla pohybu, stříbrná	1	WXD050T
Kryt čidla pohybu, černá	1	WXD050C



WXF062

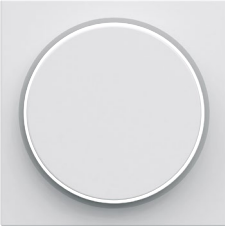

WXD062P

Otočný stmívač

- napájení 230 V~ 50 Hz
 - žárovky a halogenové žárovky 230 V - 20 ... 250 W
 - stmívatelné konvenční transformátory - 20 ... 250 VA
 - elektronické transformátory - 20 ... 250 VA
 - stmívatelné LED žárovky 230 V - 3 ... 50 W
 - motory ventilátorů max. 70 W
 - délka kabelu k ext. tl. max. 50 m
 - délka kabelů k zátěži max. 100 m
 - s pozvolným startem šetřícím světlo
- se vstupem pro externí spínač NO
 - s pamětí pro přepínání jasu
 - možnost nastavení minimálního jasu
 - nastavení pomocí fázového stmívání v závislosti na typu zátěže
 - elektronická ochrana proti zkratu a přetížení a ochrana proti přetížení
 - s možností připojení nulového vodiče
 - k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj otočného stmívače	1	WXF062
Kryt otočného stmívače, bílá	1	WXD062P
Kryt otočného stmívače, stříbrná	1	WXD062T
Kryt otočného stmívače, černá	1	WXD062C

Dotykový stmívač

- napájení 230 V~ 50 Hz
 - žárovky a halogenové žárovky 230 V - 20 ... 250 W
 - stmívatelné konvenční transformátory - 20 ... 250 VA
 - elektronické transformátory - 20 ... 250 VA
 - stmívatelné LED žárovky 230 V - 3 ... 50 W
 - rychlost stmívání 0 ... 100 % - cca. 4 s
 - délka kabelu k ext. tl. max. 50 m
 - délka kabelů k zátěži max. 100 m
 - s pozvolným startem šetřícím světlo
- se vstupem pro externí spínač NO
 - s pamětí pro přepínání jasu
 - možnost nastavení minimálního jasu
 - nastavení pomocí fázového stmívání v závislosti na typu zátěže
 - elektronická ochrana proti zkratu a přetížení a ochrana proti přetížení
 - s možností připojení nulového vodiče
 - k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj dotykového stmívače	1	WXF063
Kryt dotykového stmívače, bílá	1	WXD063P
Kryt dotykového stmívače, stříbrná	1	WXD063T
Kryt dotykového stmívače, černá	1	WXD063C



WXF063



WXD063P

HDMI zásuvka

- maximální rozlišení 4096 x 2160 px, 60 Hz
- standard HDMI 2.0
- průchozí zásuvka
- přímý vstup

Doporučujeme používat instalační krabice pro elektronická zařízení se zvýšenou hloubkou, aby bylo možné kabely správně uspořádat.

- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x



WXF633




WXD202P

Prostorový termostat

- napájení 230 V~ 50 Hz
 - spínací proud 8 A AC1
 - rozsah regulace teploty 5 ... 30 °C
 - přesnost ± 0,7 °C pro 8 A
 - provozní teplota 0 °C ... 50 °C
 - noční útlum
 - vytápění/klimatizace -3 °C/+3 °C
- nutný neutrální vodič
 - ovládací knoflík s omezením rozsahu teploty
 - pro vytápění nebo klimatizaci
 - s přepínačem provozních režimů vypnuto/ spuštěno/zapnuto
 - k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj prostorového termostatu	1	WXF315
Krytka prost. termostatu, bílá	1	WXD315P
Krytka prost. termostatu, stříbrná	1	WXD315T
Krytka prost. termostatu, černá	1	WXD315C

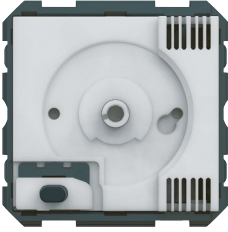

WXF315



WXD315P