

# 1930 från Hager

En designklassiker med  
dagens moderna teknik

Nostalgi i modern tolkning.  
**Bättre. Helt enkelt.**



1930

På bild: Strömställare i porslin från Rosenthal

[hager.com/se](https://www.hager.com/se)

Better buildings  
Better tomorrows **:hager**

# 1930

Hager och Bauhaus delar samma passion för samspel mellan form och funktion. I dag hittar du både tidlösa klassiker och riktigt modern teknik i den Bauhaus-inspirerade serien 1930 från Hager. I sitt originalutförande är den infälld. Den finns även som utanpåliggande med förhöjningsram, likt bilden till höger.



Ramar och centrumbrička med vred i serie 1930 finns i plast.  
Färger: svart, vit samt matt svart.

**Version:** Ramar 1-facks-, ytter- & innerramar för flera kombinationer/horisontella och vertikala  
**Ytermått (1x):** Ø 80 mm



PLY unestablished furniture GmbH, Hamburg  
Inredning: PLY



## Porslin från Rosenthal

# 1930

1930, tillverkad av äkta porslin från Rosenthal. Hyllar hantverk och perfekt form. Det tar oss, tillsammans med en legendarisk porslinstillverkare, tillbaka till originalmaterialet för högkvalitativa strömställare.



Ramar och centrumbricka med vred finns i porslin från Rosenthal.  
Färger: svart och vit.

**Version:** 1-facksramar  
**Yttermått (1x):** Ø 84,5 mm



Belyst

# 1930

1930 med status- och orienteringsljus. Det svala vita orienteringsljuset lyser kontinuerligt och gör brytaren diskret synlig i mörkret. Den varmvita statusbelysningen kan indikera om ett vägguttag används eller som en stör ej-funktion i konferensrum.



Belyst vridströmställare i serie 1930 finns i:

**Plast:** svart, vit och matt svart

**Porlin:** svart och vit



Vridbrytare 1930 Belyst  
Inredning: WB Schmidt


Vi talar med experterna

# Hemma hos Arkitekten Andreas Martin-Löf

Andreas Martin-Löfs arkitektkontor har nischat sig mot det övre segmentet av marknaden för nyproducerade bostäder. Här visar han upp sitt nya hem och bostad.



Andreas Martin-Löf

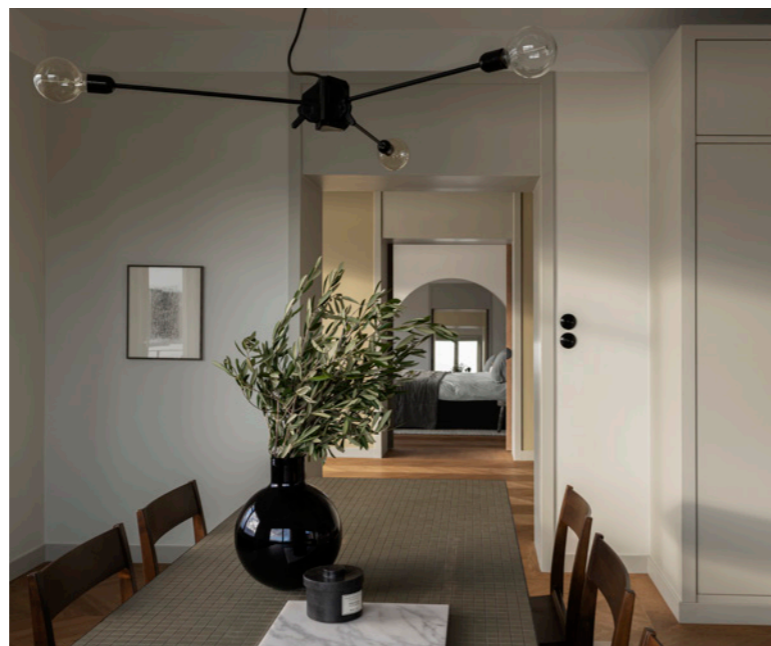

Arkitektbyrån ligger bland annat bakom utformningen av lyxlägenheterna i de fjorton översta våningarna i Karlatornet i Göteborg. De ligger också bakom lägenhetsutformningarna i det som kallas Sveriges dyraste bostadsrättsförening, Continental apartments i centrala Stockholm. För den stora massan är Andreas Martin-Löf kanske mest känd från SVT-produktionen Hemma hos arkitekten. Inspirationen till sitt nya kontor och lägenhet vid Norr Mälarsstrand hämtade han från byggnadens originalinredning från 1936.

– I trapphuset hittade jag sådana där gamla svarta strömbrytare med röd knapp på. Den strömbrytarserie som föll nära till hands att använda var 1930 i svart porslin. Det är en produkt som tar avstamp i 1930-talet och samtidigt visar en ny riktning för ett modernt boende.



01



02

- 01 Villa, Göteborg
- 02 Villa, Göteborg
- 03 Hotel AtSix, Stockholm
- 04 Hotel AtSix, Stockholm

Du hittar strömställare och system från Hager i världens vackraste och mest spännande byggnader. För på dessa platser ägnas största uppmärksamhet åt högsta kvalitet. Förutom de referenser som visas i den här broschyren finns det många andra välkända byggnader som på nytt uppnår sina ambitioner när de använder sig av Hagerprodukter.



05

# Inget utrymme för kompromisser



03



04



07



08



06



Fler referensobjekt



Hagers produktkatalog


- 05 Hotell, Villa Copenhagen
- 06 Hotell, Villa Copenhagen
- 07 Eventyr Nine Yards kontor, Göteborg
- 08 Sommarstuga, Hamburgsund

1930 i sin funktionella Bauhaus-design skapar en speciell miljö och är den perfekta kombinationen av innovativ teknik och tidlös design.

Strömställare går ej att komplettera med fjäder.  
Tryckknappar är alltid återfjädrande, demontering av fjäder möjlig.


**Strömställarinsatser**

E-nr.	Benämning
18 020 34	Trapp/1-pol
18 020 33	Kron
18 020 35	Kors
18 020 37	2-pol




**Termostat**

E-nr.	Benämning
85 808 60	Golvvärmetermostat, Ø58 mm, vit




**Tryckknappsinsatser (återfjädrande strömställare)**

E-nr.	Benämning
18 020 32	Trapp/1-pol
18 020 30	Kron




**Dimmerinsatser med vred**

E-nr.	Benämning
13 612 42	Dimmer UNI, LED 100W, vit
13 612 44	Dimmer Slav, vit

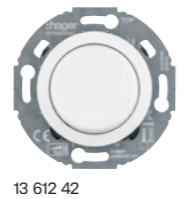


**Centrumbricka & vred**

E-nr.	Benämning
18 020 43	Vred vit
18 020 05	Centrumbricka blind, vit




**Vägguttagsinsats**

E-nr.	Benämning
18 020 41	1-Vägs uttag, vit




**Ramar**

E-nr.	Benämning
18 020 18	Ram 1-fack, vit
18 019 99	Kombinationsram 1-fack ytter, vit
18 020 02	Kombinationsram 1-fack inner, vit
18 020 25	Ram 1-fack, Ø58 mm vit*



**Datauttagsinsats**

E-nr.	Benämning
51 005 52	Datauttag 1xKat. 6e
51 005 46	Datauttag 2xKat. 6e
51 005 56	Centrumbricka 1xRJ45, vit
18 020 48	Centrumbricka 2xRJ45, vit




**Tryckknapp, belyst**

E-nr.	Benämning
18 020 13	Tryckknapp E10, vit




**USB-uttagsinsats**

E-nr.	Benämning
52 006 58	Uttag USB C + C Power Delivery 20W, vit
51 005 54	Centrumbricka USB, vit



**Förhöjningsram**

E-nr.	Benämning
18 020 10	Förhöjningsram 36 mm, vit



**Kombination med 2 ytter- och 1 innerram**



\* Ram för produkter med diameter Ø58 mm t.ex. rörelsedetektorer, hotellkortsläsare etc.

1930 i sin funktionella Bauhaus-design skapar en speciell miljö och är den perfekta kombinationen av innovativ teknik och tidlös design.

Strömställare går ej att komplettera med fjäder.  
Tryckknappar är alltid återfjädrande, demontering av fjäder möjlig.


**Strömställarinsatser**

E-nr.	Benämning
18 020 34	Trapp/1-pol
18 020 33	Kron
18 020 35	Kors
18 020 37	2-pol



**Termostat**

E-nr.	Benämning
85 808 59	Golvvärmetermostat, Ø58 mm, svart

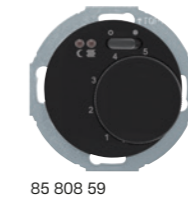


**Tryckknappsinsatser (återfjädrande strömställare)**

E-nr.	Benämning
18 020 32	Trapp/1-pol
18 020 30	Kron




**Dimmerinsatser med vred**

E-nr.	Benämning
13 612 43	Dimmer UNI, LED 100W, svart
13 612 45	Dimmer Slav, svart



**Centrumbricka & vred**

E-nr.	Benämning
18 020 45	Vred svart
18 020 07	Centrumbricka blind, svart




**Vägguttagsinsats**

E-nr.	Benämning
18 020 42	1-Vägs uttag, svart




**Ramar**

E-nr.	Benämning
18 020 19	Ram 1-fack, svart
18 019 98	Kombinationsram 1-fack ytter, svart
18 020 00	Kombinationsram 1-fack inner, svart
18 023 43	Ram 1-fack, Ø58 mm, svart*



**Datauttagsinsats**

E-nr.	Benämning
51 005 52	Datauttag 1xKat. 6e
51 005 46	Datauttag 2xKat. 6e
51 005 55	Centrumbricka 1xRJ45, svart
18 020 49	Centrumbricka 2xRJ45, svart




**Tryckknapp, belyst**

E-nr.	Benämning
18 020 14	Tryckknapp E10, svart



**USB-uttagsinsats**

E-nr.	Benämning
52 006 59	Uttag USB C + C Power Delivery 20W, svart
51 005 53	Centrumbricka USB, svart



**Förhöjningsram**

E-nr.	Benämning
18 020 08	Förhöjningsram 36 mm, svart



**Kombination med 2 ytter- och 1 innerram**




\* Ram för produkter med diameter Ø58 mm t.ex. rörelsedetektorer, hotellkortsläsare etc.

1930 i porslin från Rosenthal består av 1-facksramar samt centrumbrickor med vred.

Alla andra produkter tas ur 1930 i plast.  
Rekommenderat c/c avstånd 91 mm.

**Centrumbricka & vred**

E-nr.	Benämning
18 020 40	Vred porslin, vit
18 020 39	Vred porslin, svart




18 020 40



18 020 39

**Ramar**

E-nr.	Benämning
18 020 04	Ram 1-fack porslin, vit
18 020 03	Ram 1-fack porslin, Svart



18 020 04




18 020 03

OBS! Kombinationsramar finns ej i serien i porslin från Rosenthal

**Gemensamma tillbehör serie 1930**

E-nr.	Benämning
18 020 28	LED-lampa utan N-ledare, 0,4 mA
18 020 27	LED-lampa med N-ledare, 1,7 mA För bakgrundsbelysning



18 020 28

**Gemensamma tillbehör serie 1930**

E-nr.	Benämning
18 020 15	Trycke vit
18 020 17	Trycke svart
18 023 85	Trycke lampsymbol vit
18 018 98	Trycke klocksymbol vit
18 018 99	Trycke Röd transparent
18 023 59	LED-lampa E10 230V



18 020 15



18 020 17



18 023 85



18 018 98



18 018 99




18 023 59

Nostalgi med soft touch – Vrid tillbaka tiden utan att offra de tekniska framstegen: 1930 ser inte bara ut att vara från den gamla goda tiden – den känns också som det. Den mjuka ytan är utformad så att varje kontakt med den ger en varm och sammetslen känsla. Den som känner sig hemma i en retrolook eller vill lägga till nostalgiska accenter till en modern livsmiljö hittar detta i vackra Manufaktur Edition av 1930 från Hager.

**Strömställarinsatser**

E-nr.	Benämning
18 020 34	Trapp/1-pol
18 020 33	Kron
18 020 35	Kors
18 020 37	2-pol



18 020 34

**Tryckknappsinsatser (återfjädrande strömställare)**

E-nr.	Benämning
18 020 32	Trapp/1-pol
18 020 30	Kron



18 020 32

**Centrumbricka & vred**


E-nr.	Benämning
MAN010217	Vred Matt svart
MAN0102617	Centrumbricka blind, matt svart



Komplett produkt

**Kombinationsramar**

E-nr.	Benämning
MAN0100017	Ram 1-fack, Matt svart
MAN0100217	Kombinationsram 1-fack ytter, Matt svart
MAN0100117	Kombinationsram 1-fack inner, Matt svart
MAN0100517	Ram 1-fack, Ø58 mm Matt svart*



MAN0100017

**Förhöjningsram**


E-nr.	Benämning
MAN0100617	Förhöjningsram 1-fack Matt svart



MAN0100617

**Dimmerinsatser med vred**

E-nr.	Benämning
MAN0101317	Dimmer UNI, LED 100W, svart
MAN0101417	Dimmer Slav, svart



MAN0101317

**Vägguttagsinsats**


E-nr.	Benämning
MAN0100817	1-Vägs uttag, Matt svart



MAN0100817

**Datauttagsinsats**

E-nr.	Benämning
51 005 52	Datauttag 1xKat. 6e
51 005 46	Datauttag 2xKat. 6e
MAN0101917	Centrumbricka 1xRJ45, Matt svart
MAN0102017	Centrumbricka 2xRJ45, Matt svart

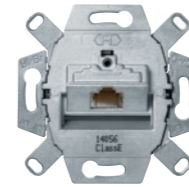

51 005 52



MAN0101917

**USB-uttagsinsats**

E-nr.	Benämning
52 006 59	Uttag USB C + C Power Delivery 20W, svart
MAN0101717	Centrumbricka USB, Matt svart



52 006 59



MAN0101717

\* Ram för produkter med diameter Ø58 mm t.ex. rörelsedetektorer, hotellkortsläsare etc.

Hager Elektro AB

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se

[hager.se](http://hager.se)