


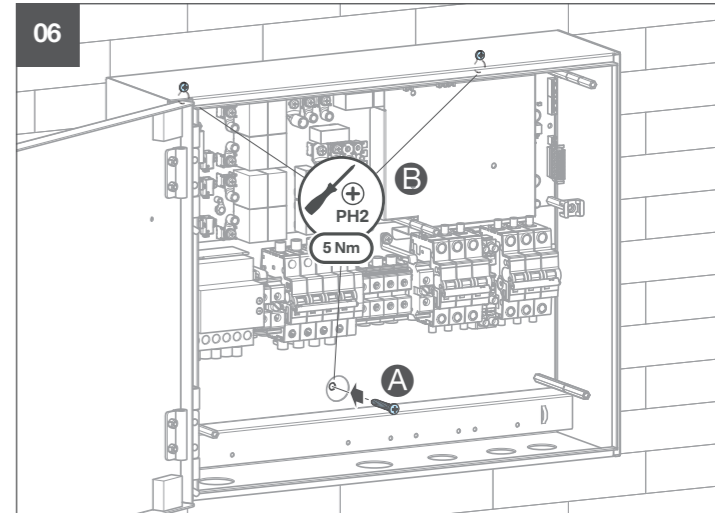
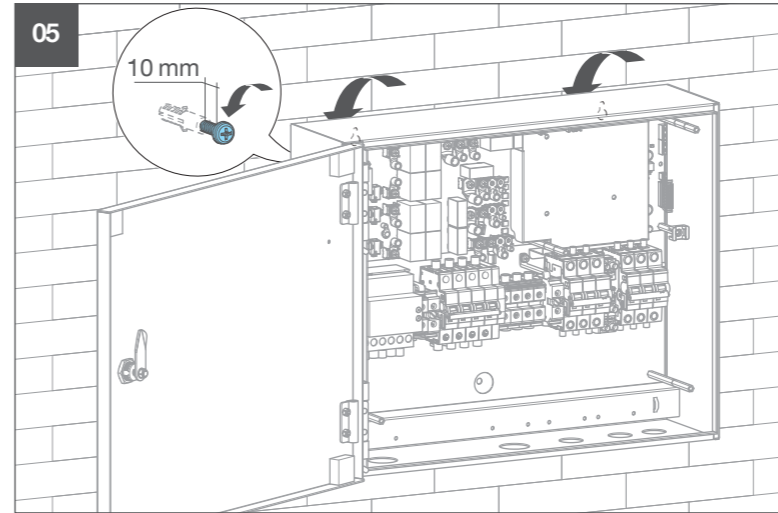
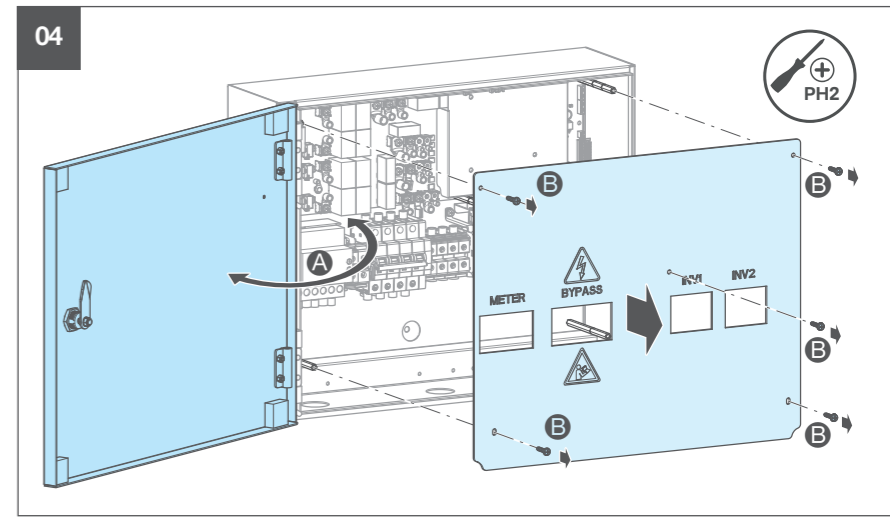


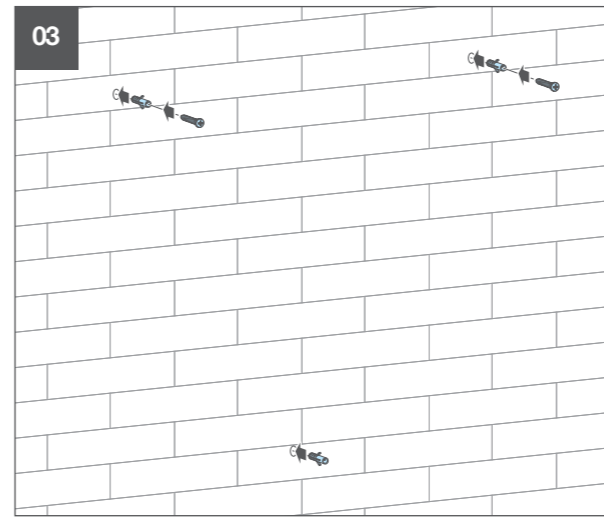

More Information
[hgr.io/d/XEMA250/
ProductInstallationManual](http://hgr.io/d/XEMA250/ProductInstallationManual)

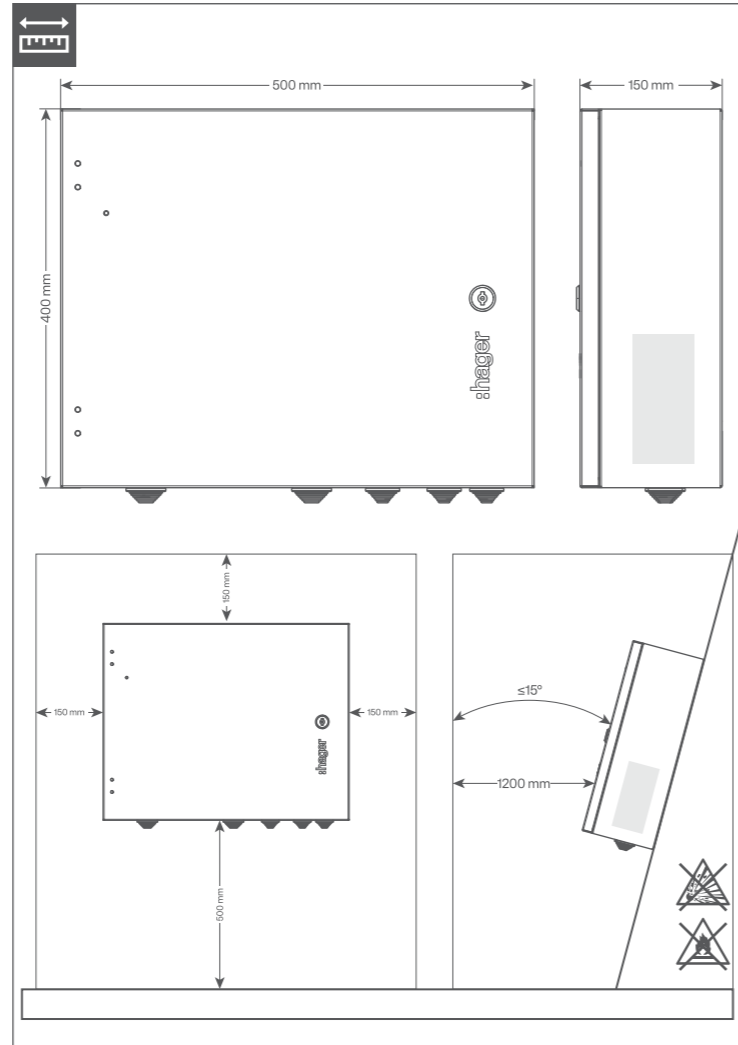

ATS-Box - XEMA250




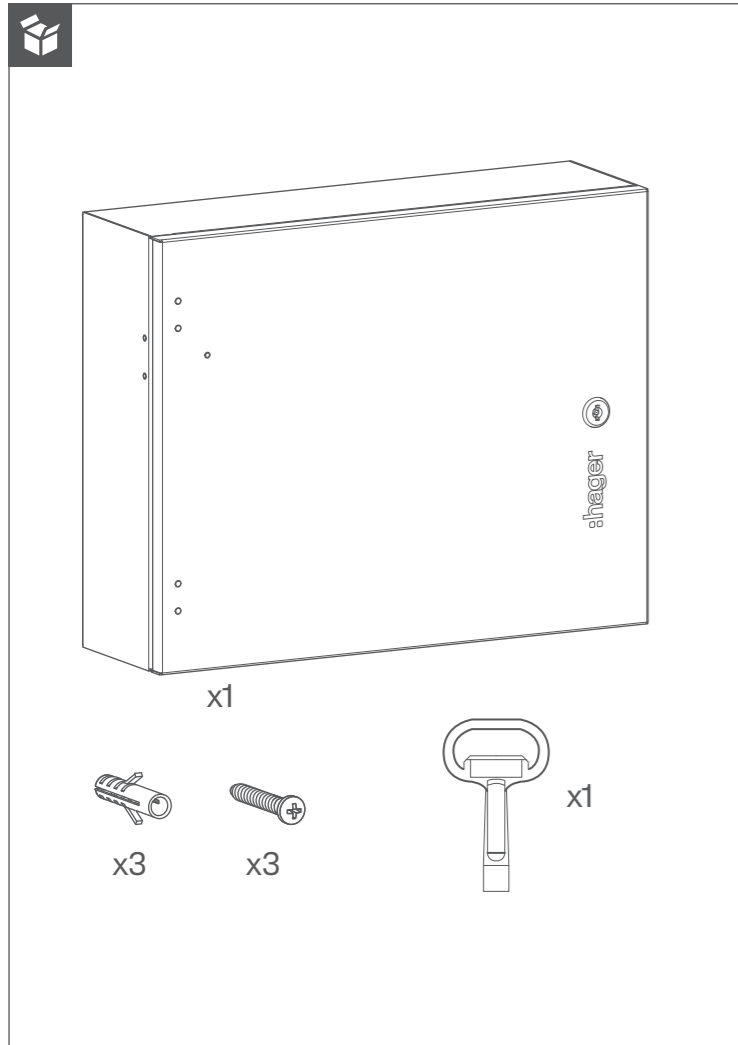






07 Leitungen für Leistungsmesser / Haus vorbereiten

①		16 mm
②		≤140 mm
③		Ø27 - 32 mm
		16 - 25 mm ²

08 Leitungen für Wechselrichter vorbereiten

①		12 mm
②		≤140 mm
③		Ø12 - 24 mm
		6 - 10 mm ²

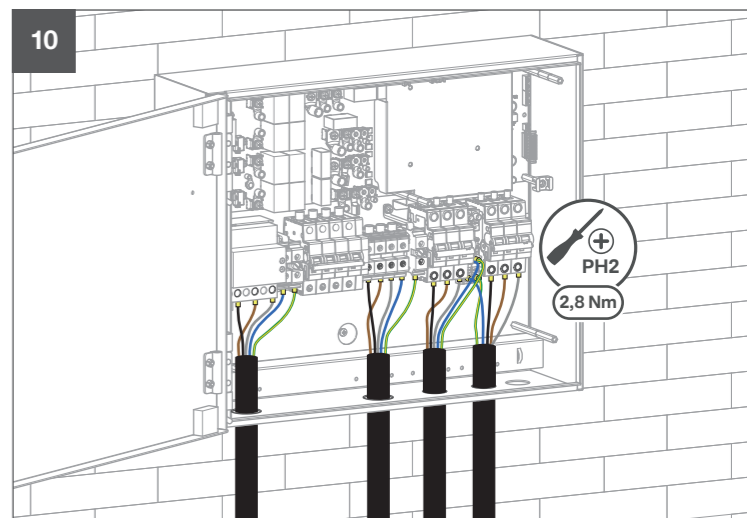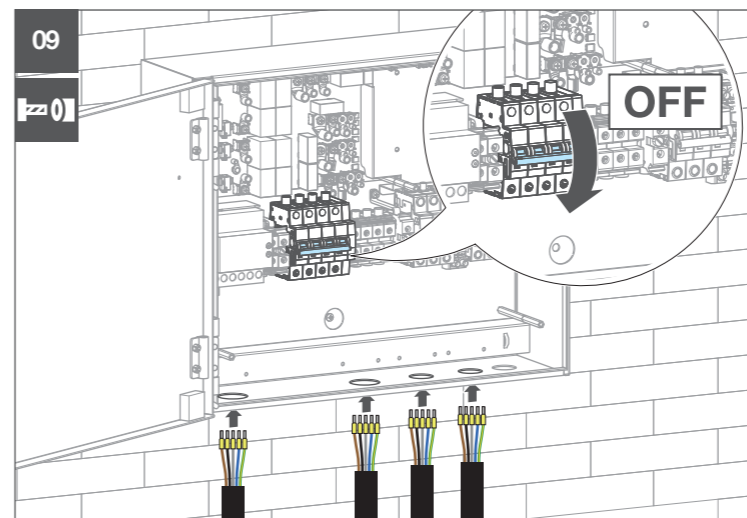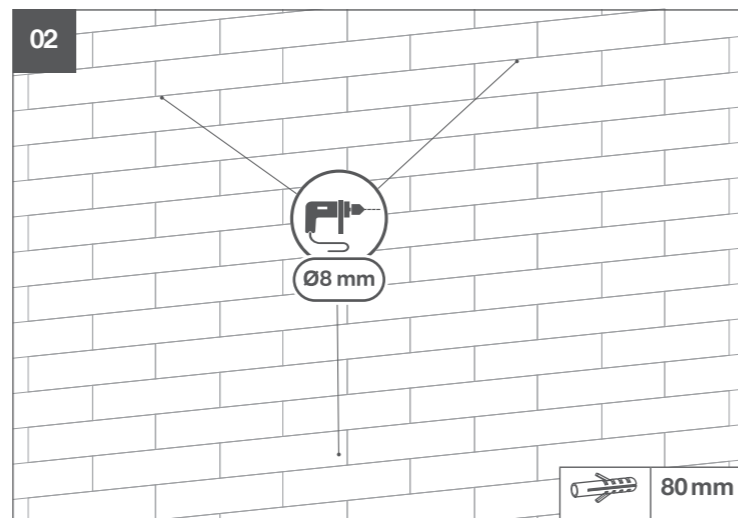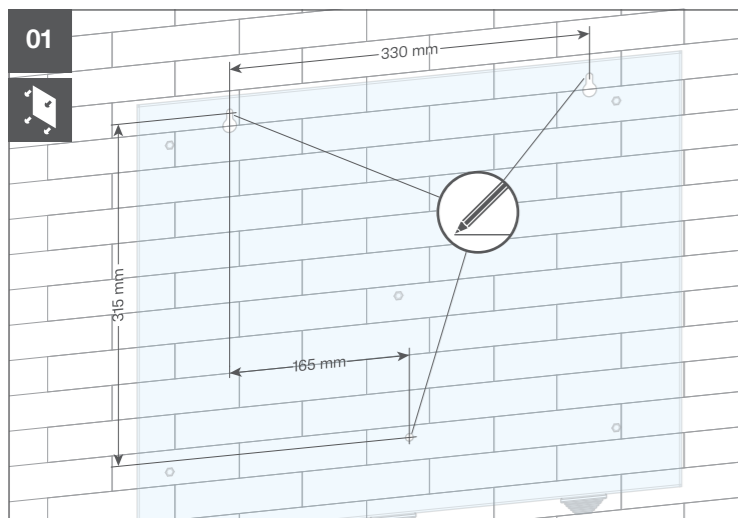

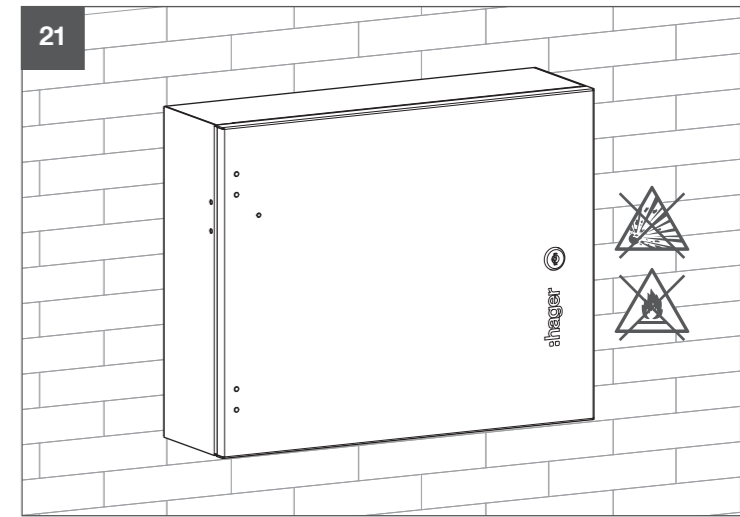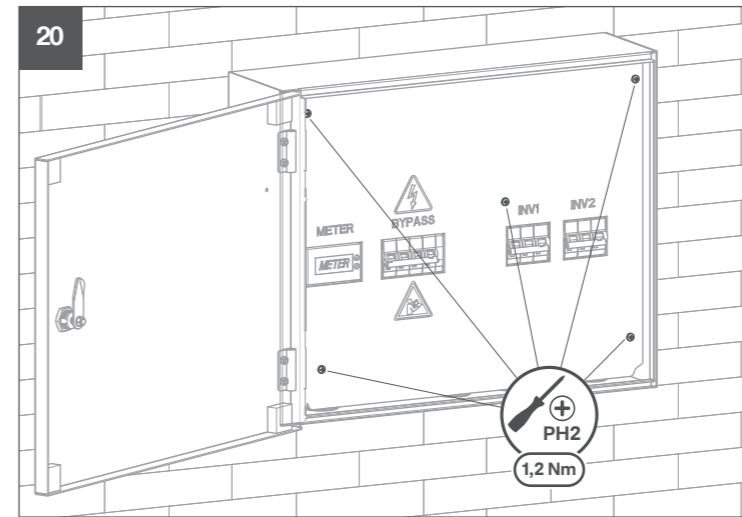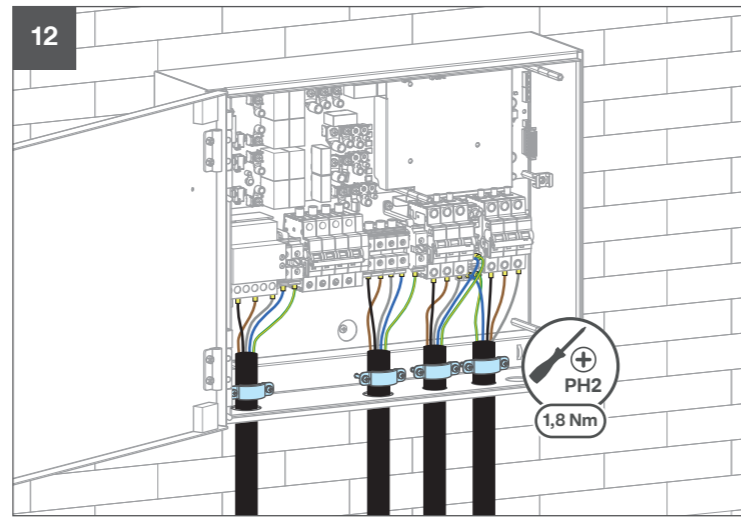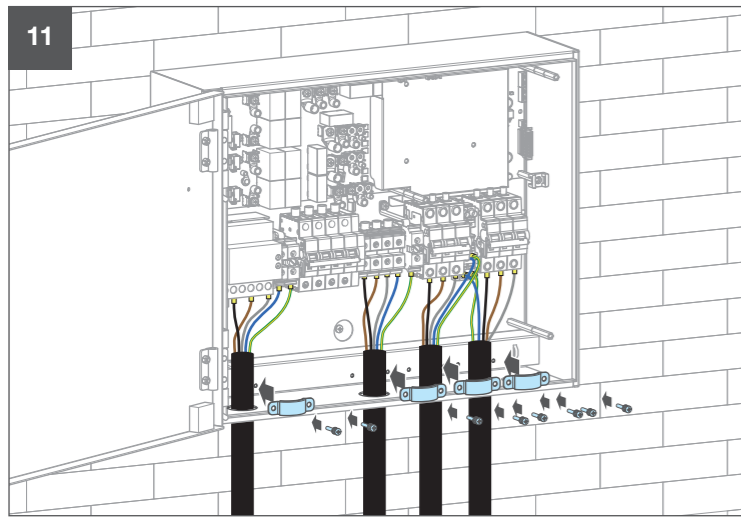

13 Kommunikationsleitung vorbereiten und anschließen

i

8	24V
7	MH
6	ML
5	G
4	CG
3	AH
2	AL
1	CG

14

A	10mm
B	0,25mm ²

