

Bestellhilfe

Kabelkanäle



Klick. Montiert. tehalit Geräteeinbau

Ganz ohne Schrauben oder Spezialwerkzeug stecken Sie die Kanalsteckdosen nur zusammen. So lassen sie sich auch nachträglich blitzschnell versetzen. Lediglich die C-Profil-montierten Kanalsteckdosen werden per 90-Grad-Schraubendrehung im Kanalboden arretiert.

Mit dieser einzigartigen Stecktechnik sparen Sie nun bis zu 87% Ihrer wertvollen Installationszeit. Dank des flachen Aufbaus und durchdachten Designs passen auch deutlich mehr Steckdosen und Einbaugeräte in den Brüstungskanal.

hager.at/geraeteinbau



Pluspunkte:

- Vorverdrahtete 2fach- & 3fach-Kanalsteckdosen
- Bis zu 6x schnellere Installation
- Nachbelegung bei laufendem Betrieb ohne Stromunterbrechung
- Modulares Design & durchgängige Beschriftung
- Flaches und diskretes Erscheinungsbild
- Großes Anschluss- & Verbindungstechnikzubehör



How-To: Geräteeinbau
Brüstungskanal



Hager Austria YouTube

Leitungsführung PVC

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Maße in mm								
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-/Kreuzstück	Trennwand
15	15	LF1501509016	LF1501569016 ¹⁾	-	-	-	-	-
18	19	LF2002009016	LF2002069016	-	-	-	-	-
18	45	LF1804509016	LF1804569016	LF1804549016	LF1804539016	LF1804559016	LF1804589016	-
20	33	LF2003509016	LFF2003569016	LFF2003549016	LFF2003539016	LFF2003559016	LFF2003589016	-
20	33 DZ ²⁾	LF2003609016	LFF2003569016	LFF2003549016	LFF2003539016	LFF2003559016	LFF2003589016	-
30	30	LF3003009016	LF3003069016	LF3003049016	LF3003039016	LF3003059016	LF3003089016	-
30	45	LF3004509016	LF3004569016	LF3004549016	LF3004539016	LF3004559016	LF3004589016	-
30	57	LF3006009016	LFF6006069016	LFF3006049016	LFF3006039016	LFF3006059016	LF3006089016	-
40	40	LF4004009016	LF4004069016	LF4004049016	LF4004039016	LF4004059016	LF4004089016	-
40	57	LF4006009016	LFF6006069016	LFF4006049016	LFF4006039016	LFF4006059016	LF4006089016	M2024
40	90	LF4009009016	LFF6009069016	LFF4009049016	LFF4009039016	LFF4009059016	LF4009089016	M2024
40	110	LF4011009016	LFF6011069016	LFF4011049016	LFF4011039016	LFF6011059016	LF4011089016	M2024
60	57	LF6006009016	LFF6006069016	LFF6006049016	LFF6006039016	LFF6006059016	LF6006089016	M2026
60	90	LF6009009016	LFF6009069016	LFF6009049016	LFF6009039016	LFF6009059016	LF6009089016	M2026
60	110	LF6011009016	LFF6011069016	LFF6011049016	LFF6011039016	LFF6011059016	LF6011089016	M2026
60	130	FB6013009016	FB6013069016	FB6013049016	FB6013039016	FB6013059016	FB6013089016	M1346
60	150	LF6015009016	LF6015069016	LF6015049016	LF6015039016	LF6015059016	LF6015089016	M2026
60	190	LF6019009016	LF6019069016	LF6019049016	LF6019039016	LF6019059016	LF6019089016	M2026
60	230	LF6023009016	LF6023069016	LF6023049016	LF6023039016	LF6023059016	LF6023089016	M2026
82	130	FB8013009016	FB8013069016	FB8013049016	FB8013039016	FB8013059016	-	M1346
100	230	FB9923009016	FB9923069016	FB9923049016	FB9923039016	FB9923059016	-	-

¹⁾ VPE = 10 Stück ²⁾ zweizügig

Graphitschwarz (RAL 9011)

Maße in mm							
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	Trennwand
15	15	LF1501509011	LF1501569011 ¹⁾	-	-	-	-
20	33	LF2003509011	LFF2003569011	LFF2003549011	LFF2003539011	LFF2003559011	-
30	45	LF3004509011	LF3004569011	LF3004549011	LF3004539011	-	-
40	57	LF4006009011	LFF6006069011	LFF4006049011	LFF4006039011	-	M2024
60	110	LF6011009011	LFF6011069011	LFF6011049011	LFF6011039011	-	M2026

¹⁾ VPE = 10 Stück

Braun (RAL 8014)

Maße in mm								
Höhe	Breite	Best.Nr.	Endplatte	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-/Kreuzstück	Trennwand
15	15	LF1501508014	LF1501568014 ¹⁾	-	-	-	-	-
18	19	LF2002008014	LF2002068014	-	-	-	-	-
20	33	LF2003508014	LFF2003568014	LFF2003548014	LFF2003538014	LFF2003558014	LFF2003588014	-
30	30	LF3003008014	LF3003068014	LF3003048014	LF3003038014	LF3003058014	LF3003088014	-
30	45	LF3004508014	LF3004568014	LF3004548014	LF3004538014	LF3004558014	LF3004588014	-
40	40	LF4004008014	LF4004068014	LF4004048014	LF4004038014	LF4004058014	LF4004088014	-
40	57	LF4006008014	LFF6006068014	LFF4006048014	LFF4006038014	LFF4006058014	LF4006088014	M2024

¹⁾ VPE = 10 Stück

Lichtgrau (RAL 7035)

Maße in mm								
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-/Kreuzstück	Trennwand
15	15	LF1501507035	LF1501567035 ²⁾	-	-	-	-	-
18	19	LF2002007035	LF2002067035	-	-	-	-	-
18	45	LF1804507035	LF1804567035	LF1804547035	LF1804537035	LF1804557035	LF1804587035	-
20	33	LF2003507035	LFF2003567035	LFF2003547035	LFF2003537035	LFF2003557035	LFF2003587035	-
20	33 DZ ¹⁾	LF2003607035	LFF2003567035	LFF2003547035	LFF2003537035	LFF2003557035	LFF2003587035	-
30	30	LF3003007035	LF3003067035	LF3003047035	LF3003037035	LF3003057035	LF3003087035	-
30	45	LF3004507035	LF3004567035	LF3004547035	LF3004537035	LF3004557035	LF3004587035	-
30	57	LF3006007035	LFF6006067035	LFF3006047035	LFF3006037035	LFF3006057035	LF3006087035	-
40	40	LF4004007035	LF4004067035	LF4004047035	LF4004037035	LF4004057035	LF4004087035	-
40	57	LF4006007035	LFF6006067035	LFF4006047035	LFF4006037035	LFF4006057035	LF4006087035	M2024
40	90	LF4009007035	LFF6009067035	LFF4009047035	LFF4009037035	LFF4009057035	LF4009087035	M2024
40	110	LF4011007035	LFF6011067035	LFF4011047035	LFF4011037035	LF6011057035	LF4011087035	M2024
60	57	LF6006007035	LFF6006067035	LFF6006047035	LFF6006037035	LFF6006057035	LF6006087035	M2026
60	90	LF6009007035	LFF6009067035	LFF6009047035	LFF6009037035	LFF6009057035	LF6009087035	M2026
60	110	LF6011007035	LFF6011067035	LFF6011047035	LFF6011037035	LFF6011057035	LF6011087035	M2026
60	130	FB6013007035	FB6013067035	FB6013047035	FB6013037035	FB6013057035	FB6013087035	M1346
60	150	LF6015007035	LF6015067035	LF6015047035	LF6015037035	LF6015057035	LF6015087035	M2026
60	190	LF6019007035	LF6019067035	LF6019047035	LF6019037035	LF6019057035	LF6019087035	M2026
60	230	LF6023007035	LF6023067035	LF6023047035	LF6023037035	LF6023057035	LF6023087035	M2026
82	130	FB8013007035 ¹⁾	FB8013067035	FB8013047035	FB8013037035	FB8013057035	-	M1346
100	230	FB9923007035	FB9923067035	FB9923047035	FB9923037035	FB9923057035	-	-

¹⁾ VPE = 10 Stück ²⁾ zweizügig

Leitungsführung PVC UV-stabil

Verkehrsweiß (RAL 9016)

				
Maße in mm				
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte	Trennwand
20	33	LFE2003509016	LFE2003569016	-
40	60	LFE4006009016	LFE6006069016	M2024
60	110	LFE6011009016	LFE6011069016	M2026

Leitungsführung PVC mit Klebeband

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Maße in mm			
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte
10	10	LF1001009016A	-
15	15	LF1501509016A	LF1501569016 ¹⁾
18	19	LF2002009016A	LF2002069016
20	33	LF2003509016A	LFF2003569016
30	30	LF3003009016A	LF3003069016

¹⁾ VPE = 10 Stück

Leitungsführung halogenfrei

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Maße in mm								
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-/Kreuzstück	Trennwand
18	19	LFH2002009016	LF2002069016	-	-	-	-	-
30	45	LFH3004509016	LF3004569016	LF3004549016	LF3004539016	LF3004559016	LF3004589016	-
40	57	LFH4006009016	LFF6006069016	LFF4006049016	LFF4006039016	LFF4006059016	LF4006089016	MH2024
60	90	LFH6009009016	LFF6009069016	LFF6009049016	LFF6009039016	LFF6009059016	LF6009089016	MH2026
60	110	LFH6011009016	LFF6011069016	LFF6011049016	LFF6011039016	LFF6011059016	LF6011089016	MH2026
60	150	LFH6015009016	LF6015069016	LF6015049016	LF6015039016	LF6015059016	LF6015089016	MH2026

Lichtgrau (RAL 7035)

Maße in mm								
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-/Kreuzstück	Trennwand
18	19	LFH2002007035	LF2002067035	-	-	-	-	-
30	45	LFH3004507035	LF3004567035	LF3004547035	LF3004537035	LF3004557035	LF3004587035	-
40	57	LFH4006007035	LFF6006067035	LFF4006047035	LFF4006037035	LFF4006057035	LF4006087035	MH2024
60	90	LFH6009007035	LFF6009067035	LFF6009047035	LFF6009037035	LFF6009057035	LF6009087035	MH2026
60	110	LFH6011007035	LFF6011067035	LFF6011047035	LFF6011037035	LFF6011057035	LF6011087035	MH2026
60	150	LFH6015007035	LF6015067035	LF6015047035	LF6015037035	LF6015057035	LF6015087035	MH2026



Produkt-Highlights

Kupplungen inklusive

Ab den Abmessungen 30x30 mm sind Kupplungen bereits im Lieferumfang enthalten. So geht die Montage besonders leicht von der Hand.




Vormontierte Halteklammern

Ab den Abmessungen 30x60 mm sind Kabelrückhalteklammern standardmäßig im Produkt enthalten – so bleibt Ihre Installation übersichtlich und sauber.



85°-95° winkelverstellbare Formteile

Praktisch, auch bei keinem rechten Winkel: mit den verstellbaren Formteilen passen sich die Hager Leitungsführungskanäle formschön an alle Wandverhältnisse an.

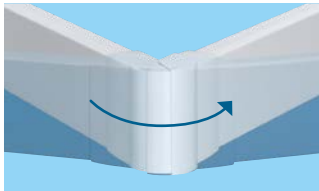

Leitungsführung Stahlblech

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Maße in mm								
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-/Kreuzstück	Kupplungen
18	19	LFS2002009016	LFS2002069016	-	-	-	-	R2320VERZ ¹⁾
18	32	LFS2003009016	LFS2003069016	-	-	-	-	LFS309 ¹⁾
30	32	LFS3003009016	LFS3003069016	-	-	-	-	LFS309 ¹⁾
30	45	LFS3004509016	LFS3004569016	LFS3004549016	LFS3004539016	LFS3004559016	LFS3004589016	R2330VERZ ¹⁾
40	60	LFS4006009016	LFS4006069016	LFS4006049016	LFS4006039016	LFS4006059016	LFS4006089016	R2504VERZ ²⁾
60	60	LFS6006009016	LFS6006069016	LFS6006049016	LFS6006039016	LFS6006059016	LFS6006089016	R2604VERZ ²⁾
60	100	LFS6010009016	LFS6010069016	LFS6010049016	LFS6010039016	LFS6010059016	LFS6010089016	R2604VERZ ²⁾
60	150	LFS6015009016	LFS6015069016	LFS6015049016	LFS6015039016	LFS6015059016	LFS6015089016	R2604VERZ ²⁾
60	200	LFS6020009016	LFS6020069016	LFS6020049016	LFS6020039016	LFS6020059016	LFS6020089016	R2604VERZ ²⁾

¹⁾ VPE = 10 Stück ²⁾ Kupplungspaar

Verzinkt

Maße in mm								
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-/Kreuzstück	Kupplungen
18	19	LFS200200VERZ	-	-	-	-	-	R2320VERZ ¹⁾
18	32	LFS200300VERZ	-	-	-	-	-	LFS309 ¹⁾
30	32	LFS300300VERZ	-	-	-	-	-	LFS309 ¹⁾
30	45	LFS300450VERZ	-	LFS300454VERZ	LFS300453VERZ	LFS300455VERZ	LFS300458VERZ	R2330VERZ ¹⁾
40	60	LFS400600VERZ	LFS400606VERZ	LFS400604VERZ	LFS400603VERZ	LFS400605VERZ	LFS400608VERZ	R2504VERZ ²⁾
60	60	LFS600600VERZ	LFS600606VERZ	LFS600604VERZ	LFS600603VERZ	LFS600605VERZ	LFS600608VERZ	R2604VERZ ²⁾
60	100	LFS601000VERZ	LFS601006VERZ	LFS601004VERZ	LFS601003VERZ	LFS601005VERZ	LFS601008VERZ	R2604VERZ ²⁾
60	150	LFS601500VERZ	LFS601506VERZ	LFS601504VERZ	LFS601503VERZ	LFS601505VERZ	LFS601508VERZ	R2604VERZ ²⁾
60	200	LFS602000VERZ	LFS602006VERZ	LFS602004VERZ	LFS602003VERZ	LFS602005VERZ	LFS602008VERZ	R2604VERZ ²⁾

¹⁾ VPE = 10 Stück ²⁾ Kupplungspaar

Zubehör Leitungsführung Stahlblech



Kabelhalteklammern

Bezeichnung	Best.Nr.
Stahlblech verzinkt 30x45	R2295
Stahlblech verzinkt 40x60 / 60x60	R2290VERZ
Polyamid halogenfrei, frei positionierbar 40x60/60x60	M6290
Stahlblech verzinkt 60x100	R2291VERZ
Polyamid halogenfrei, frei positionierbar 60x100	M6291
Stahlblech verzinkt 60x150	R2292VERZ
Polyamid halogenfrei, frei positionierbar 60x150	M6292
Stahlblech verzinkt 60x200	R2293VERZ
Polyamid halogenfrei, frei positionierbar 60x200	M6293



Trennwand für Kanäle ohne C-Profil

Bezeichnung	Best.Nr.
Stahlblech 60x100 / 150 / 200	TWS70VERZ
PC-ABS halogenfrei, m.Stanzpfeifen 60x100 / 150 / 200	G1615



Zubehör für Erdung

Bezeichnung	Best.Nr.
Erdungsanschluss-Oberteil 20x20	R4320
Erdungsanschluss-Oberteil 20x30 / 30x30	R4325
Erdungsanschluss-Oberteil 30x45	R4330
Erdungsanschluss-Oberteil 40x60, 60x60 / 100 / 150 / 200	L4180VERZ
Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb	L4181GNGE
Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb	L4182GNGE
Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb	L4183GNGE
Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl	L4187CHRO



Brandschutzkanal Stahlblech

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Maße in mm													
Höhe	Breite	Unter- & Oberteil	Endplatte	Inneneck	Außeneck	Flachwinkel	T-Stück	Längen-anpassstück	Kupplung	Wand-anschlussstück	Wandanschlussstück 4. Seite	Trennwand	Trennwand-Aufnahme 8 Stück
60	60	FWKP6006009016	FWKP6006069016	FWKP6006049016	FWKP6006039016	FWKP6006059016	FWKP6006089016	FWKP6006079016	FWKP6006099016	FWKP60060W9016	FWKP60060W49016	TWS70VERZ	FWKPZ001
60	100	FWKP6010009016	FWKP6010069016	FWKP6010049016	FWKP6010039016	FWKP6010059016	FWKP6010089016	FWKP6010079016	FWKP6010099016	FWKP60100W9016	FWKP60100W49016	TWS70VERZ	FWKPZ001
60	150	FWKP6015009016	FWKP6015069016	FWKP6015049016	FWKP6015039016	FWKP6015059016	FWKP6015089016	FWKP6015079016	FWKP6015099016	FWKP60150W9016	FWKP60150W49016	TWS70VERZ	FWKPZ001
100	150	FWKP10015009016	FWKP10015069016	FWKP10015049016	FWKP10015039016	FWKP10015059016	FWKP10015089016	FWKP10015079016	FWKP10015099016	FWKP100150W9016	-	TWS90VERZ	FWKPZ001
100	250	FWKP10025009016	FWKP10025069016	FWKP10025049016	FWKP10025039016	FWKP10025059016	FWKP10025089016	FWKP10025079016	FWKP10025099016	FWKP100250W9016	FWKP100250W49016	TWS90VERZ	FWKPZ001

Zubehör Brandschutzkanal FWK Plus

FWKPZ003

Optionales Zubehör Erdnung (Kanal ist selbsterdend)

Bezeichnung	Best.Nr.
Erdnungsteil 60x60 / 100 / 150	FWKPZ003
Erdnungsteil 100x150 / 250	FWKPZ004
Potentialausgleichsverbinder universal	L6681GCHR
Erdungsleitung 150mm	L4181GNGE

R2290VERZ

Zubehör für Deckenmontage

Bezeichnung	Best.Nr.
Kabelrückhalteklammern	R2290VERZ
Schrauben für Deckenmontage	FWKPZ002

Per Klick auf die Artikelseite


Flucht- & Rettungswege sicher schützen

Geschaffen für höchste Anforderungen.

Die einzigartigen Vorteile des Brandschutzkanals FWK Plus:

- Feuerwiderstandsklassen EI 30 / 60 / 90
- Europäische ETA-Zulassung
- Dank aufschäumender Innenbeschichtung 60% weniger Gewicht
- Horizontal und vertikal montierbar
- Ohne Zubehör selbsterdend

[hager.at/fw-k-plus](https://www.hager.at/fw-k-plus)

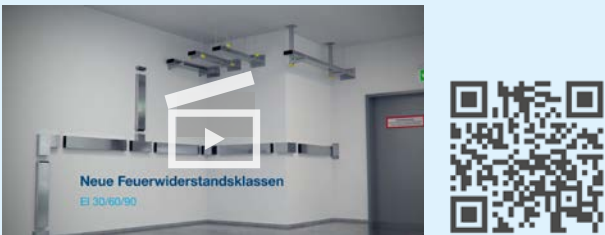

Brandschutzkanal
FWK Plus



Normen & Zulassungen

- EI-Qualifizierung: EI 30 / 60 / 90
 - **E** (frz. Étanchéité) = Raumabschluss
 - **I** (Isolation) = Wärmedämmung unter Brandeinfluss
- Geprüfte Sicherheit: ETA-Zulassung
- klassifiziert nach:
 - DIN EN 13501-1 (Brandverhalten von Baustoffen)
 - DIN EN 13501-2 (Feuerwiderstand von Bauteilen)
- geprüft nach DIN EN 1366-5 (Feuerwiderstandsprüfungen für Installationskanäle und -schächte)




Aufschäumende Innenbeschichtung

Der feuerwiderstandsfähige Kabelkanal FWK Plus besitzt eine intumeszierende Innenbeschichtung, die nur wenige Millimeter aufträgt, im Brandfall aber schützend aufschäumt. Die neue Dämmschichtbildner-Technologie ersetzt die schweren Gipsfaserplatten des Vorgängermodells und sorgt für deutlich weniger Gewicht, größere Leitungsöffnungen und leichtere Montage.



Formteile für jede Einbausituation

Ein umfangreiches Formteil-Sortiment ermöglicht eine saubere und form-schöne Montage in jeder Einbau-situation. Neben der Direktmontage an Wand und Decke ermöglichen unsere Abhängesysteme Ihnen zahlreiche Einbauoptionen – ob an Gewindestangen, als Ausleger an der Wand befestigt oder als Decken-abhänger.

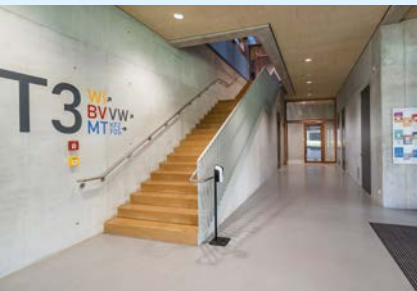

Perfekt geeignet für:

- Öffentliche Gebäude
- Bürogebäude
- Schulen und Bildungseinrichtungen
- Hochhäuser
- Produktions- und Lagerhallen
- Hotels
- Krankenhäuser

Brüstungskanal PVC

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Maße in mm											
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Kupplungspaar halogenfrei	Endplatte	Inneneck 85-95° verstellbar	Außeneck 85-95° verstellbar	Flachwinkel	Trennwand PVC	Schnittkassierung	Wandanschlussblende
65	100	BRP6510019016	BRP08029016	BRP65XXX9	BRP6510069016	BRP651004H9016	BRP651003H9016	BRP651005H9016	M2026	BRP6510079016	BRP65100W9016
65	130	BRP6513019016	BRP08029016	BRP65XXX9	BRP6513069016	BRP651304H9016	BRP651303H9016	BRP651305H9016	M2026	BRP6513079016	BRP65130W9016
65	170	BRP6517019016	BRP08029016	BRP65XXX9	BRP6517069016	BRP651704H9016	BRP651703H9016	BRP651705H9016	M2026	BRP6517079016	BRP65170W9016
65	210 DZ	BRP65210D19016	BRP08029016	BRP65XXX9	BRP652106D9016	BRP652104DH9016	BRP652103DH9016	BRP652105DH9016	M2026	BRP652107D9016	BRP65210WD9016

Lichtgrau (RAL 7035)

Maße in mm											
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Kupplungspaar halogenfrei	Endplatte	Inneneck 85-95° verstellbar	Außeneck 85-95° verstellbar	Flachwinkel	Trennwand PVC	Schnittkassierung	Wandanschlussblende
65	100	BRP6510017035	BRP08027035	BRP65XXX9	BRP6510067035	BRP651004H7035	BRP651003H7035	BRP651005H7035	M2026	BRP6510077035	BRP65100W7035
65	130	BRP6513017035	BRP08027035	BRP65XXX9	BRP6513067035	BRP651304H7035	BRP651303H7035	BRP651305H7035	M2026	BRP6513077035	BRP65130W7035
65	170	BRP6517017035	BRP08027035	BRP65XXX9	BRP6517067035	BRP651704H7035	BRP651703H7035	BRP651705H7035	M2026	BRP6517077035	BRP65170W7035

Graphitschwarz (RAL 9011)

Maße in mm									
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Kupplungspaar halogenfrei	Endplatte	Inneneck 85-95° verstellbar	Außeneck 85-95° verstellbar	Flachwinkel	Trennwand PVC
65	100	BRP6510019011	BRP08029011	BRP65XXX9	BRP6510069011	BRP651004H9011	BRP651003H9011	BRP651005H9011	M2026
65	130	BRP6513019011	BRP08029011	BRP65XXX9	BRP6513069011	BRP651304H9011	BRP651303H9011	BRP651305H9011	M2026

Brüstungskanal halogenfrei

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Maße in mm											
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Kupplungspaar halogenfrei	Endplatte	Inneneck 85-95° verstellbar	Außeneck 85-95° verstellbar	Flachwinkel	Trennwand halogenfrei	Schnittkassierung	Wandanschlussblende
65	100	BRHP6510019016	BRHP08029016	BRP65XXX9	BRP6510069016	BRP651004H9016	BRP651003H9016	BRP651005H9016	MH2026	BRP6510079016	BRP65100W9016
65	130	BRHP6513019016	BRHP08029016	BRP65XXX9	BRP6513069016	BRP651304H9016	BRP651303H9016	BRP651305H9016	MH2026	BRP6513079016	BRP65130W9016
65	170	BRHP6517019016	BRHP08029016	BRP65XXX9	BRP6517069016	BRP651704H9016	BRP651703H9016	BRP651705H9016	MH2026	BRP6517079016	BRP65170W9016

 Per Klick auf
die Artikelseite

Brüstungskanal Aluminium

Verkehrsweiß (RAL 9016)

Maße in mm														Je 25 Ober- & Unterteile		
																
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Kupplungsstifte (VPE = 100 St.)	Endplatte Aluminium	Inneneck 85-95° verstellbar	Außeneck 85-95° verstellbar	Flachwinkel	Trennwand PVC	Trennwand halogenfrei	Trennwand Stahlblech	Schnitt-kaschierung	Wand-anschlussblende	Erdungsset	Erdungsleitung 300mm	Erdungs-klemme
65	100	BRAP6510019016	BRAP08029016	L5412	L65329016	BRP651004H9016	BRP651003H9016	BRP651005H9016	M1043	M1839	L6477VERZ	BRP6510079016	BRP65100W9016	L5802	L4182GNGE	L4187CHRO
65	130	BRAP6513019016	BRAP08029016	L5412	L65339016	BRP651304H9016	BRP651303H9016	BRP651305H9016	M1043	M1839	L6477VERZ	BRP6513079016	BRP65130W9016	L5802	L4182GNGE	L4187CHRO
65	170	BRAP6517019016	BRAP08029016	L5412	L65349016	BRP651704H9016	BRP651703h9016	BRP651705H9016	M1043	M1839	L6477VERZ	BRP6517079016	BRP65170W9016	L5802	L4182GNGE	L4187CHRO

Aluminium (natureloxiert)

Maße in mm														Je 25 Ober- & Unterteile		
																
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Kupplungsstifte (VPE = 100 St.)	Endplatte Aluminium	Inneneck 85-95° verstellbar	Außeneck 85-95° verstellbar	Flachwinkel	Trennwand PVC	Trennwand halogenfrei	Trennwand Stahlblech	Schnitt-kaschierung	Wand-anschlussblende	Erdungsset	Erdungsleitung 300mm	Erdungs-klemme
65	100	BRAP651001ELN	BRAP0802ELN	L5412	L6532ELN	BRP651004HLAN	BRP651003HLAN	BRP651005HLAN	M1043	M1839	L6477VERZ	BRAP651007LAN	BRAP65100WLAN	L5802	L4182GNGE	L4187CHRO
65	130	BRAP651301ELN	BRAP0802ELN	L5412	L6532ELN	BRP651304HLAN	BRP651303HLAN	BRP651305HLAN	M1043	M1839	L6477VERZ	BRAP651307LAN	BRAP65130WLAN	L5802	L4182GNGE	L4187CHRO
65	170	BRAP651701ELN	BRAP0802ELN	L5412	L6532ELN	BRP651704HLAN	BRP651703hLAN	BRP651705HLAN	M1043	M1839	L6477VERZ	BRAP651707LAN	BRAP65170WLAN	L5802	L4182GNGE	L4187CHRO

Brüstungskanal Stahlblech

Verkehrsweiß (RAL 9016) - Formteile PC/ABS halogenfrei

Maße in mm														Optional zur Kupplung		
																
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Mit Kupplungspaar selbsterdend	Endplatte Stahlblech	Inneneck 85-95° verstellbar	Außeneck 85-95° verstellbar	Flachwinkel	Trennwand PVC	Trennwand halogenfrei	Trennwand Stahlblech	Schnitt-kaschierung	Wand-anschlussblende	Abschluss-Stück Wandanschluss	Erdung universal	Erdungs-klemme
68	100	BRS6510019016	BRS08029016	BRS651009	BRS6510069016	BR651004H9016	BR651003H9016	BR651005H9016	M1043	M1839	L6477VERZ	BR6510079016	BR65100W9016	BR100WK9016	G2401	L4187CHRO
68	130	BRS6513019016	BRS08029016	BRS651309	BRS6513069016	BR651304H9016	BR651303H9016	BR651305H9016	M1043	M1839	L6477VERZ	BR6513079016	BR65130W9016	BR130WK9016	G2401	L4187CHRO
68	170	BRS6517019016	BRS08029016	BRS651709	BRS6517069016	BR651704H9016	BR651703H9016	BR651705H9016	M1043	M1839	L6477VERZ	BR6517079016	BR65170W9016	BR170WK9016	G2401	L4187CHRO
68	210	BRS6521019016	BRS08029016	BRS652109	BRS6521069016	BR652104H9016	BR652103H9016	BR652105H9016	M1043	M1839	L6477VERZ	BR6521079016	BR65210W9016	BR210WK9016	G2401	L4187CHRO
68	210 DZ ¹⁾	BRS652101D9016	2x BRS08029016	BRS652109D	BRS652106D9016	BR652104DH9016	BR652103DH9016	BR652105DH9016	M1043	M1839	L6477VERZ	BR652107D9016	BR65210DW9016	BR210WK9016	G2401	L4187CHRO

¹⁾ zweizügig

Verkehrsweiß (RAL 9016) - Formteile Stahlblech

Maße in mm														Optional zur Kupplung		
																
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Mit Kupplungspaar selbsterdend	Endplatte	Inneneck Grundprofil	Außeneck Grundprofil	Außeneck Abdeckung	Flachwinkel Grundprofil	Trennwand PVC	Trennwand Stahlblech	Schnitt-kaschierung	Wand-anschlussblende	Abschluss-Stück Wandanschluss	Erdung universal	Erdungs-klemme
68	100	BRS6510019016	BRS08029016	BRS651009	BRS6510069016	BRS6510049016	BRS6510039016	BRS0802A9016	BRS6510059016	M1043	L6477VERZ	BR6510079016	BR65100W9016	BR100WK9016	G2401	L4187CHRO
68	130	BRS6513019016	BRS08029016	BRS651309	BRS6513069016	BRS6513049016	BRS6513039016	BRS0802A9016	BRS6513059016	M1043	L6477VERZ	BR6513079016	BR65130W9016	BR130WK9016	G2401	L4187CHRO
68	170	BRS6517019016	BRS08029016	BRS651709	BRS6517069016	BRS6517049016	BRS6517039016	BRS0802A9016	BRS6517059016	M1043	L6477VERZ	BR6517079016	BR65170W9016	BR170WK9016	G2401	L4187CHRO
68	210	BRS6521019016	BRS08029016	BRS652109	BRS6521069016	BRS6521049016	BRS6521039016	BRS0802A9016	BRS6521059016	M1043	L6477VERZ	BR6521079016	BR65210W9016	BR210WK9016	G2401	L4187CHRO
68	210 DZ ¹⁾	BRS652101D9016	2x BRS08029016	BRS652109D	BRS652106D9016	BRS652104D9016	BRS652103D9016	2x BRS0802A9016	BRS652105D9016	M1043	L6477VERZ	BR652107D9016	BR65210DW9016	BR210WK9016	G2401	L4187CHRO
83	130	BRS8513019016	BRS08029016	BRS851309	BRS8513069016	BRS8513049016	BRS8513039016	BRS0802A9016	BRS8513059016	M1043	L6477VERZ	BR8513079016	BR85130W9016	BR130WK9016	G2401	L4187CHRO
83	170	BRS8517019016	BRS08029016	BRS851709	BRS8517069016	BRS8517049016	BRS8517039016	BRS0802A9016	BRS8517059016	M1043	L6477VERZ	BR8517079016	BR85170W9016	BR170WK9016	G2401	L4187CHRO
100	130	BRS10013019016	BRS08029016	BRS1001309	BRS10013069016	BRS10013049016	BRS10013039016	BRS0802A9016	BRS10013059016	M1043	L6477VERZ	BRS10013079016	BRS100130W9016	BR130WK9016	G2401	L4187CHRO
100	170	BRS10017019016	BRS08029016	BRS1001709	BRS10017069016	BRS10017049016	BRS10017039016	BRS0802A9016	BRS10017059016	M1043	L6477VERZ	BRS10017079016	BRS100170W9016	BR170WK9016	G2401	L4187CHRO
100	210	BRS10021019016	BRS08029016	BRS1002109	BRS10021069016	BRS10021049016	BRS10021039016	BRS0802A9016	BRS10021059016	M1043	L6477VERZ	BRS10021079016	BRS100210W9016	BR210WK9016	G2401	L4187CHRO
100	210 DZ ¹⁾	BRS1002101D9016	2x BRS08029016	BRS1002109D	BRS1002106D9016	BRS1002104D9016	BRS1002103D9016	2x BRS0802A9016	BRS1002105D9016	M1043	L6477VERZ	BRS1002107D9016	BRS100210WD9016	BR210WK9016	G2401	L4187CHRO

¹⁾ zweizügig

Brüstungskanal PVC mit abnehmbaren Seitenoberteilen

Verkehrsweiß (RAL 9016) - inkl. Kupplungen

Maße in mm													
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Endplatte	Inneneck 85-95° verstellbar	Außeneck 85-95° verstellbar	Flachwinkel schnittkassierend	Trennwand PVC	Trennwand halogenfrei	Kabelrückhaltebolzen 4 St.	Schnittkassierung	Wandanschlussblende	Abschluss-Stück Wandanschluss
68	130	BRN6513019016	BR08029016	BR6513069016	BR651304H9016	BR651303H9016	BR651305H9016	M1043	BRHT	BRTB	BR6513079016	BR65130W9016	BR130WK9016
68	170	BRN6517019016	BR08029016	BR6517069016	BR651704H9016	BR651703H9016	BR651705H9016	M1043	BRHT	BRTB	BR6517079016	BR65170W9016	BR170WK9016
68	210	BRN6521019016	BR08029016	BR6521069016	BR652104H9016	BR652103H9016	BR652105H9016	M1043	BRHT	BRTB	BR6521079016	BR65210W9016	BR210WK9016

Graphitschwarz (RAL 9011) - inkl. Kupplungen

Maße in mm													
Höhe	Breite	Unterteil	Oberteil 80mm	Endplatte	Inneneck 85-95° verstellbar	Außeneck 85-95° verstellbar	Flachwinkel schnittkassierend	Trennwand PVC	Trennwand halogenfrei	Kabelrückhaltebolzen 4 St.	Schnittkassierung	Wandanschlussblende	Abschluss-Stück Wandanschluss
68	130	BRN6513019011	BR08029011	BR6513069011	BR651304H9011	BR651303H9011	BR651305H9011	M1043	BRHT	BRTB	BR6513079011	BR65130W9011	BR130WK9011
68	170	BRN6517019011	BR08029011	BR6517069011	BR651704H9011	BR651703H9011	BR651705H9011	M1043	BRHT	BRTB	BR6517079011	BR65170W9011	BR170WK9011
68	210	BRN6521019011	BR08029011	BR6521069011	BR652104H9011	BR652103H9011	BR652105H9011	M1043	BRHT	BRTB	BR6521079011	BR65210W9011	BR210WK9011

Brüstungskanal BRN65 Unschlagbar flexibel

Sie rüsten um, Ihr Kunde arbeitet weiter.


Die einzigartigen Vorteile des
tehalit.BRN65:

- Dreikammersystem zur Trennung von Energie-, Datenleitungen & Geräteeinbau
- Abnehmbare Seitenoberteile zu einfachen Nachinstallation
- Kupplung integriert und ausfahrbar
- Optimierter Geräteeinbau: bis zu 6x schneller

[hager.at/brn65](https://www.hager.at/brn65)




How-To Montage:
Brüstungskanal BRN65

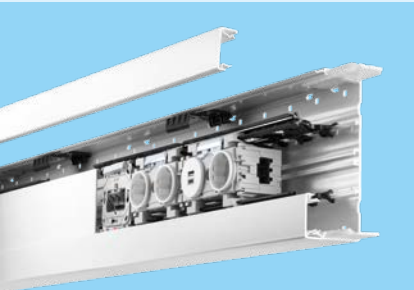

Dreikammersystem
Bei der Installation oder Nachbelegung sorgt das integrierte Dreikammer-system für eine saubere Trennung von Energie-, Datenleitungen und Geräte-einbau. Damit erfüllt der BRN65 die Anforderungen der Errichter-Norm DIN VDE 0100-520 sowie der Norm für strukturierte Datenverkabelung DIN EN 50174-2 bzw. VDE 0800-174-2.



Nachinstallation ohne Betriebsunterbrechung
Die Seitenoberteile oben und unten lassen sich einfach abnehmen, um Einbaugeräte auszutauschen oder Strom- und Datenkabel nachzulegen. Es entstehen keine Ausfallzeiten für Anwender und Gebäudebetreiber, angeschlossene Elektrogeräte können eingesteckt bleiben.

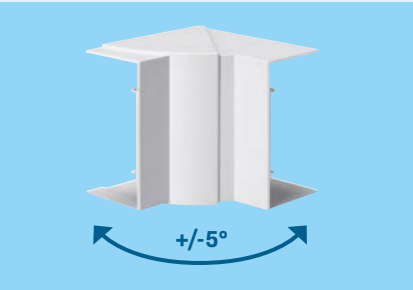

Verstellbare Haubenformteile
Schnittkassierende, winkel-verstellbare (+/-5°) Haubenformteile ermöglichen einfaches Um-die-Ecke-Verlegen und gleichen potentielle Wandunebenheiten aus.



Perfekt geeignet für:
- Bürogebäude
- Schulen und Bildungseinrichtungen
- IT-Rechenzentren
- Banken
- Arztpraxen und Labore

tehalit Geräteeinbau frontrastend

Kanalsteckdose 2-fach		Kanalsteckdose 2-fach Überspannungsschutz		Kanalsteckdose 2-fach mit Schalter		Kanalsteckdose 3-fach		Datentechnik	
Bezeichnung	Best.Nr.	Bezeichnung	Best.Nr.	Bezeichnung	Best.Nr.	Bezeichnung	Best.Nr.	Bezeichnung	Best.Nr.
2-fach verkehrsweiß	GS20019016	2-fach verkehrsweiß	GS12019016	2-fach verkehrsweiß	GS11019016	3-fach verkehrsweiß	GS30019016	1-fach Montagering	GLT1511
2-fach graphitschwarz	GS20019011	2-fach graphitschwarz	GS12019011	2-fach graphitschwarz	GS11019011	3-fach graphitschwarz	GS30019011	2-fach Datendose Cat.6a geschirmt LSA	G3140
2-fach verkehrsrot	GS20013020	2-fach verkehrsrot	GS12013020	2-fach verkehrsrot	GS11013020	3-fach verkehrsrot	GS30013020	2-fach Datenmodul Cat.6a	GMKSRJ45C6A2
2-fach minzgrün	GS20016029					3-fach minzgrün	GS30016029	2-fach Zentralscheibe RJ45 verkehrsweiß	GZUAE2A9016
1-fach USB-C+C verkehrsweiß	GS17019016							2-fach Zentralscheibe RJ45 lichtgrau	GZUAE2A7035
1-fach USB-C+C graphitschwarz	GS17019011							2-fach Zentralscheibe RJ45 graphitschwarz	GZUAE2A9011
								2-fach Zentralscheibe RJ45 lackiert Alu natur	GZUAE2ALAN

Blenden 2-fach		Blenden 3-fach		Blenden Datentechnik	
Bezeichnung	Best.Nr.	Bezeichnung	Best.Nr.	Bezeichnung	Best.Nr.
2-fach verkehrsweiß	GB080209016	3-fach verkehrsweiß	GB080309016	1-fach verkehrsweiß	GR0800A9016
2-fach lichtgrau	GB080207035	3-fach lichtgrau	GB080307035	1-fach lichtgrau	GR0800A7035
2-fach graphitschwarz	GB080209011	3-fach graphitschwarz	GB080309011	1-fach graphitschwarz	GR0800A9011
2-fach lackiert Alu natur	GB08020LAN	3-fach lackiert Alu natur	GB08030LAN	1-fach lackiert Alu natur	GR0800ALAN
2-fach verkehrsrot	GB080203020	3-fach verkehrsrot	GB080303020	1-fach verkehrsweiß mit Beschriftungsfeld	GR0802A9016
2-fach verkehrsweiß mit Beschriftungsfeld	GB080219016	3-fach verkehrsweiß mit Beschriftungsfeld	GB080319016	1-fach lichtgrau mit Beschriftungsfeld	GR0802A7035
2-fach lichtgrau mit Beschriftungsfeld	GB080217035	3-fach lichtgrau mit Beschriftungsfeld	GB080317035	1-fach graphitschwarz mit Beschriftungsfeld	GR0802A9011
2-fach graphitschwarz mit Beschriftungsfeld	GB080219011	3-fach graphitschwarz mit Beschriftungsfeld	GB080319011	1-fach lackiert Alu natur mit Beschriftungsfeld	GR0802ALAN
2-fach lackiert Alu natur mit Beschriftungsfeld	GB08021LAN	3-fach lackiert Alu natur mit Beschriftungsfeld	GB08031LAN		
2-fach verkehrsrot mit Beschriftungsfeld	GB080213020	3-fach verkehrsrot mit Beschriftungsfeld	GB080313020		

Schalterprogramm Hersteller

Energie- & Datentechnik		50x50mm Blenden für UP-Einsätze	
Bezeichnung	Best.Nr.	Bezeichnung	Best.Nr.
Geräteeinbaudose Energie	G2850	1-fach verkehrsweiß	GR0800B9016
Gerätemontagering Daten	G2870	1-fach lichtgrau	GR0800B7035
Geräteeinbaudose CEE	G2745	1-fach graphitschwarz	GR0800B9011
		1-fach lackiert Alu natur	GR0800BLAN
		1-fach verkehrsweiß mit Beschriftungsfeld	GR0802B9016
		1-fach lichtgrau mit Beschriftungsfeld	GR0802B7035
		1-fach graphitschwarz mit Beschriftungsfeld	GR0802B9011
		1-fach lackiert Alu natur mit Beschriftungsfeld	GR0802BLAN

Zubehör tehalit Geräteeinbau

	WAGO Steckklemmsystem für Kanalsteckdosen	
	Bezeichnung	Best.Nr.
	Eingangsbuchse 3-polig halogenfrei	G4703
	Ausgangsstecker 3-polig halogenfrei	G4713
	Eingangsbuchse 5-polig halogenfrei	G4705
	Ausgangsstecker 5-polig halogenfrei	G4715
	Verbindungsleitung 3x2,5², 1,5m, PVC	GKWAD03015
	Verbindungsleitung 3x2,5², 2,5m, PVC	GKWAD03025
	Verbindungsleitung 3x2,5², 1,5m, halogenfrei	GKWAD13015
	Verbindungsleitung 3x2,5², 2,5m, halogenfrei	GKWAD13025

tehalit-Kanalsteckdosen sind direkt über Steckklemmen oder auch via WAGO-Steckklemmsystem anschließbar

Per Klick auf die Artikelseite

Sockelleistenkanal PVC

Eigenschaften:

Unter- und Oberteil getrennt geliefert, L=2000mm
schwebender Geräteträger mit Spiegelfläche
Auch in Größe 20x80mm und vielen Dekorfarben erhältlich

SL2005529016

tehalit.SL verkehrsweiß RAL 9016

Bezeichnung (Maße in mm)

Best.Nr.

Unterteil 20x55

SL200551

Oberteil 20x55 verkehrsweiß

SL2005529016

Enstück 20x55 verkehrsweiß

SL2005569016

SL200551

Inneneck 20x55 verkehrsweiß

SL2005549016

Außeneck 20x55 verkehrsweiß

SL2005539016

Geräteträgerschürze 20x55 verkehrsweiß

SL20055A9016

Geräteträger 2-fach Schuko 20x55 verkehrsweiß

SL200559009016

Geräteträger 2xCat.6a 20x55 verkehrsweiß

SL200559079016

tehalit.SL graphitschwarz RAL 9011

Bezeichnung (Maße in mm)

Best.Nr.

Unterteil 20x55

SL200551

Oberteil 20x55 graphitschwarz

SL2005529011

Enstück 20x55 graphitschwarz

SL2005569011

SL2005529011

Inneneck 20x55 graphitschwarz

SL2005549011

Außeneck 20x55 graphitschwarz

SL2005539011

Geräteträgerschürze 20x55 graphitschwarz

SL20055A9011

Geräteträger 2-fach Schuko 20x55 graphitschwarz

SL200559009011

Geräteträger 2xCat.6a 20x55 graphitschwarz

SL200559079011

SL200551

Eckkanal PVC



Eigenschaften Kanal:
Unter- und Oberteil, L=2500mm

tehalit.Eckkanal

EK4004009016	Bezeichnung (Maße in mm)	Best.Nr.
	Kanal 40x40 verkehrsweiß	EK4004009016
	Enstück verkehrsweiß	EK4004069016
	Inneneck verkehrsweiß	EK4004059016
	Außeneck verkehrsweiß	EK4004039016
	Kupplung verkehrsweiß	EK4004079016

Aufbodenkanal PVC



Eigenschaften Kanal:

Unter- und Oberteil, L=2000mm

tehalit.Aufbodenkanal

SLA180750ELN	Bezeichnung (Maße in mm)	Best.Nr.
	Kanal 18x75 verkehrsweiß	SL1807509016
	Kanal 18x75 lichtgrau	SL1807507035
	Kanal 18x75 steingrau	SL1807507030
	Kanal 18x75 anthrazit	SL1807507021
	Kanal 18x75 beige	SL1807501019
	Kanal 18x75 braun	SL1807508014
	Kanal 18x75 Oberteil Alu / Unterteil PVC	SLA180750ELN

Verdrahtungskanal PVC



Eigenschaften Kanal:
Unter- und Oberteil, L=2000mm
bis zum Boden ausbrechbar

tehalit.BA7 grau

BA760040	Bezeichnung (Maße in mm)	Best.Nr.
	Kanal 25x25	BA725025
	Kanal 25x40	BA725040
	Kanal 40x25	BA740025
	Kanal 40x40	BA740040
	Kanal 40x60	BA740060
	Kanal 40x80	BA740080
	Kanal 40x100	BA740100
	Kanal 60x25	BA760025
	Kanal 60x40	BA760040
	Kanal 60x60	BA760060
	Kanal 60x80	BA760080
	Kanal 60x100	BA760100
	Kanal 60x120	BA760120
	Kanal 80x25	BA780025
	Kanal 80x40	BA780040
	Kanal 80x60	BA780060
	Kanal 80x80	BA780080
	Kanal 80x100	BA780100
	Kanal 80x120	BA780120
	Kanal 100x60	BA7100060
	Kanal 100x80	BA7100080
	Kanal 100x100	BA7100100
	Klammer halogenfrei ab Breite 40mm verwendbar	BA7CLIP

Verdrahtungskanal halogenfrei

		tehalit.HA7 lichtgrau	
HA760060	Bezeichnung (Maße in mm)	Best.Nr.	
	Kanal 25x25	HA725025	
	Kanal 25x40	HA725040	
	Kanal 40x25	HA740025	
	Kanal 40x40	HA740040	
	Kanal 40x60	HA740060	
	Kanal 40x80	HA740080	
	Kanal 40x100	HA740100	
	Kanal 60x25	HA760025	
	Kanal 60x40	HA760040	
	Kanal 60x60	HA760060	
	Kanal 60x80	HA760080	
	Kanal 60x100	HA760100	
	Kanal 60x120	HA760120	
	Kanal 80x25	HA780025	
	Kanal 80x40	HA780040	
	Kanal 80x60	HA780060	
	Kanal 80x80	HA780080	
	Kanal 80x100	HA780100	
	Kanal 80x120	HA780120	
	Kanal 100x40	HA7100040	
	Kanal 100x60	HA7100060	
	Kanal 100x80	HA7100080	
	Kanal 100x100	HA7100100	
	Klammer halogenfrei ab Breite 40mm verwendbar	BA7CLIP	

Per Klick auf
die Artikelseite

Sockelleistenkanal

Überaus flexible, leicht zu installierende und jederzeit zugängliche Installationslösung, die außerdem mit eleganter Optik zu überzeugen weiß.

Die Vorteile im Überblick:

- Kanal auch in Dekorfarben erhältlich
- Geräteträger mit seitlichen Spiegelflächen am Kanal montiert ohne Wandbohrung
- Komfortabler Anschluss dank vorverdrahteter Steckdose mit 90°-Klappmechanismus
- Min. 30% Recyclinganteil enthalten

hager.at/sockelleistenkanal

Sockelleistenkanal
tehalit SL

SL-Oberteile sind in verschiedenen Varianten erhältlich:

- Standard
- Tappeleiste
- Weichleiste (patentiert)
- LED-Option
- Große Farbauswahl





Im Überblick:
Vorteile tehalit.SL

 Hager Austria YouTube



Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf bei Wien

Telefon 02235/44600
servicecenter-austria@hager.com
hager.at

26AT0006MCNB



**ELEKTRIKER
ÖSTERREICH**
Markenpartner



Better buildings
Better tomorrows **:hager**