




WHT50609Q

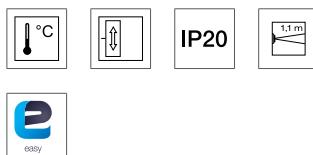

### kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: Bewegungsmelder 1.1m Braun

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1.10 - 1.10 m
------------------------	---------------

##### Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus	ETS easy
----------------------------	-------------

Minimale Einschaltzeit	10 s
------------------------	------

##### Funktionen

Maximale Einschaltzeit	30 min
------------------------	--------

##### Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

##### Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

##### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

##### Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

##### Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
------------------------------	-----------

Erfassungswinkel horizontal	90 - 180
-----------------------------	----------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

##### Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

##### Texte

Drucktaster	Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
-------------	---

Betriebsart	Mit Testbetrieb Master/Slave Betrieb zur Abdeckung grosser Erfassungsbereiche Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
-------------	--

Funktion	Anwesenheitssimulation Mit Partyfunktion
----------	---

Montageart	Mit Spreizkrallen Mit Demontageschutz
------------	--

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----