


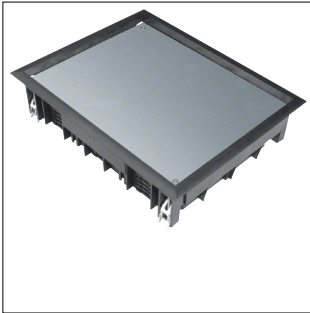

VDE09129005

Deksel E09 200x253mm zwart voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	62 mm
Inbouwbreedte	253 mm
Inbouwlengte	200 mm
Lengte	219 mm
Breedte	272 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	E09
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitvoer	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-code	9005

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal Schuko-contactdozen	0

Samenstelling

Aantal outlets	0
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

