


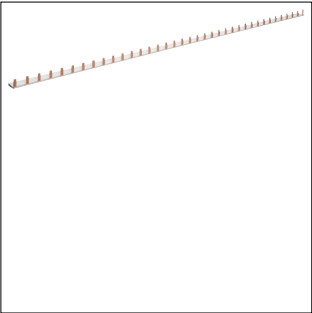

KB199Q

Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Abmessungen

Länge	1000 mm
-------	---------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	415 - 415 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module	37
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja