


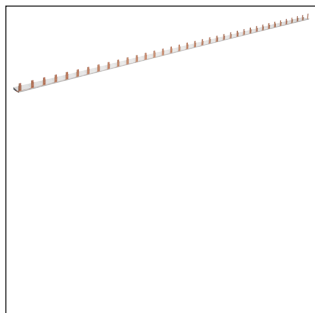

KB199Q

Шина гребінчаста 1P 35мм² 37М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	37
-------------------	----

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----