




GS16009016

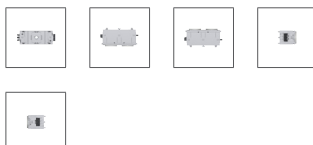

Steckdose 1-fach mit USB-Charger A+C 15W Wago Winsta C-Profil verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Leistung

Ausgangsleistung 15 W

Leistungsaufnahme standby 0,06 W

Werkstoff

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polyamid (PA)

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 50 mm

Breite 120 mm

Tiefe 61 mm

Anzahl Einheiten 2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse 1,5 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Geräteeinbaukanal C-Profil

Konnektivität

Montageart Anreihbar

Anschluss-/Steckertyp USB AC

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Vorbestückt mit Steckdose + Ladegerät USB Typ A + C

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz

Geeignet für

Hager Geräte Steckdose BRx

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

