




GS16009016

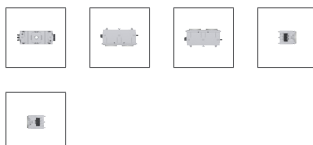

**Ecoline contactdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Uitgangsvermogen	15 W
Energieverbruik standby	0,06 W

**Materiaal**

Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	50 mm
Breedte	120 mm
Diepte	61 mm
Aantal eenheden	2

**Aansluiting**

Type connector/steker	Wago Winsta
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuis	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal leidinginvoeringen	2

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandgoot C-profiel
---------------	--------------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Modulair
Type USB-aansluiting	AC

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Ja
Uitgerust met	Contactdoos + USB-lader type A+C

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Functies**

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

