


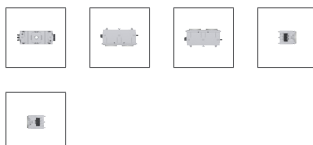

GS16009016



## Technické vlastnosti

### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

### Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

### Výkon

Výstupní výkon 15 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,06 W

### Materiál

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Matná

Materiál Polyamid (PA)

Povrch Neošetřený

### Rozměry

Výška 50 mm

Šířka 120 mm

Hloubka 61 mm

Počet jednotek 2

### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Wago Winsta

Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Počet vstupů potrubí 2

### Instalace, montáž

Montáž C profil parapetního kanálu

### Konektivita

Druh montáže Modulární

Typ konektoru/zástrčky USB AC

### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

### Příslušenství

Popisové pole Ano

Předem vybaveno Zásuvka + USB nabíječka typu A a C

### Kapacita

Počet modulů 2

### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP20

### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

### Identifikace

S potiskem Ne

### Texty

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

**Vhodné pro**

Zařízení Hager energy, zásuvka BRx

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano

**Ilustrace a výkresy**

