


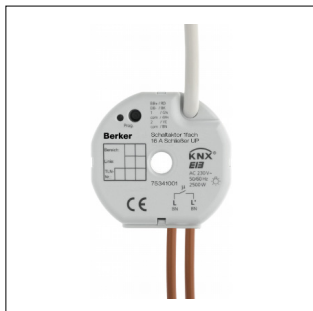

75341001



inbouwcombinatie 1x schakelactor + 2x ingang

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Afmetingen

Hoogte	28 mm
--------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
--------------------------------	-----

Vermogen

Vermogen gloeilamp 230 V	2500 - 2500 W
--------------------------	---------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Functie	Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, rolluikbesturing en indicator
---------	---