


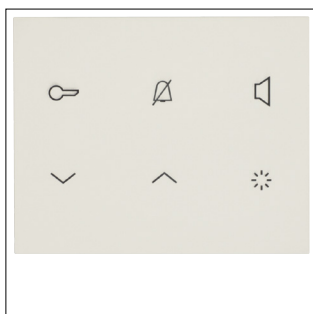

REA122Y



Innenstation Audio AP 2Draht weiß glänzend TOUCH

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe	74,50 mm
Breite	93 mm
Tiefe	16 mm
Abmessungen	74.50 x 93 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	5 - 50 °C

Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Stromaufnahme während des Betriebs	180 mA
Stromaufnahme (Ruhe)	265 mA

Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
Lautstärkeregelung	Ja

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht i2Audio
---	-------------------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Zubehör

Zusatzgerät anreihbar	Nein
-----------------------	------