


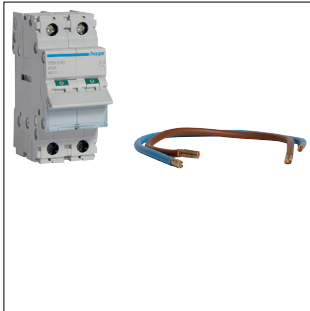

VK10SH

## Uitbreidingsset hoofdschakelaar 2-polig 40 A

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

#### Stroom / temperatuur

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Nominale stroom                                                   | 40 A    |
| Afschakelvermogen 400 V AC23A                                     | 846 A   |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen | 0,60 kA |

#### Spanning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 400 - 400 V |
| Type voeding         | AC          |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Samenstelling

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Aantal maakcontacten     | 2 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |