



B11096



Raccordo girevole guaina spirolata/sistema chiuso IP65 passo GAS grigio RGR40

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore prodotto


Grigio chiaro

Compatibilità

Compatibile con diametro del tubo

40 - 40 mm

Illustrazioni | Disegni

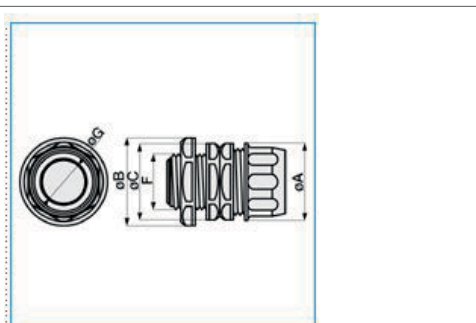

Quote:

F: 1 1/2"
Ø A: 60
Ø B: 58
Ø C: 57
Ø G: 40