




EE820

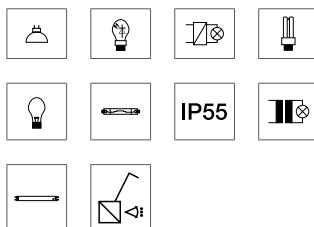

**Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	140 -140 °

**Einstellungen**

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
----------------------------------	--------------

**Beleuchtung**

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Empfohlene Montagehöhe	2.50 - 2.50 m
------------------------	---------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
Werkstoff	Kunststoff

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
--------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

**Texte**

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja