


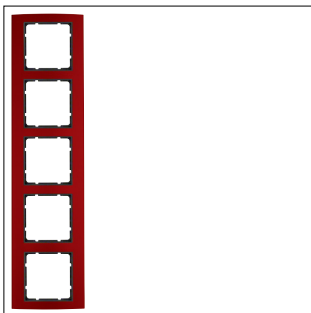

10153012

Okvir, 5-struki, B.3, aluminij crvena/antracit mat, aluminij eloksiran

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 5 |
| Broj modula | 5 |

##### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Crvena            |
| RAL kod         | 3003              |
| Obrada površine | Mat               |
| Materijal       | Aluminij<br>Metal |
| Obrada          | Anodizirano       |

##### Dimenzije

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Visina                     | 90,70 mm  |
| Širina                     | 365,10 mm |
| Dubina                     | 11,70 mm  |
| Broj jedinica horizontalno | 5         |
| Broj jedinica vertikalno   | 5         |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |

##### Tekst

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom<br>Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |