


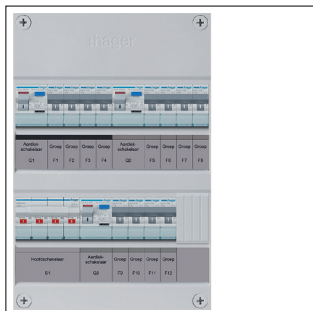

VKZ444L

12-groepenverdeler HS, 3 x ALS 2-polig 30 mA, 3-fase, excl. buisinvoer

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktmontage

Uitvoering

Aantal polen 5

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 24

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Afmetingen

Diepte 89 mm

Hoogte 330 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Aansluiting

Aantal fasen 3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 3

Samenstelling

Aantal groepen 12

Aantal lichtgroepen 12

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Duurzaamheid

RoHS conform Ja