




SH363N

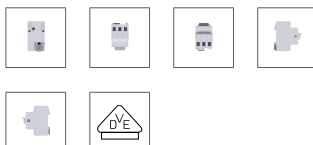

**Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
Bedingter Kurzschlussstrom Inc mit Sicherung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4	6000A/63A gG

**Architektur**

Polart	3P
Steuer-/Bedienelement	Knebel
Position Neutralleiter	ohne Neutralleiter
Polanzahl	3

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

**Spannung**

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	500 V
Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	6 kV
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	400 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol	2,60 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,80 W

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
----------------------	----------

**Ausstattung**

Motorantrieb optional	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Nein
--------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Funktionen**

Wendeschalter	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein
Ausführung als Lasttrennschalter	Ja

**Ausstattung**

Plombierbar	Ja
-------------	----

**Kapazität**

Anzahl Module	2,50
---------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

