


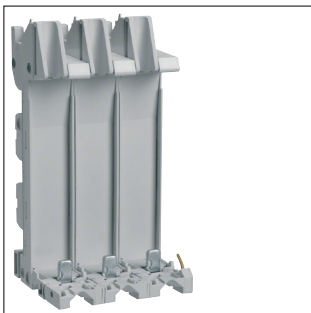

HZT632

Шинний адаптер S-S для селективного автоматичного вимикача 3P

Технічні характеристики

Розміри

Ширина	81 mm
Ширина/товщина шини	5 - 10 mm
Дистанційні шини	40 mm

Архітектура

Кількість полюсів	3
Тип полюса	3P

Електричний струм

Номінальний струм	100 A
-------------------	-------

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 80 °C

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes