


41238982

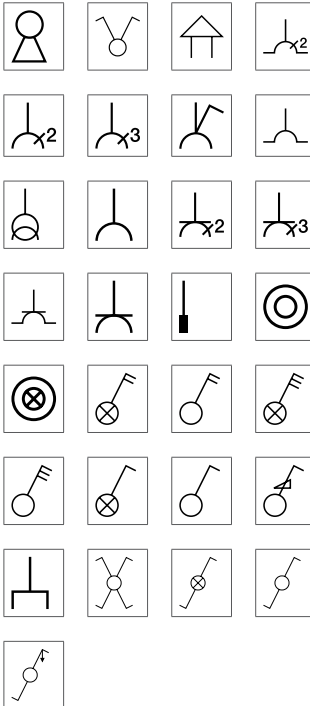

Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Weiß
RAL Nummer 1013
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Anzahl Einheiten 1
Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm
Einbautiefe 32 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss
Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein
Mit Signallampe Nein
Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Stoßfestigkeit IK IK02
IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Zentralplatte
Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Texte

| | |
|--------------|-------------------------|
| Anschlussart | Mit Schraub-Liftklemmen |
|--------------|-------------------------|

Geeignet für

S.x/B.x

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|
