


41238989

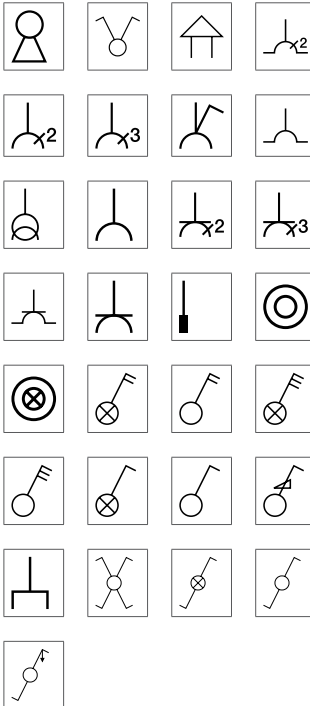

**Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß  
RAL Nummer 9010  
Glanzgrad Glänzend  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 71 mm  
Breite 71 mm  
Anzahl Einheiten 1  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm  
Einbautiefe 32 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss  
Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO  
Verdrehter Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Nein  
Mit Signallampe Nein  
Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja  
Stoßfestigkeit IK IK02  
IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Ja  
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Texte**

Abdeckung Zentralplatte  
Schutz Erhöhter Berührungsschutz

---

**Texte**

---

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

---

**Geeignet für**

---

S.x/B.x

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei Ja

---

RoHS-konform Ja

---