


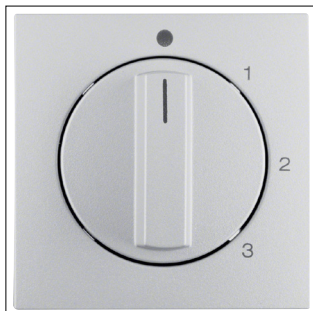

1096140400

Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Silver, S.1

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	58 mm
Bredd	58 mm
Djup	20 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Präglad	Med tryck/prägling
Utförande	För skruvfästning

Lämplig för

Hager S.x/B.x	
---------------	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja