



B04000



Centralino 4 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 04 GRI

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 125 A

Equipaggiamento

Numero di file 1

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Serie

Altezza 140 mm

Larghezza 110 mm

Profondità 86 mm

Larghezza di montaggio 138 mm

Numero di unità in larghezza 4

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente No

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Materiali

Resistente agli ultravioletti Si

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente GWT 650 °C


Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

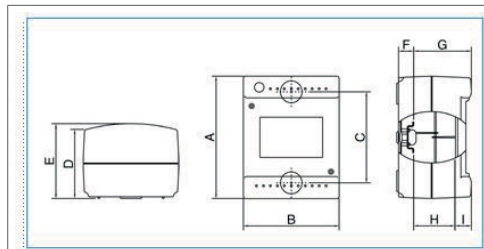

Quote:

- A: 140
- B: 110
- C: 100
- D: 79
- E: 86
- F: 17
- G: 67
- H: 48