


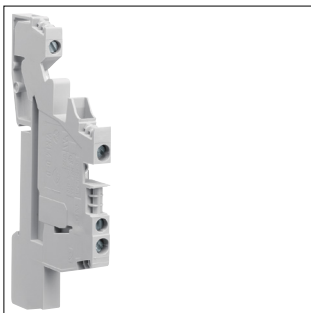

KXA04I4

Klema, 2x prolazna L, 4mm², na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	26 A
----------------	------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1 W
-----------------------------	-----

Dimenzije

Visina	51,50 mm
Širina	90 mm
Dubina	6 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7030
Materijal	Poliamid (PA)

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da