


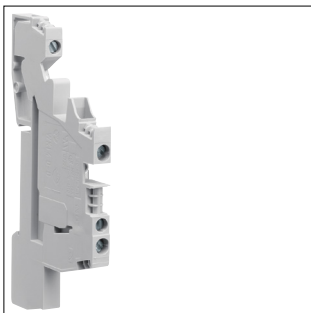

KXA04I4

Клема додаткова 2-фазна, 4мм²

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	26 A
-------------------	------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W
--	-----

Розміри

Висота	51,50 mm
Ширина	90 mm
Глибина	6 mm

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 4 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 6 mm ²

Матеріали

Код RAL	7030
---------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes