


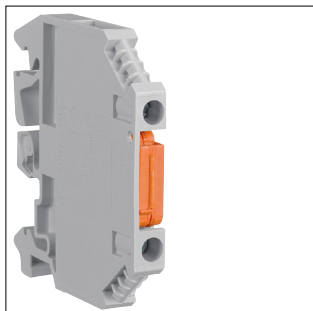

KXA04KD

Meetklem 4 mm², 20 A/800 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	49,50 mm
Breedte	48 mm
Diepte	6 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 4 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 6 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7030
Materiaal	Polyamide (PA)

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja