


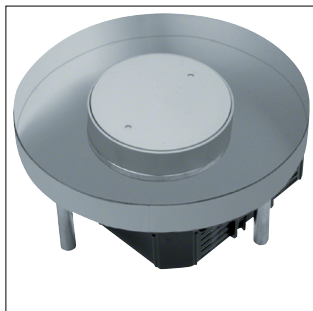

EKR0600TM1

Nivelleerbare cassette RVS rondx215mm hoogte 28mm voor kabeluitvoerstuk TULAA105

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	100 mm
Inbouwdiameter	215 mm
Hoogte	100 mm
Nominale grootte	215 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R06
--	-----

Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing	23 mm
-----------------------------	-------

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
----------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	3 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	6
Aantal outlets	2
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering leidinguitvoer	Schroefbaar

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Kleur leidinguitvoer	Zilver
Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK10
-----------------	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

