




FR42S

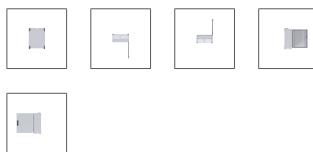

Schrank, univers, IP55/II, 650x550x275mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	550 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1.50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----