


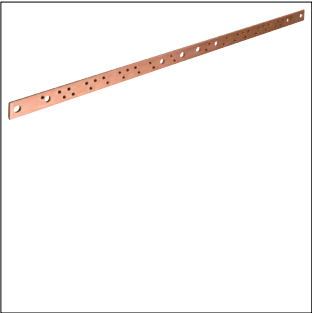

UM30A2

Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 5 mm
Hauteur du jeu de barres	30 mm
Longueur du jeu de barre	880 mm

Equipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Matière

Matériau	Cuivre
----------	--------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui