


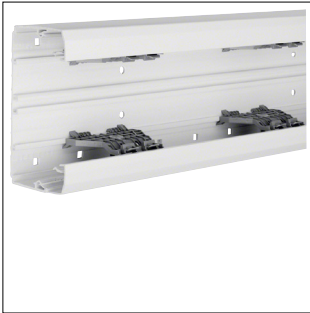

BRHN7013019001

BRHN, bodemprofiel 70x130 mm halogeenvrij, wit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	67 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	3
Deur 2	25 mm
Dekselbreedte 3	25 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	6900 - 6900 mm ²
-----------------	-----------------------------

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten- inbouw
------------------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Crème
RAL-code	9001

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

