


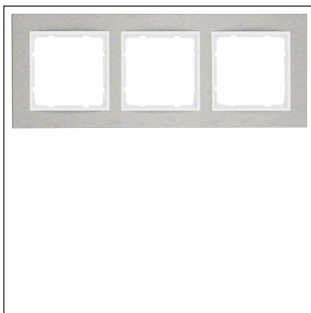

10233609

Okvir, 3-struki, B.7, horizontalno, nehrđajući čelik /p.bijela mat,četskani metal

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 3 |
| Broj modula | 3 |

##### Materijali

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Boja            | Nehrdajući čelik          |
| RAL kod         | 9022                      |
| Obrada površine | Mat                       |
| Materijal       | Metal<br>Nehrdajući čelik |
| Obrada          | Brušeno                   |

##### Dimenzije

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Visina                     | 95 mm   |
| Širina                     | 232 mm  |
| Dubina                     | 9,60 mm |
| Broj jedinica horizontalno | 3       |
| Broj jedinica vertikalno   | 1       |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |

##### Tekst

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom |
|-------------------|---------------------------|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |