




EE701

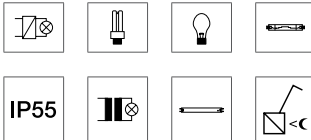

**Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

230 V Glüh- und Halogenlampen 1000 W

**Einstellungen**

Ausschaltverzögerungszeit 120 s

Einschaltverzögerungszeit 40 s

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur -30 - +60 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 4 mm<sup>2</sup>

**Texte**

Montageart Mit Rohrschelle für Mastbefestigung  
Montage auf UP-Dose möglich  
Für Wand- und Mastmontage

Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 8 A

**Abmessungen**

Höhe 95 mm

Breite 80 mm

Tiefe 42,50 mm

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja