




EE701

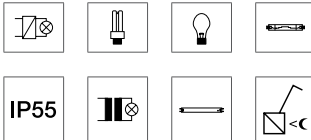

Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1000 W

Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit 120 s

Einschaltverzögerungszeit 40 s

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur -30 - +60 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 4 mm²

Texte

Montageart Mit Rohrschelle für Mastbefestigung
Montage Auf UP-Dose möglich
Für Wand- und Mastmontage

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Schaltstrom 8 A

Abmessungen

Höhe 95 mm

Breite 80 mm

Tiefe 42,50 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja