




EE702

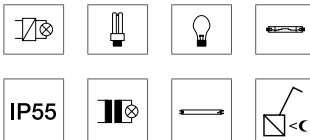

## Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

#### Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit 40 s

Einschaltverzögerungszeit 10 s

#### Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur -30 - +60 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Texte

Montageart Mit Rohrschelle für Mastbefestigung  
Montage Auf UP-Dose möglich  
Für Wand- und Mastmontage

Anschlussart Mit Schraubklemmen

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

#### Abmessungen

Höhe 95 mm

Breite 80 mm

Tiefe 42,50 mm

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja