




KDN450E

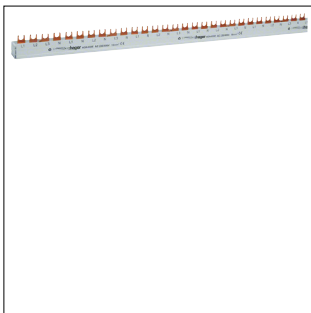

Fasskena 3-Polig+N, gaffel 16mm² 58 moduler lång

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Dimensioner

Längd	1035 mm
-------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
-----------------------------------	--------

Märkdriftspänning Ue	415 - 415 V
----------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	16 mm ²
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel
---------------------------	---------------------

Kapacitet

Antal moduler	58
---------------	----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----