


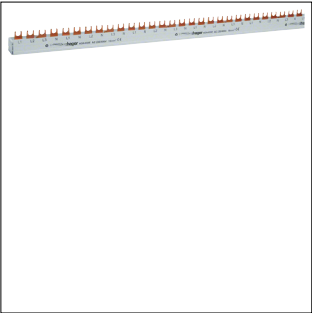

KDN450E

Шина фазна 3P+N 16мм² 54M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Розміри

Довжина	1035 mm
---------	---------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	58
-------------------	----

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes