




FR74E

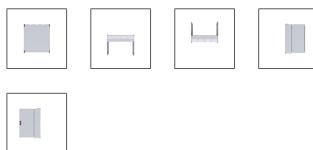

### Schrank, univers, IP55/I, 1100x1050x275mm

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1.50 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Stossfestigkeit IK	IK10

##### Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8

##### Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	7
---------------	---

##### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

##### Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
--------------	-------------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----